


● 取り付け

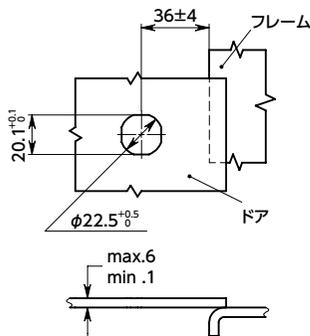

● T1寸法と専用カム **E5-60\*\*** 一覧

単位: mm

専用カム品番 <span style="color: red;">❷</span>	価格(円)	T1
E5-6003	170	4
E5-6004	170	6
E5-6005	170	8
E5-6006	170	10
E5-6007	170	12
E5-6008	170	14
E5-6009	170	16
E5-6010	170	18
E5-6011	170	20
E5-6012	170	22
E5-6013	170	24
E5-6014	170	26
E5-6015	170	28
E5-6016	170	30
E5-6017	170	32
E5-6018	170	34
E5-6019	170	36
E5-6020	170	38
E5-6021	170	40
E5-6022	170	42



**E5-6-012-UU1**

**E5-6-015-UU1**

- 六角レンチでカムを開閉するラッチ。内部ばねによりカムがフレームを押さえつけるため、がたつきが少なく振動に強い構造。
- レンチで押しつけることでカムがフレームから離れるため、フレームを傷つけることなくカムを開閉できます。
- 付属のシーリングワッシャ使用時に本体内部のOリングと合わせて保護等級IP65に適用できます。
- 20サイズの専用カム **E5-60\*\*** を標準化。T1寸法が4mm - 42mmの範囲で使用できます。
- カムラッチ本体には専用カム **E5-60\*\*** が付属していません。T1寸法と専用カム一覧から専用カムを選択し、別途注文してください。

● 強度

許容締付荷重 (N)	330
破壊荷重 (N)	450
取り付けナットの最大締めつけトルク (N・m)	10
ねじ最大締めつけトルク (N・m)	5

- ドアを押しつける方向の荷重です。
- 表中の数値は参考値です。

● 材質・仕上げ

♻️ RoHS2適合

	E5-6-012-UU1	E5-6-015-UU1
ハウジング・スタッド	亜鉛ダイカスト クロムメッキ	亜鉛ダイカスト 静電塗装(黒)
シーリングワッシャ	ポリウレタン(黒)	ポリウレタン(黒)
スプリング	ピアノ鋼線 三価クロメート処理	ピアノ鋼線 三価クロメート処理
Oリング	ブナN(ニトリルゴム)	ブナN(ニトリルゴム)
ねじ	S45C 三価クロメート処理	S45C 三価クロメート処理
ナット	亜鉛ダイカスト 三価クロメート処理	亜鉛ダイカスト 三価クロメート処理
専用カム <b>E5-60**</b> (別売)	SUM43相当 三価クロメート処理	SUM43相当 三価クロメート処理

品番 <span style="color: red;">❶</span>	価格(円)	質量(g)
E5-6-012-UU1	840	56
E5-6-015-UU1	840	57

- 品番指定 🚚 直送 🕒 14時当日出荷 🌐 [WEB NBK ネットショップ](#)

**E5-6-012-UU1** カムラッチ本体

❶

**E5-6003** 専用カム

❷

専用カム **E5-60\*\*** は別売です。別途注文してください。