



FCF

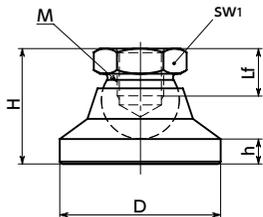

FCF-G

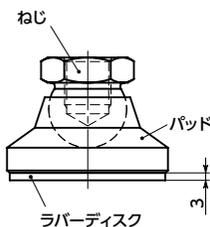

FCF-G

FCF

● 材質・仕上げ



	FCF	FCF-G
ねじ	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理
パッド	ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒)	ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒)
ラバーディスク	-	NBR (つや消し黒) 硬度ショアA70

- プラスティックパッドのレベリングアジャスタ。
- ねじはスチール製。耐久性にすぐれています。
- 品番の末尾記号により、ラバーディスクの有無が選択できます。

FCF —— ラバーディスクなし

FCF-G —— ラバーディスクつき

- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

⚠ 使用上の注意

許容荷重は、組み合わせるねじにより異なります。

単位: mm

品番 ラバーディスクなし	質量 (g)	品番 ラバーディスクつき	質量 (g)	D	M(並目)		Lf min.	H	h	sw1
					ねじの呼び	ピッチ				
FCF-25-M6	14	FCF-25-M6-G	15	25	M6	1	9	18.5	4	12
FCF-25-M8	20	FCF-25-M8-G	21	25	M8	1.25	9	18.5	4	12
FCF-32-M8	16	FCF-32-M8-G	20	32	M8	1.25	9	22.5	5	12
FCF-32-M10	23	FCF-32-M10-G	27	32	M10	1.5	10.5	22.5	5	15
FCF-40-M10	28	FCF-40-M10-G	34	40	M10	1.5	10.5	25.5	6	15
FCF-40-M12	36	FCF-40-M12-G	42	40	M12	1.75	11.5	25.5	6	17
FCF-50-M10	37	FCF-50-M10-G	47	50	M10	1.5	10.5	27.5	7	15
FCF-50-M12	41	FCF-50-M12-G	51	50	M12	1.75	11.5	27.5	7	17
FCF-60-M12	52	FCF-60-M12-G	67	60	M12	1.75	11.5	35.5	8.5	17
FCF-60-M16	82	FCF-60-M16-G	97	60	M16	2	16	35.5	8.5	24

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FCF-25-M8-G



クリーン洗浄・クリーン梱包 対応不可	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	レーザ刻印 お問い合わせください
-----------------------	---------------	---------------	---------------------