



FEAMS-D1-V レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき - ラバーディスクつき **NEW**




WEB 選定ナビ WEB CAD Download SUS ステンレス

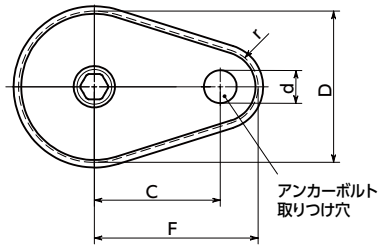

FEAMS-D1-V

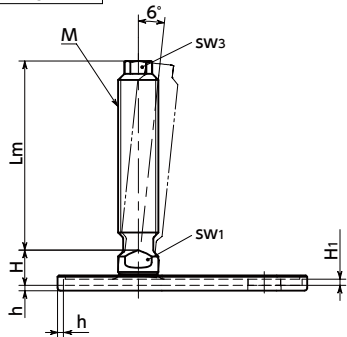

FEAMS-D1-VK

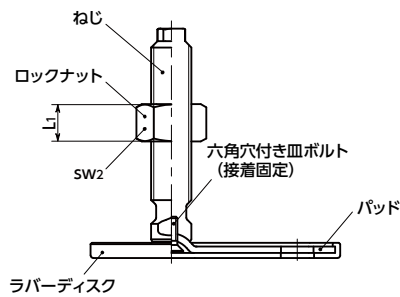

- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
- アンカーボルト用の取り付け穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
- ラバーディスクは取りはずし可能です。
- ロックナットの有無が選択できます。

商品記号	ロックナット
FEAMS-D1-V	なし
FEAMS-D1-VK	あり

● 材質・仕上げ RoHS2適合

	FEAMS-D1-V	FEAMS-D1-VK
ねじ	SUS303	SUS303
パッド	SUS304	SUS304
六角穴付き皿ボルト	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ラバーディスク	TPE(黒) 硬度ショアA80(参考)	TPE(黒) 硬度ショアA80(参考)
ロックナット		SUS304相当

寸法

FEAMS-D1-V ロックナットなし FEAMS-D1-VK ロックナットつき 単位: mm

品番	D	M(並目)		H	H ₁	h	d	r	C	F	SW1	SW2	SW3	L ₁	静的許容荷重(N)*1	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ													
FEAMS-60-M16-D1-V	60	M16	2	14	2.5	2	13	15	50	65	12		10	14.8	16000	187 - 286
FEAMS-80-M16-D1-V	80	M16	2	15	3	2	13	15	70	85	12		10	14.8	20000	275 - 374
FEAMS-80-M20-D1-V	80	M20	2.5	15	3	2	13	15	70	85	16		13	18	20000	390 - 598
FEAMS-80-M24-D1-V	80	M24	3	18	3	2	13	15	70	85	20		17	21.5	20000	493 - 787
FEAMS-60-M16-D1-VK	60	M16	2	14	2.5	2	13	15	50	65	12	24	10	14.8	16000	221 - 320
FEAMS-80-M16-D1-VK	80	M16	2	15	3	2	13	15	70	85	12	24	10	14.8	20000	309 - 408
FEAMS-80-M20-D1-VK	80	M20	2.5	15	3	2	13	15	70	85	16	30	13	18	20000	443 - 651
FEAMS-80-M24-D1-VK	80	M24	3	18	3	2	13	15	70	85	20	36	17	21.5	20000	593 - 887

*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
対応不可	対応不可	対応不可	お問い合わせください

価格

FEAMS-D1-V ロックナットなし FEAMS-D1-VK ロックナットつき 単位: 円

品番	Lm (mm)				
	75	100	125	150	200
FEAMS-60-M16-D1-V	(5,200)	(5,400)	(5,600)	(5,800)	
FEAMS-80-M16-D1-V	(6,000)	(6,300)	(6,500)	(6,700)	
FEAMS-80-M20-D1-V		(7,100)	(7,600)	(8,200)	(8,800)
FEAMS-80-M24-D1-V		(8,300)		(9,300)	(10,100)
FEAMS-60-M16-D1-VK	(5,400)	(5,600)	(5,800)	(6,000)	
FEAMS-80-M16-D1-VK	(6,200)	(6,500)	(6,700)	(6,900)	
FEAMS-80-M20-D1-VK		(7,400)	(7,900)	(8,500)	(9,100)
FEAMS-80-M24-D1-VK		(8,800)		(9,800)	(10,600)

● 価格が () の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

● 関連商品

ラバーディスクなしの **FEAMS-D0-V** があります。
→ P.xxxx



ラバーディスクがNBR製の **FEAMS-D3-V** があります。
→ P.xxxx



● 品番指定 直送 10 実働10日目出荷 WEB NBK ネットショップ

FEAMS-60-M16-75-D1-VK

1 2 1
2 ねじ長さ Lm は、価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。非在庫品です。実働10日目出荷になります。