

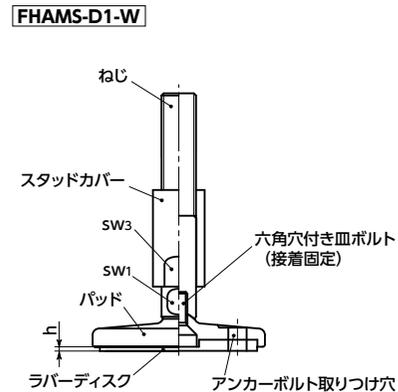


# FHAMS-W レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき **NEW**

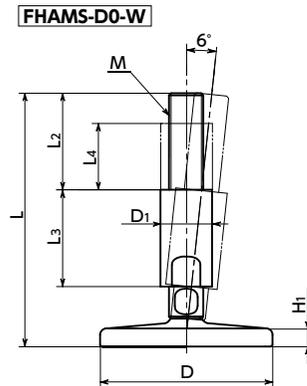

WEB 選定ナビ WEB CAD Download SUS ステンレス

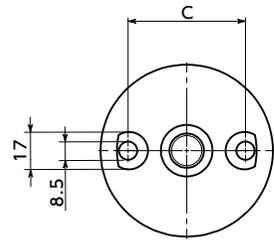

- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。
- スタッドカバーにより、取り付け後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- アンカーボルト用の取り付け穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりラバーディスクの有無が選択できます。ラバーディスクは、機器・装置の滑り止めに効果的です。

商品記号	ラバーディスク
FHAMS-D0-W	なし
FHAMS-D1-W	あり

	RoHS2適合	
	FHAMS-D0-W	FHAMS-D1-W
ねじ	SUS303	SUS303
パッド	SUS304	SUS304
六角穴付き皿ボルト	ステンレス鋼	ステンレス鋼
スタッドカバー	SUS303	SUS303
ラバーディスク		NBR(黒)硬度ショアA70

## 寸法

FHAMS-D0-W ラバーディスクなし FHAMS-D1-W ラバーディスクつき

単位: mm

品番	D	M(並目)		H1	h	C	SW1	SW3	L2	L3	L4	D1	許容荷重*1 (N)	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ											
FHAMS-80-M16-D0-W	80	M16	2	8.5		54.5	12	20	45	45	29	24	25000	463 - 582
FHAMS-80-M20-D0-W	80	M20	2.5	8.5		54.5	16	24	56	56	36	30	35000	725 - 971
FHAMS-80-M24-D0-W	80	M24	3	8.5		54.5	20	30	67	67	42	35	52000	1051 - 1406
FHAMS-100-M16-D0-W	100	M16	2	9		70.5	12	20	45	45	32	24	25000	599 - 718
FHAMS-100-M20-D0-W	100	M20	2.5	9		70.5	16	24	56	56	40	30	35000	861 - 1107
FHAMS-100-M24-D0-W	100	M24	3	9		70.5	20	30	67	67	48	35	52000	1187 - 1542
FHAMS-80-M16-D1-W	80	M16	2	8.5	2	54.5	12	20	45	45	29	24	25000	485 - 604
FHAMS-80-M20-D1-W	80	M20	2.5	8.5	2	54.5	16	24	56	56	36	30	35000	747 - 993
FHAMS-80-M24-D1-W	80	M24	3	8.5	2	54.5	20	30	67	67	42	35	52000	1073 - 1428
FHAMS-100-M16-D1-W	100	M16	2	9	3	70.5	12	20	45	45	32	24	25000	643 - 762
FHAMS-100-M20-D1-W	100	M20	2.5	9	3	70.5	16	24	56	56	40	30	35000	905 - 1151
FHAMS-100-M24-D1-W	100	M24	3	9	3	70.5	20	30	67	67	48	35	52000	1231 - 1586

\*1: 許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では許容荷重は小さくなります。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

## 価格

FHAMS-D0-W ラバーディスクなし FHAMS-D1-W ラバーディスクつき

単位: 円

品番	L (mm)															
	118	119	143	144	168	169	193	194	218	219	243	244	268	269		
FHAMS-80-M16-D0-W	(12,300)		(12,400)		(12,500)		(12,700)									
FHAMS-80-M20-D0-W			(13,800)		(14,000)		(14,200)				(14,600)					
FHAMS-80-M24-D0-W					(16,100)				(16,700)				(17,100)			
FHAMS-100-M16-D0-W	(14,800)		(14,900)		(15,000)		(15,100)									
FHAMS-100-M20-D0-W			(16,300)		(16,500)		(16,700)				(17,100)					
FHAMS-100-M24-D0-W					(18,600)				(19,200)					(19,700)		
FHAMS-80-M16-D1-W	(13,300)		(13,400)		(13,500)		(13,700)									
FHAMS-80-M20-D1-W			(14,800)		(15,000)		(15,200)				(15,600)					
FHAMS-80-M24-D1-W					(17,100)				(17,700)				(18,100)			
FHAMS-100-M16-D1-W		(16,000)		(16,100)		(16,200)		(16,300)								
FHAMS-100-M20-D1-W				(17,500)		(17,700)		(17,900)			(18,300)					
FHAMS-100-M24-D1-W					(19,800)				(20,400)					(20,900)		

● 価格が ( ) の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

## 関連商品

アンカーボルト取り付け穴がないタイプ「FHMS-W」があります。  
→ P.xxxx



● 品番指定 直送 10 実働10日目出荷 NBK ネットショップ

## FHAMS-80-M16-118-D0-W

全高Lは、価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。非在庫品です。実働10日目出荷になります。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザー刻印 → P.xxxx
対応不可	対応不可	対応不可	お問い合わせください