


FNMS-B1-U  
FNMS-B2-U

FNMS-B1-UK  
FNMS-B2-UK

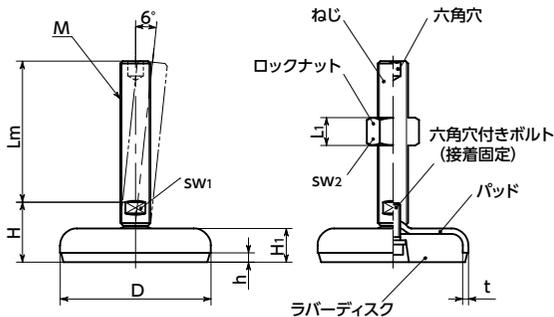

- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアダプスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりラバーディスク材質とロックナットの有無が選択できます。ラバーディスクは、機器・装置の滑り止めに効果的です。TPE製ラバーディスクは耐候性にすぐれます。

商品記号	ラバーディスク	ロックナット
FNMS-B1-U	NBR製	なし
FNMS-B1-UK	NBR製	あり
FNMS-B2-U	TPE製	なし
FNMS-B2-UK	TPE製	あり

寸法

FNMS-B1-U FNMS-B2-U ロックナットなし FNMS-B1-UK FNMS-B2-UK ロックナットつき 単位: mm

品番 1 ラバーディスク: NBR	静的許容荷重 *1 (N)	品番 1 ラバーディスク: TPE	静的許容荷重 *1 (N)	M(並目)		D	H	H1	h	sw1	sw2	L1	B	t	質量 (g)
				ねじの呼び	ピッチ										
FNMS-50-M16-B1-U	28000	FNMS-50-M16-B2-U	28000	M16	2	50	29	14.5	3.5	12			8	3	191 - 334
FNMS-60-M16-B1-U	28000	FNMS-60-M16-B2-U	25000	M16	2	60	30	16	4	12			8	3	241 - 384
FNMS-80-M16-B1-U	19000	FNMS-80-M16-B2-U	15000	M16	2	80	32	18	5	12			8	3	331 - 474
FNMS-80-M20-B1-U	19000	FNMS-80-M20-B2-U	15000	M20	2.5	80	33	18	5	15			10	3	410 - 674
FNMS-80-M24-B1-U	19000	FNMS-80-M24-B2-U	15000	M24	3	80	36	18	5	19			12	3	560 - 865
FNMS-100-M16-B1-U	17000	FNMS-100-M16-B2-U	14000	M16	2	100	34	20	6	12			8	3	491 - 634
FNMS-100-M20-B1-U	17000	FNMS-100-M20-B2-U	14000	M20	2.5	100	35	20	6	15			10	3	550 - 814
FNMS-100-M24-B1-U	17000	FNMS-100-M24-B2-U	14000	M24	3	100	38	20	6	19			12	3	700 - 1005
FNMS-120-M20-B1-U	25000	FNMS-120-M20-B2-U	22000	M20	2.5	120	39	22	6	15			10	4	880 - 1039
FNMS-120-M24-B1-U	25000	FNMS-120-M24-B2-U	22000	M24	3	120	42	22	6	19			12	4	1030 - 1182
FNMS-120-M30-B1-U	25000	FNMS-120-M30-B2-U	22000	M30	3.5	120	46	22	6	24			12	4	1180 - 1662
FNMS-50-M16-B1-UK	28000	FNMS-50-M16-B2-UK	28000	M16	2	50	29	14.5	3.5	12	24	14.8	8	3	220 - 363
FNMS-60-M16-B1-UK	28000	FNMS-60-M16-B2-UK	25000	M16	2	60	30	16	4	12	24	14.8	8	3	270 - 413
FNMS-80-M16-B1-UK	19000	FNMS-80-M16-B2-UK	15000	M16	2	80	32	18	5	12	24	14.8	8	3	360 - 503
FNMS-80-M20-B1-UK	19000	FNMS-80-M20-B2-UK	15000	M20	2.5	80	33	18	5	15	30	18	10	3	462 - 726
FNMS-80-M24-B1-UK	19000	FNMS-80-M24-B2-UK	15000	M24	3	80	36	18	5	19	36	21.5	12	3	652 - 957
FNMS-100-M16-B1-UK	17000	FNMS-100-M16-B2-UK	14000	M16	2	100	34	20	6	12	24	14.8	8	3	520 - 663
FNMS-100-M20-B1-UK	17000	FNMS-100-M20-B2-UK	14000	M20	2.5	100	35	20	6	15	30	18	10	3	602 - 866
FNMS-100-M24-B1-UK	17000	FNMS-100-M24-B2-UK	14000	M24	3	100	38	20	6	19	36	21.5	12	3	792 - 1097
FNMS-120-M20-B1-UK	25000	FNMS-120-M20-B2-UK	22000	M20	2.5	120	39	22	6	15	30	18	10	4	932 - 1091
FNMS-120-M24-B1-UK	25000	FNMS-120-M24-B2-UK	22000	M24	3	120	42	22	6	19	36	21.5	12	4	1122 - 1274
FNMS-120-M30-B1-UK	25000	FNMS-120-M30-B2-UK	22000	M30	3.5	120	46	22	6	24	46	25.6	12	4	1379 - 1861

\*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザー刻印 → P.xxxx
対応不可	対応不可	対応不可	お問い合わせください

● 材質・仕上げ

	FNMS-B1-U	FNMS-B1-UK	FNMS-B2-U	FNMS-B2-UK
ねじ	SUS303	SUS303	SUS303	SUS303
パッド	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
ラバーディスク	NBR(黒) 硬度ショアA80±5	NBR(黒) 硬度ショアA80±5	TPE(白) 硬度ショアA80±5	TPE(白) 硬度ショアA80±5
六角穴付きボルト	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ロックナット	-	SUS304	-	SUS304

RoHS2適合

価格

FNMS-B1-U ロックナットなし FNMS-B1-UK ロックナットつき 単位: 円

品番	Lm (mm)				
	75	100	125	150	200
FNMS-50-M16-B1-U	(4,000)	(4,100)	(4,300)	(4,300)	(5,500)
FNMS-60-M16-B1-U	(3,900)	(4,200)	(4,300)	(4,400)	(5,500)
FNMS-80-M16-B1-U	(4,700)	(5,000)	(5,100)	(5,200)	(6,300)
FNMS-80-M20-B1-U	(5,600)	(5,900)	(6,200)	(6,300)	(7,400)
FNMS-80-M24-B1-U		(6,900)	(7,300)	(7,500)	(8,200)
FNMS-100-M16-B1-U	(6,400)	(6,600)	(6,800)	(6,800)	(8,000)
FNMS-100-M20-B1-U	(7,300)	(7,600)	(7,900)	(8,000)	(9,100)
FNMS-100-M24-B1-U		(8,400)	(8,800)	(9,000)	(9,700)
FNMS-120-M20-B1-U		(10,300)	(10,600)	(10,700)	(11,900)
FNMS-120-M24-B1-U		(11,100)	(11,500)	(11,700)	(12,300)
FNMS-120-M30-B1-U		(12,000)	(12,400)	(13,000)	(13,600)
FNMS-50-M16-B1-UK	(4,200)	(4,300)	(4,500)	(4,500)	(5,700)
FNMS-60-M16-B1-UK	(4,100)	(4,400)	(4,500)	(4,600)	(5,700)
FNMS-80-M16-B1-UK	(4,900)	(5,200)	(5,300)	(5,400)	(6,500)
FNMS-80-M20-B1-UK	(5,900)	(6,200)	(6,500)	(6,600)	(7,700)
FNMS-80-M24-B1-UK		(7,400)	(7,800)	(8,000)	(8,700)
FNMS-100-M16-B1-UK	(6,600)	(6,800)	(7,000)	(7,000)	(8,200)
FNMS-100-M20-B1-UK	(7,600)	(7,900)	(8,200)	(8,300)	(9,400)
FNMS-100-M24-B1-UK		(8,900)	(9,300)	(9,500)	(10,200)
FNMS-120-M20-B1-UK		(10,600)	(10,900)	(11,000)	(12,200)
FNMS-120-M24-B1-UK		(11,600)	(12,000)	(12,200)	(12,800)
FNMS-120-M30-B1-UK		(13,400)	(13,800)	(14,400)	(15,000)

● 価格が ( ) の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

FNMS-B2-U ロックナットなし FNMS-B2-UK ロックナットつき 単位: 円

品番	Lm (mm)				
	75	100	125	150	200
FNMS-50-M16-B2-U	(4,000)	(4,200)	(4,300)	(4,400)	(5,500)
FNMS-60-M16-B2-U	(4,000)	(4,300)	(4,400)	(4,500)	(5,600)
FNMS-80-M16-B2-U	(5,200)	(5,400)	(5,600)	(5,700)	(6,800)
FNMS-80-M20-B2-U	(6,100)	(6,300)	(6,600)	(6,700)	(7,800)
FNMS-80-M24-B2-U		(7,300)	(7,700)	(7,900)	(8,600)
FNMS-100-M16-B2-U	(6,700)	(7,000)	(7,100)	(7,200)	(8,400)
FNMS-100-M20-B2-U	(7,700)	(7,900)	(8,200)	(8,300)	(9,400)
FNMS-100-M24-B2-U		(8,800)	(9,200)	(9,400)	(10,100)
FNMS-120-M20-B2-U		(10,300)	(10,600)	(10,800)	(11,900)
FNMS-120-M24-B2-U		(11,100)	(11,500)	(11,700)	(12,300)
FNMS-120-M30-B2-U		(12,000)	(12,400)	(12,900)	(13,600)
FNMS-50-M16-B2-UK	(4,200)	(4,400)	(4,500)	(4,600)	(5,700)
FNMS-60-M16-B2-UK	(4,200)	(4,500)	(4,600)	(4,700)	(5,800)
FNMS-80-M16-B2-UK	(5,400)	(5,600)	(5,800)	(5,900)	(7,000)
FNMS-80-M20-B2-UK	(6,400)	(6,600)	(6,900)	(7,000)	(8,100)
FNMS-80-M24-B2-UK		(7,800)	(8,200)	(8,400)	(9,100)
FNMS-100-M16-B2-UK	(6,900)	(7,200)	(7,300)	(7,400)	(8,600)
FNMS-100-M20-B2-UK	(8,000)	(8,200)	(8,500)	(8,600)	(9,700)
FNMS-100-M24-B2-UK		(9,300)	(9,700)	(9,900)	(10,600)
FNMS-120-M20-B2-UK		(10,600)	(10,900)	(11,100)	(12,200)
FNMS-120-M24-B2-UK		(11,600)	(12,000)	(12,200)	(12,800)
FNMS-120-M30-B2-UK		(13,400)	(13,800)	(14,300)	(15,000)

● 価格が ( ) の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

● 関連商品

同形状でスチール製の「FNM-U」があります。

→ P.xxxx



● 品番指定

直送 10 実働10日目出荷 WEB NBK ネットショップ

**FNMS-80-M16-75-B1-U**

ねじ長さ Lm は、価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。非在庫品です。実働10日目出荷になります。