
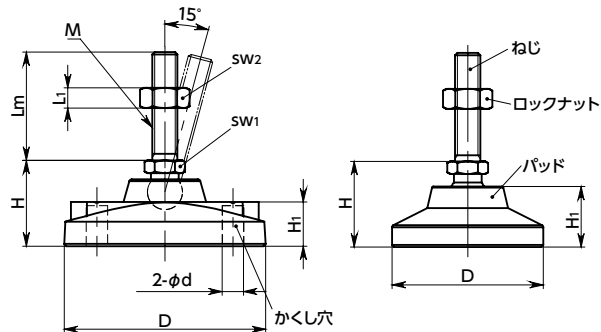


D=80-125

D=60

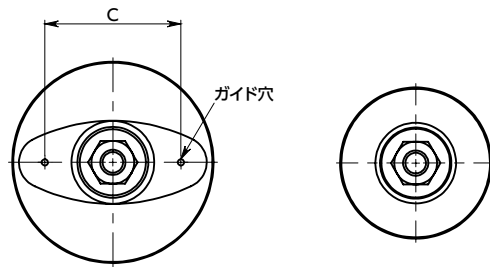

- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- 搬送ラインなどのレベリングに最適です。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ねじ径はM10からM24までを標準化。
- より荷重が大きな用途には、極重荷重タイプ **FPM-H** **FPMS-H** をご使用ください。
- パッド径φ80以上の商品は、アンカーボルト用のかくし穴および穴加工のためのガイド穴がそれぞれ2カ所あります。
- 商品記号により、ねじ材質と荷重タイプが選択できます。

商品記号	ねじ材質	荷重タイプ
FPM	スチール	重荷重タイプ
FPM-H	スチール	極重荷重タイプ
FPMS	ステンレス	重荷重タイプ
FPMS-H	ステンレス	極重荷重タイプ

寸法

FPM FPMS 重荷重タイプ FPM-H FPMS-H 極重荷重タイプ

品番	品番	D	M(並目)	ねじの呼び	ピッチ	H	H ₁	d	C	sw ₁	sw ₂	L ₁	静的許容荷重*1 (N)	質量 (g)
FPM-60-M10	FPMS-60-M10	60	M10	M10	1.5	34	24			14	17	8	14000	76 - 124
FPM-60-M12	FPMS-60-M12	60	M12	M12	1.75	34	24			14	19	10	14000	89 - 153
FPM-60-M16	FPMS-60-M16	60	M16	M16	2	34	24			16	24	13	14000	156 - 330
FPM-80-M10	FPMS-80-M10	80	M10	M10	1.5	34	17.5	8.5	54	14	17	8	16000	106 - 165
FPM-80-M12	FPMS-80-M12	80	M12	M12	1.75	34	17.5	8.5	54	14	19	10	16000	119 - 194
FPM-80-M16	FPMS-80-M16	80	M16	M16	2	34	17.5	8.5	54	16	24	13	16000	186 - 371
FPM-60-M16-H	FPMS-60-M16-H	60	M16	M16	2	44	24			24	24	13	18000	219 - 391
FPM-60-M20-H	FPMS-60-M20-H	60	M20	M20	2.5	44	24			24	30	16	18000	366 - 626
FPM-60-M24-H	FPMS-60-M24-H	60	M24	M24	3	44	24			24	36	19	18000	439 - 839
FPM-80-M16-H	FPMS-80-M16-H	80	M16	M16	2	44	17.5	8.5	54	24	24	13	18000	249 - 432
FPM-80-M20-H	FPMS-80-M20-H	80	M20	M20	2.5	44	17.5	8.5	54	24	30	16	18000	396 - 667
FPM-80-M24-H	FPMS-80-M24-H	80	M24	M24	3	44	17.5	8.5	54	24	36	19	18000	469 - 880
FPM-100-M16-H	FPMS-100-M16-H	100	M16	M16	2	51	20.5	12.5	70	24	24	13	25000	269 - 481
FPM-100-M20-H	FPMS-100-M20-H	100	M20	M20	2.5	51	20.5	12.5	70	24	30	16	25000	416 - 716
FPM-100-M24-H	FPMS-100-M24-H	100	M24	M24	3	51	20.5	12.5	70	24	36	19	25000	489 - 929
FPM-125-M16-H	FPMS-125-M16-H	125	M16	M16	2	66	29	12.5	95	24	24	13	28000	389 - 635
FPM-125-M20-H	FPMS-125-M20-H	125	M20	M20	2.5	66	29	12.5	95	24	30	16	28000	536 - 870
FPM-125-M24-H	FPMS-125-M24-H	125	M24	M24	3	66	29	12.5	95	24	36	19	28000	609 - 1090

*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
お問い合わせください	対応可・別料金	対応不可	お問い合わせください

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	FPM	FPM-H	FPMS	FPMS-H
ねじ	SUM22L 三価クロメート処理	SUM22L 三価クロメート処理	SUS303	SUS303
パッド	ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒)	ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒)	ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒)	ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒)
ロックナット	S45C 三価クロメート処理	S45C 三価クロメート処理	SUS304	SUS304

価格

FPM 重荷重タイプ	FPM-H 極重荷重タイプ	FPMS 重荷重タイプ	FPMS-H 極重荷重タイプ
品番	Lm (mm)	品番	Lm (mm)
スティール製ねじ	43 58 68 98 108 138 148 158 168 198	ステンレス製ねじ	43 58 68 98 108 138 148 158 168 198
FPM-60-M10	960	FPMS-60-M10	1,650
FPM-60-M12	970	FPMS-60-M12	1,700
FPM-60-M16		FPMS-60-M16	
FPM-80-M10	1,030	FPMS-80-M10	1,730
FPM-80-M12	1,040	FPMS-80-M12	1,770
FPM-80-M16		FPMS-80-M16	
FPM-60-M16-H	1,750	FPMS-60-M16-H	3,960
FPM-60-M20-H		FPMS-60-M20-H	
FPM-60-M24-H		FPMS-60-M24-H	
FPM-80-M16-H	1,810	FPMS-80-M16-H	4,060
FPM-80-M20-H		FPMS-80-M20-H	
FPM-80-M24-H		FPMS-80-M24-H	
FPM-100-M16-H	2,060	FPMS-100-M16-H	4,370
FPM-100-M20-H		FPMS-100-M20-H	
FPM-100-M24-H		FPMS-100-M24-H	
FPM-125-M16-H	2,910	FPMS-125-M16-H	5,390
FPM-125-M20-H		FPMS-125-M20-H	
FPM-125-M24-H		FPMS-125-M24-H	

● 関連商品

滑り止め用のラバーディスクつきのレベリングアジャスタ **FPM-G** **FPMS-G** があります。
→ P.xxxx



● 品番指定 直送 14時当日出荷 WEB NBK ネットショップ

FPM-60-M16-98-H

