

- アジャスタブルタイプの気泡管水平器。
- 気泡管水平器について → P.xxxx
- 取り付けねじのねじ込み量を調節することで底面の突起が支点となり、**FSLD**の水平基準を調整できます。
- 気泡管の標線と気泡の位置関係から、機器・装置の360°方向の水平状態を確認できます。
- 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
- ホルダのカラーパリエーションは2色。

● 材質・仕上げ




| | FSLD |
|-----|--------------------------|
| ホルダ | アルミニウム合金 アルマイト処理 (各色) |
| 気泡管 | ナイロン (透明) |
| ベース | アルミニウム合金 アルマイト処理 (各色) |

| 記号 | ホルダ色 |
|----|------|
| BK | 黒 |
| SG | シルバー |

● 性能

| 品番 | 感度 (' / 2mm) |
|------|----------------|
| FSLD | 30 |

● 取り付け方法

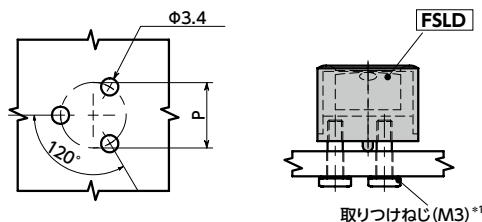


*1: 取り付けねじは付属していません。

| 品番 | 価格 (円) | D | d | P | M(並目) | | h | H | Lf | 質量 (g) |
|--------------|--------|----|----|----|-------|-----|----|------|----|--------|
| | | | | | ねじの呼び | ピッチ | | | | |
| FSLD-17-N-30 | 3,080 | 17 | 12 | 13 | M3 | 0.5 | 13 | 14.5 | 5 | 6 |
| FSLD-20-N-30 | 3,850 | 20 | 14 | 13 | M3 | 0.5 | 15 | 17 | 5 | 7.5 |
| FSLD-24-N-30 | 4,290 | 24 | 16 | 15 | M3 | 0.5 | 17 | 20 | 5 | 12 |

単位: mm

- 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

 FSLD-20-N-30-BK



| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx | ねじカット → P.xxxx | ゆるみ止め → P.xxxx | レーザ刻印 → P.xxxx |
| 対応不可 | 対応不可 | 対応不可 | 対応不可 |