




- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ロックナットの有無が選択できます。

商品記号	ロックナット
FUM-A0-U	なし
FUM-A0-UK	あり

	FUM-A0-U	FUM-A0-UK
ねじ	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理
パッド	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理
六角穴付き皿ボルト	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ロックナット		スチール 三価クロメート処理

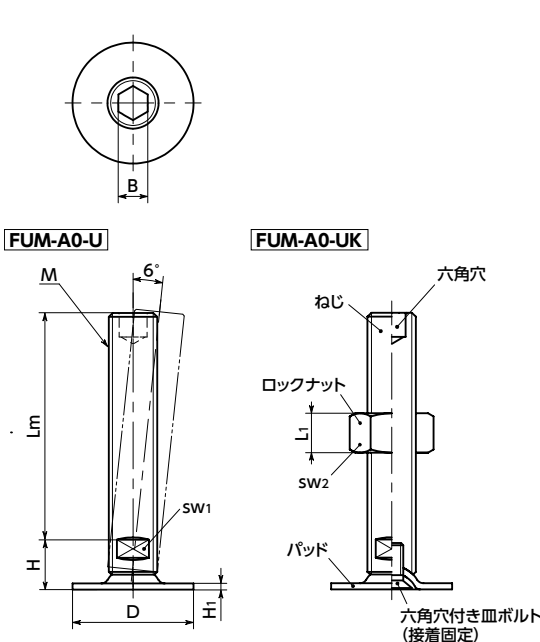

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FUM-40-M16-75-A0-UK

1 2 1

2 ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

寸法

FUM-A0-U ロックナットなし FUM-A0-UK ロックナットつき

単位：mm

品番 1	D	M(並目)		H	H ₁	SW ₁	SW ₂	L ₁	B	静的許容荷重*1 (N)	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ								
FUM-40-M16-A0-U	40	M16	2	17	2	12			8	7000	153 - 320
FUM-50-M16-A0-U	50	M16	2	17	2.5	12			8	8000	176 - 331
FUM-60-M16-A0-U	60	M16	2	17	2.5	12			8	10000	192 - 348
FUM-80-M16-A0-U	80	M16	2	18	3	12			8	12000	220 - 414
FUM-80-M20-A0-U	80	M20	2.5	19	3	15			10	16000	347 - 595
FUM-80-M24-A0-U	80	M24	3	22	3	19			12	16000	542 - 820
FUM-40-M16-A0-UK	40	M16	2	17	2	12	24	14.8	8	7000	182 - 349
FUM-50-M16-A0-UK	50	M16	2	17	2.5	12	24	14.8	8	8000	205 - 360
FUM-60-M16-A0-UK	60	M16	2	17	2.5	12	24	14.8	8	10000	221 - 377
FUM-80-M16-A0-UK	80	M16	2	18	3	12	24	14.8	8	12000	249 - 443
FUM-80-M20-A0-UK	80	M20	2.5	19	3	15	30	18	10	16000	399 - 647
FUM-80-M24-A0-UK	80	M24	3	22	3	19	36	21.5	12	16000	634 - 912

*1：表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

ねじ長さ

FUM-A0-U ロックナットなし FUM-A0-UK ロックナットつき

品番	Lm (mm) 2				
	75	100	125	150	200
FUM-40-M16-A0-U	●	●	●	●	●
FUM-50-M16-A0-U	●	●	●	●	●
FUM-60-M16-A0-U	●	●	●	●	●
FUM-80-M16-A0-U	●	●	●	●	●
FUM-80-M20-A0-U	●	●	●	●	●
FUM-80-M24-A0-U		●	●	●	●
FUM-40-M16-A0-UK	●	●	●	●	●
FUM-50-M16-A0-UK	●	●	●	●	●
FUM-60-M16-A0-UK	●	●	●	●	●
FUM-80-M16-A0-UK	●	●	●	●	●
FUM-80-M20-A0-UK	●	●	●	●	●
FUM-80-M24-A0-UK		●	●	●	●

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
対応不可	対応不可	対応不可	対応不可