



# FUML-D3-T レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着) **NEW**

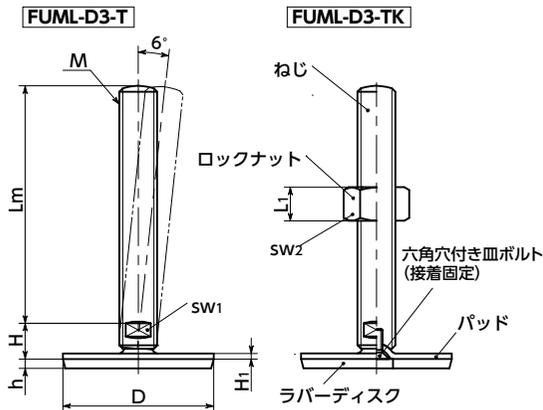

WEB 選定ナビ WEB CAD Download SUS ステンレス

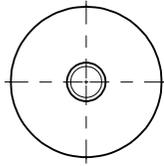

## ● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	FUML-D3-T	FUML-D3-TK
ねじ	SUS316L	SUS316L
パッド	SUS316L	SUS316L
六角穴付き皿ボルト	SUS316L	SUS316L
ラバーディスク	NBR(黒) 硬度ショア A70±5	NBR(黒) 硬度ショア A70±5
ロックナット		SUS316L

- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取り付け・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
- ロックナットの有無が選択できます。

商品記号	ロックナット
FUML-D3-T	なし
FUML-D3-TK	あり

## 寸法

FUML-D3-T ロックナットなし FUML-D3-TK ロックナットつき

単位: mm

品番	D	M(並目)		H	H1	h	sw1	sw2	L1	静的許容荷重*1 (N)	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ								
FUML-40-M16-D3-T	40	M16	2	17	2	3.5	12			12000	153 - 319
FUML-50-M16-D3-T	50	M16	2	17	2.5	4	12			14000	176 - 341
FUML-60-M16-D3-T	60	M16	2	17	2.5	4.5	12			16000	198 - 363
FUML-80-M16-D3-T	80	M16	2	18	3	5	12			20000	275 - 440
FUML-80-M20-D3-T	80	M20	2.5	19	3	5	15			20000	339 - 597
FUML-80-M24-D3-T	80	M24	3	22	3	5	19			22000	499 - 799
FUML-40-M16-D3-TK	40	M16	2	17	2	3.5	12	24	14.8	12000	162 - 328
FUML-50-M16-D3-TK	50	M16	2	17	2.5	4	12	24	14.8	14000	185 - 350
FUML-60-M16-D3-TK	60	M16	2	17	2.5	4.5	12	24	14.8	16000	207 - 372
FUML-80-M16-D3-TK	80	M16	2	18	3	5	12	24	14.8	20000	284 - 449
FUML-80-M20-D3-TK	80	M20	2.5	19	3	5	15	30	18	20000	348 - 606
FUML-80-M24-D3-TK	80	M24	3	22	3	5	19	36	21.5	22000	508 - 808

\*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザー刻印 → P.xxxx
対応不可	お問い合わせください	対応不可	お問い合わせください

## 価格

FUML-D3-T ロックナットなし FUML-D3-TK ロックナットつき

単位: 円

品番	Lm (mm)				
	75	100	125	150	200
FUML-40-M16-D3-T	(2,600)	(3,100)	(3,400)	(3,900)	(4,500)
FUML-50-M16-D3-T	(2,900)	(3,300)	(3,600)	(4,100)	(4,700)
FUML-60-M16-D3-T	(3,300)	(3,700)	(4,100)	(4,500)	(5,200)
FUML-80-M16-D3-T	(4,400)	(4,800)	(5,200)	(5,600)	(6,300)
FUML-80-M20-D3-T	(5,000)	(5,500)	(6,100)	(6,600)	(7,500)
FUML-80-M24-D3-T		(6,700)	(7,500)	(8,200)	(9,600)
FUML-40-M16-D3-TK	(2,900)	(3,400)	(3,700)	(4,200)	(4,800)
FUML-50-M16-D3-TK	(3,200)	(3,600)	(3,900)	(4,400)	(5,000)
FUML-60-M16-D3-TK	(3,600)	(4,000)	(4,400)	(4,800)	(5,500)
FUML-80-M16-D3-TK	(4,700)	(5,100)	(5,500)	(5,900)	(6,600)
FUML-80-M20-D3-TK	(5,600)	(6,100)	(6,700)	(7,200)	(8,100)
FUML-80-M24-D3-TK		(7,600)	(8,400)	(9,100)	(10,500)

● 価格が ( ) の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

## ● 関連商品

ラバーディスクなしの **FUML-D0-T** があります。

→ P.xxxx

耐候性にすぐれたTPE製ラバーディスクつきの **FUML-D1-T** があります。

→ P.xxxx

機器・装置の転倒や位置ずれの対策に有効なアンカー固定タイプ **FUAML-B0-T** があります。

→ P.xxxx



● 品番指定 直送 10 実働10日目出荷 WEB NBK ネットショップ

## FUML-40-M16-75-D3-TK

1 2 1

2 ねじ長さ Lm は、価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。非在庫品です。実働10日目出荷になります。