


FUMS-D1-U レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき **NEW**

WEB 選定ナビ WEB CAD Download SUS ステンレス

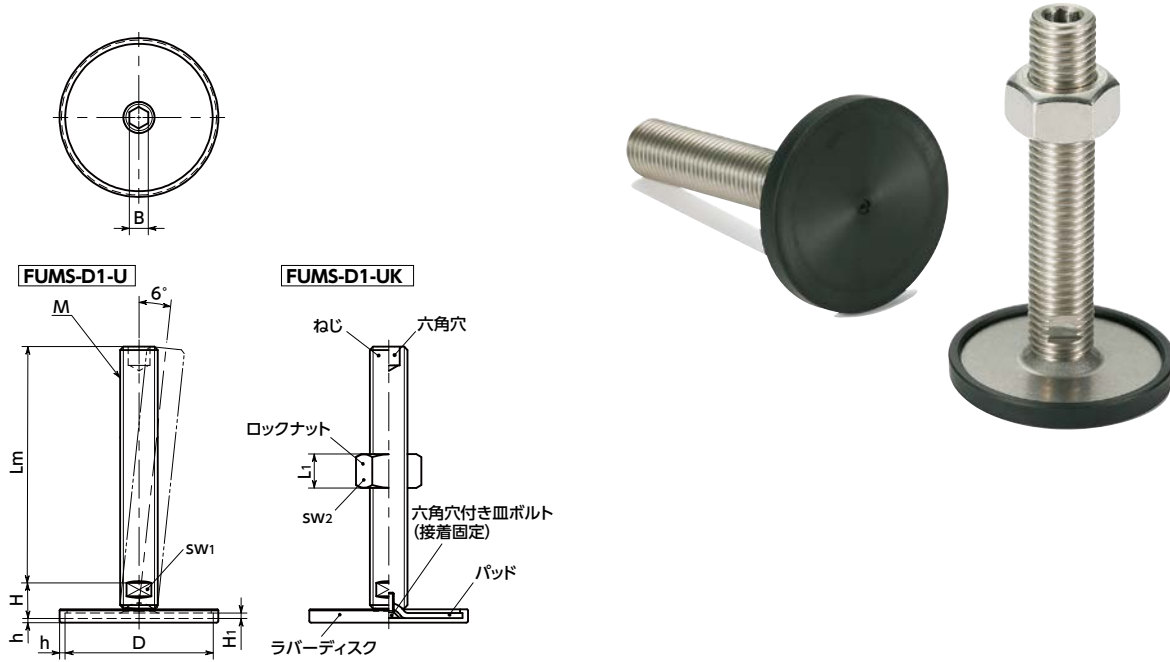

- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
- ラバーディスクは取りはずし可能です。
- ロックナットの有無が選択できます。

商品記号	ロックナット
FUMS-D1-U	なし
FUMS-D1-UK	あり

● 材質・仕上げ RoHS2適合

	FUMS-D1-U	FUMS-D1-UK
ねじ	SUS303	SUS303
パッド	SUS304	SUS304
六角穴付き皿ボルト	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ラバーディスク	TPE(黒) 硬度ショアA80(参考)	TPE(黒) 硬度ショアA80(参考)
ロックナット		SUS304相当

● 関連商品

ラバーディスクなしの **FUMS-D0-U** があります。
→ P.xxxx

ラバーディスクがNBR製の **FUMS-D3-U** があります。
→ P.xxxx

同形状でスチール製の **FUM-A1-U** があります。
→ P.xxxx



● 品番指定 直送 実働10日日出荷 NBK ネットショップ

FUMS-40-M16-75-D1-UK

1 2 1

2 ねじ長さLmは、価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。非在庫品です。実働10日日出荷になります。

寸法

FUMS-D1-U ロックナットなし FUMS-D1-UK ロックナットつき 単位: mm

品番 1	D	M(並目)		H	H ₁	h	sw ₁	sw ₂	L ₁	B	静的許容荷重*1 (N)	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ									
FUMS-40-M16-D1-U	40	M16	2	17	2	1.5	12			8	12000	127 - 290
FUMS-50-M16-D1-U	50	M16	2	17	2.5	2	12			8	14000	150 - 313
FUMS-60-M16-D1-U	60	M16	2	17	2.5	2	12			8	16000	169 - 332
FUMS-80-M16-D1-U	80	M16	2	18	3	2	12			8	20000	234 - 398
FUMS-80-M20-D1-U	80	M20	2.5	19	3	2	15			10	20000	295 - 549
FUMS-80-M24-D1-U	80	M24	3	22	3	2	19			12	22000	448 - 733
FUMS-40-M16-D1-UK	40	M16	2	17	2	1.5	12	24	14.8	8	12000	157 - 320
FUMS-50-M16-D1-UK	50	M16	2	17	2.5	2	12	24	14.8	8	14000	181 - 347
FUMS-60-M16-D1-UK	60	M16	2	17	2.5	2	12	24	14.8	8	16000	200 - 366
FUMS-80-M16-D1-UK	80	M16	2	18	3	2	12	24	14.8	8	20000	269 - 432
FUMS-80-M20-D1-UK	80	M20	2.5	19	3	2	15	30	18	10	20000	348 - 602
FUMS-80-M24-D1-UK	80	M24	3	22	3	2	19	36	21.5	12	22000	548 - 833

*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

価格

FUMS-D1-U ロックナットなし FUMS-D1-UK ロックナットつき 単位: 円

品番	Lm (mm) 2				
	75	100	125	150	200
FUMS-40-M16-D1-U	(2,700)	(3,000)	(3,100)	(3,200)	(4,400)
FUMS-50-M16-D1-U	(2,800)	(3,200)	(3,300)	(3,400)	(4,600)
FUMS-60-M16-D1-U	(2,900)	(3,200)	(3,300)	(3,400)	(4,600)
FUMS-80-M16-D1-U	(3,000)	(3,300)	(3,500)	(3,600)	(4,800)
FUMS-80-M20-D1-U	(4,000)	(4,200)	(4,600)	(4,700)	(5,900)
FUMS-80-M24-D1-U		(5,300)	(5,800)	(6,200)	(6,800)
FUMS-40-M16-D1-UK	(2,900)	(3,200)	(3,300)	(3,400)	(4,600)
FUMS-50-M16-D1-UK	(3,000)	(3,400)	(3,500)	(3,600)	(4,800)
FUMS-60-M16-D1-UK	(3,100)	(3,400)	(3,500)	(3,600)	(4,800)
FUMS-80-M16-D1-UK	(3,200)	(3,500)	(3,700)	(3,800)	(5,000)
FUMS-80-M20-D1-UK	(4,300)	(4,500)	(4,900)	(5,000)	(6,200)
FUMS-80-M24-D1-UK		(5,800)	(6,300)	(6,700)	(7,300)

● 価格が () の商品は非在庫品です。実働10日日出荷になります。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx ねじカット → P.xxxx ゆるみ止め → P.xxxx レーザ刻印 → P.xxxx
対応不可 対応不可 対応不可 お問い合わせください