


FUMS-D1-V レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーディスクつき

SUS ステンレス

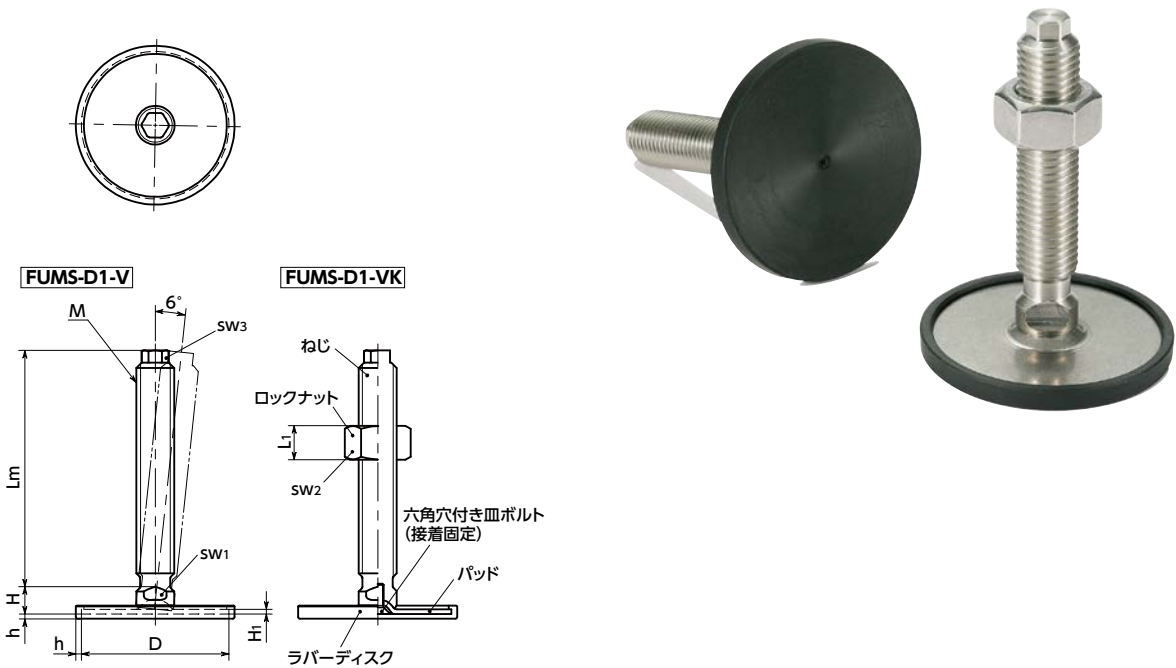

- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
- ラバーディスクは取りはずし可能です。
- ロックナットの有無が選択できます。

商品記号	ロックナット
FUMS-D1-V	なし
FUMS-D1-VK	あり

● 材質・仕上げ RoHS		
	FUMS-D1-V	FUMS-D1-VK
ねじ	SUS303	SUS303
パッド	SUS304	SUS304
六角穴付き皿ボルト	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ラバーディスク	TPE (黒) 硬度ショア A80 (参考)	TPE (黒) 硬度ショア A80 (参考)
ロックナット		SUS304相当

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FUMS-60-M16-75-D1-VK

1 2 1

2 ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

寸法

FUMS-D1-V ロックナットなし		FUMS-D1-VK ロックナットつき									単位: mm	
品番 1	D	M(並目)		H	H1	h	SW1	SW2	SW3	L1	静的許容荷重*1 (N)	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ									
FUMS-60-M16-D1-V	60	M16	2	14	2.5	2	12		10		16000	165 - 264
FUMS-80-M16-D1-V	80	M16	2	15	3	2	12		10		20000	231 - 330
FUMS-80-M20-D1-V	80	M20	2.5	15	3	2	16		13		20000	345 - 553
FUMS-80-M24-D1-V	80	M24	3	18	3	2	20		17		22000	447 - 741
FUMS-60-M16-D1-VK	60	M16	2	14	2.5	2	12	24	10	14.8	16000	199 - 298
FUMS-80-M16-D1-VK	80	M16	2	15	3	2	12	24	10	14.8	20000	265 - 364
FUMS-80-M20-D1-VK	80	M20	2.5	15	3	2	16	30	13	18	20000	398 - 606
FUMS-80-M24-D1-VK	80	M24	3	18	3	2	20	36	17	21.5	22000	547 - 836

*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

ねじ長さ

FUMS-D1-V ロックナットなし		FUMS-D1-VK ロックナットつき						
品番	Lm (mm) 2	75	100	125	150	200		
FUMS-60-M16-D1-V	●		●	●	●			
FUMS-80-M16-D1-V	●		●	●	●			
FUMS-80-M20-D1-V			●	●	●	●		
FUMS-80-M24-D1-V			●		●	●		
FUMS-60-M16-D1-VK	●		●	●	●			
FUMS-80-M16-D1-VK	●		●	●	●			
FUMS-80-M20-D1-VK			●	●	●	●		
FUMS-80-M24-D1-VK			●		●	●		

クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx	ねじカット ➡ P.xxxx	ゆるみ止め ➡ P.xxxx	レーザ刻印 ➡ P.xxxx
対応不可	対応不可	対応不可	お問い合わせください