

- レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
- コンタクトプレート以外の各部品はステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
- レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩擦によるガタつきの発生はありません。

● 材質・仕上げ




	LWAMS-NI
レバー部	SCS13 (SUS304相当)
ねじ部	SUS303
ピン	SUS303
コンタクトプレート	ポリアセタール
調整ねじ	SUS303

寸法

単位: mm

品番	R	M(並目) ねじの呼び		ピッチ	H'	T	D	d	H	h(0°)	h(90°)	最大締付力 (kN)	質量 (g)
LWAMS-44-M4-NI	44	M4	0.7	2	12	12	15	19.5	13.2	12.7	2.4	30 - 31	
LWAMS-44-M5-NI	44	M5	0.8	2	12	12	15	19.5	13.2	12.7	3.9	29 - 35	
LWAMS-63-M5-NI	63	M5	0.8	2.5	16	16	19	24.5	16.3	15.55	3.9	65 - 70	
LWAMS-63-M6-NI	63	M6	1	2.5	16	16	19	24.5	16.3	15.55	5.5	65 - 72	
LWAMS-82-M6-NI	82	M6	1	3	20	20	25	30	19.5	18.5	5.5	128 - 136	
LWAMS-82-M8-NI	82	M8	1.25	3	20	20	25	30	19.5	18.5	10	132 - 144	
LWAMS-101-M8-NI	101	M8	1.25	4	25	26	30	40	25.3	23.8	10	252 - 265	
LWAMS-101-M10-NI	101	M10	1.5	4	25	26	30	40	25.3	23.8	16	256 - 280	


● 使用方法

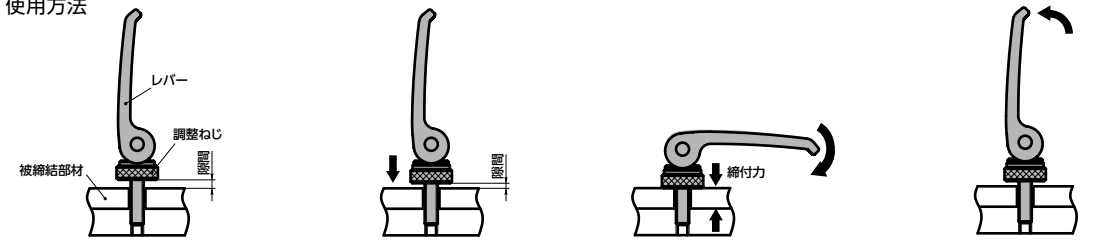

- ①レバーを立てた状態で、カムレバー本体を被締結部材にねじ込んでください。
- ②レバーの向きを決定し、レバーを立てた状態で、調整ねじで隙間を調整してください。隙間が狭いと締付力は大きく、広いと小さくなります。
- ③レバーを倒すと、カム力で被締結部材を締めつけます。
- ④レバーを起こすと、被締結部材の締めつけが解放されます。

▲ 故障・破損を避けるため、被締結部材への取り付けおよび調整ねじの操作は、レバーを立てた状態で行ってください。

● レバーを倒す力と締付力の関係

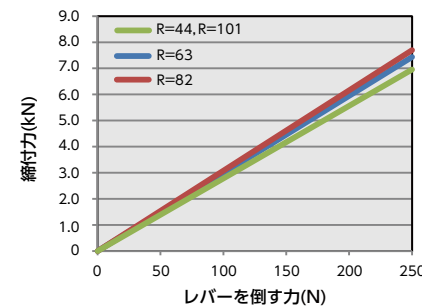

▲ 使用上の注意

調整ねじの調整限界点に目印があります。目印を超えない範囲で調整してください。



▲ 最大締付力はねじ径により異なります。

寸法表に記載の最大締付力(kN)を超えないようにしてください。

価格

単位: 円

品番	Lm (mm)								
	12	16	20	25	30	35	40	50	60
LWAMS-44-M4-NI	(3,810)	(3,680)	(3,690)	(3,700)	(3,710)				
LWAMS-44-M5-NI	(3,810)	(3,680)	(3,690)	(3,700)	(3,710)	(3,720)	(3,730)		
LWAMS-63-M5-NI		(4,560)	4,560	4,580	4,580	(4,610)	4,640	(4,750)	
LWAMS-63-M6-NI		4,560	4,560	4,580	4,580	(4,610)	4,640	4,750	
LWAMS-82-M6-NI			(5,510)	(5,510)	(5,540)	(5,570)	(5,590)	(5,620)	(5,690)
LWAMS-82-M8-NI			(5,510)	5,510	5,540	(5,570)	5,590	5,620	5,690
LWAMS-101-M8-NI			(6,400)	(6,440)	(6,450)	(6,480)	(6,530)	(6,590)	(6,630)
LWAMS-101-M10-NI			(6,400)	6,440	6,450	(6,480)	6,530	6,590	6,630

● 価格が () の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

● 関連商品

同形状でめねじタイプの **LWAFS-NI** があります。

➔ P.xxxx



オールステンレス製の **LWAMS-ANI**

があります。

➔ P.xxxx



● 品番指定

直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

LWAMS-63-M5-16-NI

1 2 1

▲2 ねじ長さ Lm は、価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。価格が () の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

クリーン洗浄・クリーン梱包 ➔ P.xxxx	ねじ組み合わせ ➔ P.xxxx	ねじカット ➔ P.xxxx	ゆるみ止め ➔ P.xxxx	レーザ刻印 ➔ P.xxxx
お問い合わせください	対応不可	お問い合わせください	対応不可	対応可・別料金