

- レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
- オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
- ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。
- レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。

**⚠ 使用上の注意**  
くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締め付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。

● 材質・仕上げ RoHS2適合


LWBMS-ANI	
レバー部	SCS13 (SUS304相当)
ねじ部	SUS303
ピン	SUS303
コンタクトプレート	SUS431

## 寸法

単位: mm

品番	R	M(並目)		T	D	d	H	h(0°)	h(90°)	最大締め付力 (kN)	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ								
LWBMS-44-M4-ANI	44	M4	0.7	12	12	14	19.5	13.2	12.7	2.4	30 - 31
LWBMS-44-M5-ANI	44	M5	0.8	12	12	14	19.5	13.2	12.7	3.9	29 - 35
LWBMS-63-M5-ANI	63	M5	0.8	16	16	18.5	24.5	16.3	15.55	3.9	68 - 73
LWBMS-63-M6-ANI	63	M6	1	16	16	18.5	24.5	16.3	15.55	5.5	68 - 75
LWBMS-82-M6-ANI	82	M6	1	20	20	22.5	30	19.5	18.5	5.5	129 - 137
LWBMS-82-M8-ANI	82	M8	1.25	20	20	22.5	30	19.5	18.5	10	132 - 143
LWBMS-101-M8-ANI	101	M8	1.25	25	26	27	40	25.3	23.8	10	250 - 264
LWBMS-101-M10-ANI	101	M10	1.5	25	26	27	40	25.3	23.8	16	253 - 277


## ● 使用方法

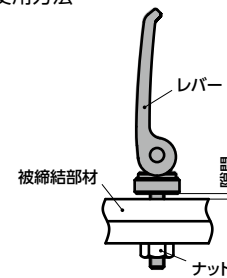

①レバーの向きを決定し、レバーを立てた状態で、コンタクトプレートと被締結部材の隙間をナット\*1で調整してください。隙間が狭いと締め付力は大きく、広いと小さくなります。  
\*1: ナットは付属していません。



 
②レバーを倒すと、カム之力で被締結部材を締めつけます。



③レバーを起こすと、被締結部材の締めつけが解放されます。

⚠ 故障・破損を避けるため、被締結部材への取り付けおよびナットの調整は、レバーを立てた状態で行ってください。

## ● レバーを倒す力と締め付力の関係

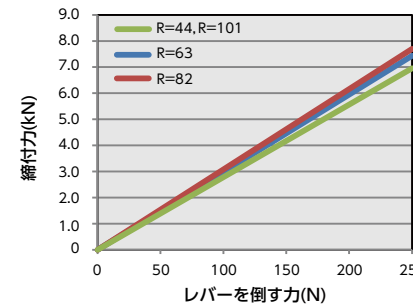

⚠ 最大締め付力はねじ径により異なります。寸法表に記載の最大締め付力(kN)を超えないようにしてください。

## ● 関連商品

同形状でめねじタイプの **LWBFS-ANI** があります。  
➡ P.xxxx

コンタクトプレートがガラス繊維強化ナイロン6製のカムレバー **LWBMS-NI** があります。  
➡ P.xxxx



## 価格

単位: 円

品番	Lm (mm)									
	12	16	20	25	30	35	40	50	60	
LWBMS-44-M4-ANI	(5,380)	(5,380)	(5,380)	(5,400)	(5,400)					
LWBMS-44-M5-ANI	(5,380)	(5,380)	(5,380)	(5,400)	(5,400)	(5,410)	(5,420)			
LWBMS-63-M5-ANI		(5,070)	5,070	5,090	5,090	(5,120)	5,150	(5,250)		
LWBMS-63-M6-ANI		(5,070)	5,070	5,090	5,090	(5,120)	5,150	5,250		
LWBMS-82-M6-ANI			(5,870)	(5,870)	(5,900)	(5,930)	(5,950)	(5,980)	(6,040)	
LWBMS-82-M8-ANI			(5,870)	5,870	5,900	(5,930)	5,950	5,980	6,040	
LWBMS-101-M8-ANI			(6,800)	(6,840)	(6,850)	(6,870)	(6,920)	(6,970)	7,010	
LWBMS-101-M10-ANI			(6,800)	6,840	6,850	(6,870)	6,920	6,970	(7,010)	

● 価格が ( ) の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx    🛠️ ねじ組み合わせ ➡ P.xxxx    🛠️ ねじカット ➡ P.xxxx    🛑 ゆるみ止め ➡ P.xxxx    🔪 レーザ刻印 ➡ P.xxxx  
お問い合わせください    対応不可    お問い合わせください    対応不可    対応可・別料金

● 品番指定 🚚 直送 🕒 14時当日出荷 🌐 NBK ネットショップ

## LWBMS-63-M5-16-ANI

👉 ねじ長さ Lm は、価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。価格が ( ) の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。