


GN132.2 スライダブロック - クロス

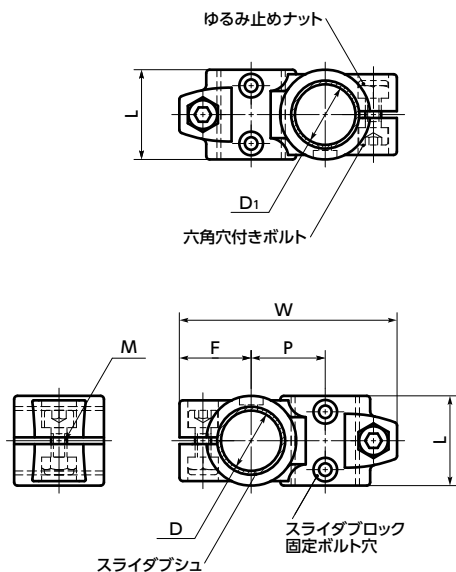

● スライダブロックの取り付け方法

スライダブロックのスライダブロック固定ボルト穴と、フォロアのスライダブロック固定ボルト用ねじ穴を重ね、スライダブロック固定ボルトを締めつけてください。



- 外径φ30・φ40の2軸のアクチュエータをクロスに連結するスライダブロックです。

- 2種類のタイプがあります。

GN132.2-G ——— スライダブシュつき

GN132.2-B ——— スライダブシュなし

スライダブシュはスライダブロックの動きを滑らかにします。スライダブロックを定位置で固定する場合は、スライダブシュなしをご使用ください。

- 全商品にスライダブロック固定ボルトが付属しています。

- 材質・仕上げ



	GN132.2-G-1-SW	GN132.2-B-1-SW
本体	AC3A 静電塗装(つや消し黒)	AC3A 静電塗装(つや消し黒)
六角穴付きボルト	SUS304	SUS304
ゆるみ止めナット	SUS304 ポリアミド	SUS304 ポリアミド
スライダブシュ	PTFE(四ふっ化エチレン)(白) または ガラス繊維強化ナイロン66	
スライダブロック固定ボルト	SUS304	SUS304

単位: mm

品番	D	スライダブシュ*1	D ₁	スライダブシュ	L	W	F	P	M	スライダブロック固定ボルト	クランプレバー*2	質量(g)
GN132.2-G30-G30-1-SW	30	あり	30	あり	40	97	32	33	M8	M4	GN911 - 63 - M8 - 25-SR GN911 - 78 - M8 - 25-SR	136
GN132.2-B30-B30-1-SW	30	なし	30	なし	40	97	32	33	M8	M4	GN911 - 63 - M8 - 25-SR GN911 - 78 - M8 - 25-SR	166
GN132.2-G40-G40-1-SW	40	あり	40	あり	56	125	40	45	M10	M5	GN911 - 78 - M10 - 35-SR GN911 - 92 - M10 - 35-SR	376
GN132.2-B40-B40-1-SW	40	なし	40	なし	56	125	40	45	M10	M5	GN911 - 78 - M10 - 35-SR GN911 - 92 - M10 - 35-SR	406

*1: スライダブシュはスライダブロックの動きを滑らかにします。スライダブロックを定位置で固定する場合は、スライダブシュなしをご使用ください。

*2: 六角穴付きボルトに代えて、クランプレバーを使用することができます。→ P.xxxx

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

GN132.2-G30-G30-1-SW



目盛り刻印 → P.xxxx

対応不可