



GN132 パイプジョイント - クロス

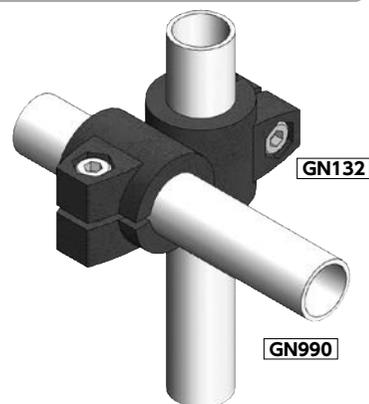

- 2本の丸パイプをクロスに連結するパイプジョイントです。
- 全商品に六角穴付きボルト・ゆるみ止めナットが付属しています。

- 材質・仕上げ

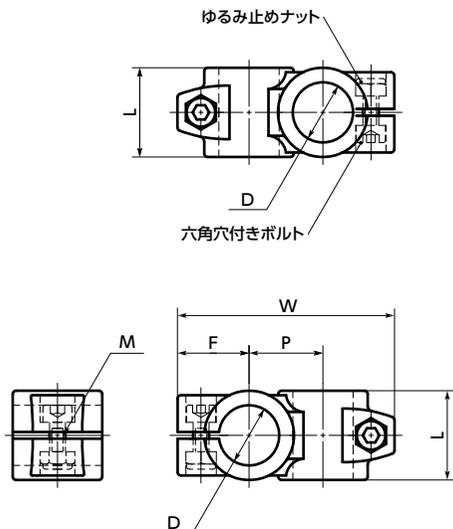

	GN132
本体	AC3A 静電塗装(つや消し黒)
六角穴付きボルト	SUS304
ゆるみ止めナット	SUS304 ポリアミド

品番	D	L	W	F	P	M	質量 (g)
GN132-B30-B30-40-1-SW	30	40	97	32	33	M8	174

単位: mm

● 関連商品

パイプは **GN990** をご使用ください。

→ P.xxxx



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

GN132-B30-B30-40-1-SW



目盛り刻印 → P.xxxx

対応不可