

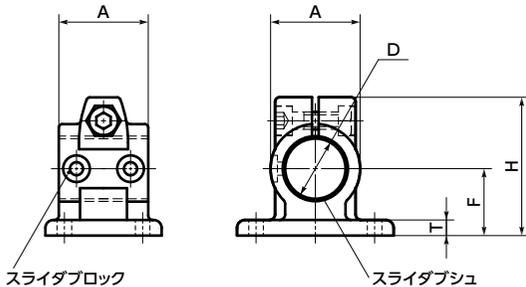


# GN146.1 スライダブロック - フランジ

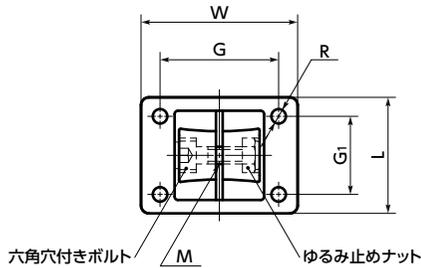

### ● スライダブロックの取り付け方法

スライダブロックのスライダブロック固定ボルト穴と、フォアアのスライダブロック固定ボルト用ねじ穴を重ね、スライダブロック固定ボルトを締めつけてください。

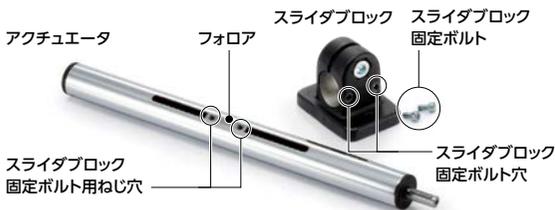

- 外径φ30・φ40のアクチュエータに対して平行移動するスライダブロックです。
- 2種類のタイプがあります。  
**GN146.1-G** —— スライダブシュつき  
**GN146.1-B** —— スライダブシュなし  
 スライダブシュはスライダブロックの動きを滑らかにします。スライダブロックを定位置で固定する場合は、スライダブシュなしをご使用ください。
- 全商品にスライダブロック固定ボルトが付属しています。

### ● 材質・仕上げ



|               | GN146.1-G-1-SW                         | GN146.1-B-1-SW      |
|---------------|--|---------------------|
| 本体            | AC3A<br>静電塗装(つや消し黒)                    | AC3A<br>静電塗装(つや消し黒) |
| 六角穴付きボルト      | SUS304                                 | SUS304              |
| ゆるみ止めナット      | SUS304<br>ポリアミド                        | SUS304<br>ポリアミド     |
| スライダブシュ       | PTFE(四ふっ化エチレン)(白)<br>または ガラス繊維強化ナイロン66 |                     |
| スライダブロック固定ボルト | SUS304                                 | SUS304              |

単位: mm

| 品番                      | D  | スライダブシュ <sup>*1</sup> | H  | F  | T  | A  | L  | W   | G <sub>1</sub> | G  | R   | M   | スライダブロック固定ボルト | クランプレバー <sup>*2</sup>                                | 質量(g) |
|-------------------------|----|-----------------------|----|----|----|----|----|-----|----------------|----|-----|-----|---------------|--|-------|
| <b>GN146.1-G30-1-SW</b> | 30 | あり                    | 62 | 30 | 7  | 40 | 52 | 70  | 35             | 53 | 6.5 | M8  | M4            | GN911 - 63 - M8 - 25-SR<br>GN911 - 78 - M8 - 25-SR   | 137   |
| <b>GN146.1-B30-1-SW</b> | 30 | なし                    | 62 | 30 | 7  | 40 | 52 | 70  | 35             | 53 | 6.5 | M8  | M4            | GN911 - 63 - M8 - 25-SR<br>GN911 - 78 - M8 - 25-SR   | 152   |
| <b>GN146.1-G40-1-SW</b> | 40 | あり                    | 83 | 42 | 10 | 56 | 78 | 108 | 52             | 82 | 8.5 | M10 | M5            | GN911 - 78 - M10 - 35-SR<br>GN911 - 92 - M10 - 35-SR | 400   |
| <b>GN146.1-B40-1-SW</b> | 40 | なし                    | 83 | 42 | 10 | 56 | 78 | 108 | 52             | 82 | 8.5 | M10 | M5            | GN911 - 78 - M10 - 35-SR<br>GN911 - 92 - M10 - 35-SR | 430   |

\*1: スライダブシュはスライダブロックの動きを滑らかにします。スライダブロックを定位置で固定する場合は、スライダブシュなしをご使用ください。

\*2: 六角穴付きボルトに代えて、クランプレバーを使用することができます。⇒ P.xxxx

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## GN146.1-G30-1-SW



目盛り刻印 → P.xxxx

対応不可