

- シンプルなボタンタイプのロックピン。
- コンパクトな設計が可能です。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手側穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。
- せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。
- チェーン取り付けリングが同梱されています。
- 品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。◀3
末尾記号なし——標準タイプ
末尾記号 **H**——重荷重タイプ
- 材質・仕上げ


	PABLS	PABLS-H
ピン・ノブ	SUS303相当	SUS630相当
操作ボタン	SUS303相当	SUS303相当
ボール	SUS420J2相当	SUS420J2相当
内蔵スプリング	SUS631相当	SUS631相当
チェーン取り付けリング	SUS301	SUS301

寸法

PABLS 標準タイプ PABLS-H 重荷重タイプ

品番	d	d1	L1	D	H	二面せん断荷重*1 (kN)	質量 (g)
PABLS-5	5	5.5	6	10	22	14	10 - 14
PABLS-6	6	7	7	10	22	21	12 - 20
PABLS-8	8	9.5	8.2	14	27	38	32 - 44
PABLS-10	10	12	9.6	14	27	60	39 - 60
PABLS-12	12	14.5	10.6	20	32	87	99 - 131
PABLS-16	16	19	14	20	32	155	120 - 190
PABLS-20	20	25	20.5	28	39	244	334 - 466
PABLS-5-H	5	5.5	6	10	22	24	10 - 14
PABLS-6-H	6	7	7	10	22	35	12 - 20
PABLS-8-H	8	9.5	8.2	14	27	63	32 - 44
PABLS-10-H	10	12	9.6	14	27	100	39 - 60
PABLS-12-H	12	14.5	10.6	20	32	144	99 - 131
PABLS-16-H	16	19	14	20	32	257	120 - 190
PABLS-20-H	20	25	20.5	28	39	403	334 - 466

*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

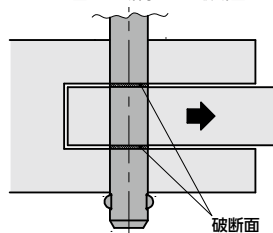

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.1640	ゆるみ止め → P.1645	レーザー刻印 → P.1656
お問い合わせください	対応不可	対応不可

価格

PABLS 標準タイプ PABLS-H 重荷重タイプ

単位: 円

品番	L (mm)													
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	100	120
PABLS-5	(3,970)	3,970	3,970	3,970	4,210									
PABLS-6	(4,330)	(4,330)	4,330	4,330	4,810	(4,810)	4,810	(4,810)	4,810					
PABLS-8			4,470	4,470	5,030	(5,030)	5,030	(5,030)	5,030					
PABLS-10			6,580	6,580	6,920	(6,920)	6,920	(6,920)	6,920	7,260				
PABLS-12				(7,180)	7,450	(7,530)	7,530	(7,480)	7,500	7,850	(7,850)	(8,210)		
PABLS-16					(11,000)	(11,000)	11,000	(11,000)	11,000	11,800	(11,800)	(12,500)		
PABLS-20										(25,200)		(26,100)	(27,400)	(28,500)
PABLS-5-H	(4,900)	(4,900)	(4,900)	(4,900)	(5,190)									
PABLS-6-H	(4,960)	(4,960)	(4,960)	(4,960)	(5,500)	(5,500)	(5,500)	(5,500)	(5,500)					
PABLS-8-H			(5,140)	(5,140)	(5,750)	(5,750)	(5,750)	(5,750)	(5,750)					
PABLS-10-H			(7,530)	(7,530)	(7,870)	(7,870)	(7,870)	(7,870)	(7,870)	(8,280)				
PABLS-12-H				(8,200)	(8,560)	(8,560)	(8,560)	(8,560)	(8,560)	(9,000)	(9,000)	(9,410)		
PABLS-16-H					(13,600)	(13,600)	(13,600)	(13,600)	(13,600)	(14,600)	(14,600)	(15,600)		
PABLS-20-H										(35,100)		(36,200)	(38,200)	(39,700)

● 価格が () の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

● 適用ロックピン用チェーン

ロックピン品番	適用ロックピン用チェーン品番			
	PBC → P.xxxx	PBCS → P.xxxx	PRC → P.xxxx	PSRC → P.xxxx
PABLS-5				
PABLS-6				
PABLS-8	PBC-*14 PBC-*18	PBCS-*14 PBCS-*18	PRC-*14 PRC-*18	PSRC-*14 PSRC-*18
PABLS-10				
PABLS-12	PBC-*14 PBC-*18	PBCS-*14 PBCS-*18	PRC-*14 PRC-*18	PSRC-*14 PSRC-*18
PABLS-16	PBC-*18 PBC-*24	PBCS-*18 PBCS-*24	PRC-*18 PRC-*24	PSRC-*18 PSRC-*24
PABLS-20	PBC-*30	PBCS-*30	PRC-*30	PSRC-*24

● ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。

● 関連商品

ロックピンの紛失防止用に各種ロックピン用チェーンがあります。
→ P.xxxx



● 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

PABLS-10-40-H

商品記号

価格が () の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。