

*1: PCPL-6 PCPLS-6 PCPLS-6-NI のL寸法の公差は「0~+2」になります。
 *2: ピンの公差を変更しました。



- コストパフォーマンスを高めたロックピン。
- 相手穴からの抜け止めには、ボール(ステンレス鋼板)を使用。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。

● 材質・仕上げ **RoHS2適合**


	PCPL	PCPLS	PCPLS-NI
ノブ	ナイロン6 (つや消し黒)	ナイロン6 (つや消し黒)	SUS303相当
操作ボタン	ナイロン6(赤)	ナイロン6(赤)	SUS303相当
ピン	SUM22L 三価クロメート処理	SUS303相当	SUS303相当
ボール	SUS304相当	SUS304相当	SUS304相当
内蔵スプリング	SUS301相当	SUS301相当	SUS301相当

寸法

PCPL スティールピン・プラスチックノブ PCPLS ステンレスピン・プラスチックノブ PCPLS-NI オールステンレス 単位: mm

品番	d	d1	d3	d2	L1	D	H	a	b	二面せん断荷重*1 (kN)	質量 (g)
PCPL-6	6	7.5	5.9	15	7	30	21	2.3	0.5	14	11 - 18
PCPL-8	8	10	7.9	15	8.4	30	21	2.8	0.6	28	14 - 27
PCPL-10	10	12	9.9	18	9.8	34	26	3.3	1	38	24 - 48
PCPL-12	12	14	11.9	18	11.3	34	26	3.8	1	61	36 - 80
PCPL-16	16	19	15.9	22	14.2	40	32	4.8	1.2	113	78 - 148
PCPL-20	20	23	19.8	25	14.8	40	33	4.8	1.2	187	117 - 227
PCPLS-6	6	7.5	5.9	15	7	30	21	2.3	0.5	17	11 - 18
PCPLS-8	8	10	7.9	15	8.4	30	21	2.8	0.6	35	14 - 27
PCPLS-10	10	12	9.9	18	9.8	34	26	3.3	1	47	24 - 48
PCPLS-12	12	14	11.9	18	11.3	34	26	3.8	1	75	36 - 80
PCPLS-16	16	19	15.9	22	14.2	40	32	4.8	1.2	138	78 - 148
PCPLS-20	20	23	19.8	25	14.8	40	33	4.8	1.2	228	117 - 227
PCPLS-6-NI	6	7.5	5.9	12	7	25	20	2.3	0.5	17	32 - 39
PCPLS-8-NI	8	10	7.9	15	8.4	30	21	2.8	0.6	35	51 - 65
PCPLS-10-NI	10	12	9.9	18	9.8	34	26	3.3	1	47	86 - 110
PCPLS-12-NI	12	14	11.9	18	11.3	34	26	3.8	1	75	101 - 145
PCPLS-16-NI	16	19	15.9	22	14.2	40	32	4.8	1.2	138	181 - 251
PCPLS-20-NI	20	23	19.8	25	14.8	40	33	4.8	1.2	228	218 - 328

*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
 二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

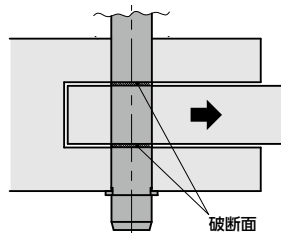

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザー刻印 → P.xxxx
お問い合わせください	対応不可	対応可・別料金


価格

PCPL スティールピン・プラスチックノブ PCPLS ステンレスピン・プラスチックノブ PCPLS-NI オールステンレス 単位: 円

品番	L (mm)												
	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80
PCPL-6	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,540	2,540	2,650	(2,650)	2,650			
PCPL-8			1,880	1,880	1,880	1,880	1,930	1,930	1,930	1,930			
PCPL-10				1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,980	1,980	1,980		
PCPL-12					2,020	2,020	2,020	2,020	2,070	2,070	2,130	2,130	2,130
PCPL-16						2,430	(2,430)	2,500	(2,500)	2,500	2,570	(2,660)	2,660
PCPL-20						3,710	3,710	(3,710)	(3,710)	3,820	(3,820)	(3,960)	3,960
PCPLS-6	2,570	2,570	(2,570)	2,630	2,630	2,710	(2,710)	2,810	(2,810)	2,810			
PCPLS-8			2,040	2,040	2,110	2,110	2,110	2,110	2,170	2,170			
PCPLS-10				2,390	2,390	2,390	2,390	2,450	2,450	2,510	2,510		
PCPLS-12					2,520	2,520	(2,520)	2,600	(2,600)	2,690	2,690	2,800	2,800
PCPLS-16						(3,190)	(3,190)	3,190	(3,290)	3,290	3,450	(3,450)	3,540
PCPLS-20						4,210	(4,210)	(4,360)	(4,360)	(4,360)	(4,580)	4,580	4,710
PCPLS-6-NI			5,080	5,080	5,080	(5,080)	(5,200)	5,200	(5,200)	5,200			
PCPLS-8-NI			5,230	(5,230)	(5,230)	(5,360)	5,360	(5,360)	(5,360)	5,360			
PCPLS-10-NI				(5,820)	(5,820)	(5,820)	(5,820)	5,970	(5,970)	(5,970)	5,970		
PCPLS-12-NI					(6,260)	6,260	(6,260)	(6,420)	(6,420)	6,420	(6,420)	(6,580)	(6,580)
PCPLS-16-NI						(7,870)	(7,870)	(8,100)	8,100	(8,100)	8,100	(8,310)	(8,310)
PCPLS-20-NI						9,640	(9,640)	(9,640)	(9,640)	(9,640)	9,880	(10,100)	10,100

● 価格が () の商品は非在庫品です。実働10日日出荷になります。

● 操作

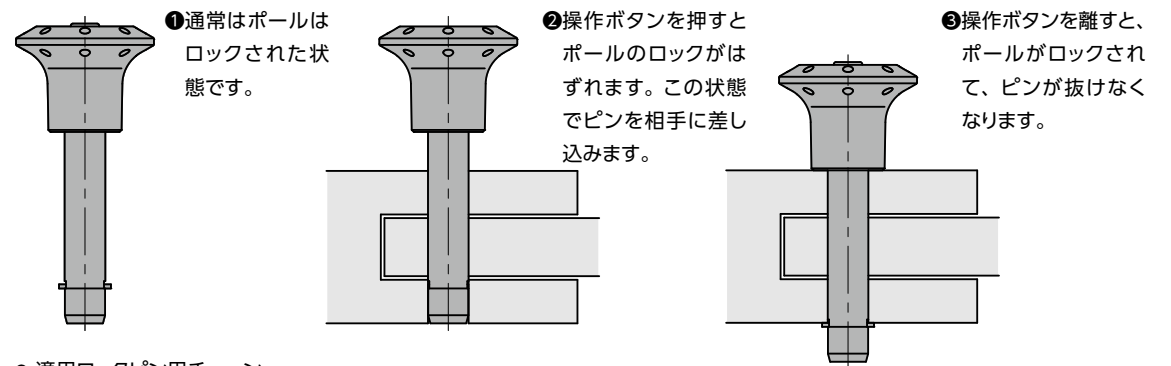

● 適用ロックピン用チェーン

ロックピン品番	適用ロックピン用チェーン品番					
	PBC → P.xxxx	PBCS → P.xxxx	PRC → P.xxxx	PSRC → P.xxxx		
PCPL-6	PCPLS-6	PCPLS-6-NI	PBC-*-14	PBCS-*-14	PRC-*-14	PSRC-*-14
PCPL-8	PCPLS-8	PCPLS-8-NI	PBC-*-14	PBCS-*-14	PRC-*-14	PSRC-*-14
PCPL-10	PCPLS-10	PCPLS-10-NI	PBC-*-14	PBCS-*-14	PRC-*-14	PSRC-*-14
PCPL-12	PCPLS-12	PCPLS-12-NI	PBC-*-14	PBCS-*-14	PRC-*-14	PSRC-*-14
PCPL-16	PCPLS-16	PCPLS-16-NI	PBC-*-14	PBCS-*-14	PRC-*-14	PSRC-*-14
PCPL-20	PCPLS-20	PCPLS-20-NI	PBC-*-14	PBCS-*-14	PRC-*-14	PSRC-*-14

● ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。

● 関連商品

ロックピンの紛失防止用に各種ロックピン用チェーンがあります。
 → P.xxxx



● 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

PCPLS-10-40-NI



価格が () の商品は非在庫品です。実働10日日出荷になります。