


# PDBLS ボールロックピン - L字ノブタイプ **NEW**

WEB 選定ナビ WEB CAD Download SUS ステンレス

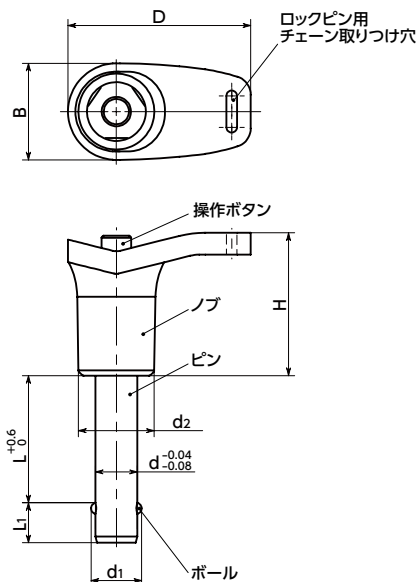

- L字ノブつきロックピン。
- ノブの突き出た部分を親指と人差し指で持って操作可能なため、壁面の近くに配置しても操作できます。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。
- せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。
- 品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。  
末尾記号なし——標準タイプ  
末尾記号 **H**——重荷重タイプ

● 材質・仕上げ RoHS2適合

	PDBLS	PDBLS-H
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)
操作ボタン	SUS303相当	SUS630相当
ピン	SUS303相当	SUS630相当
ボール	SUS420J2相当	SUS420J2相当
内蔵スプリング	ステンレス鋼線	ステンレス鋼線

● **PDBLS-H** は **PDBLS** と区別するため、ピン先端に溝加工を施しています。


## 寸法

PDBLS 標準タイプ PDBLS-H 重荷重タイプ

単位: mm

品番	d	d1	d2	L1	D	H	B	二面せん断荷重*1 (kN)	質量 (g)
PDBLS-5	5	5.5	13.5	6	33	26.5	17.5	14	15 - 22
PDBLS-6	6	7	13.5	7	33	26.5	17.5	21	15 - 29
PDBLS-8	8	9.5	18	8.2	43.5	34	23	38	36 - 68
PDBLS-10	10	12	18	9.6	43.5	34	23	60	44 - 107
PDBLS-12	12	14.5	24	10.6	58	40.5	30.5	87	93 - 179
PDBLS-16	16	19	24	14	58	40.5	30.5	155	134 - 326
PDBLS-20	20	25	33	20.5	72.5	51.5	40.5	244	335 - 565
PDBLS-25	25	30.8	33	22	72.5	51.5	40.5	386	430 - 800
PDBLS-5-H	5	5.5	13.5	6	33	26.5	17.5	24	15 - 22
PDBLS-6-H	6	7	13.5	7	33	26.5	17.5	35	15 - 29
PDBLS-8-H	8	9.5	18	8.2	43.5	34	23	63	36 - 68
PDBLS-10-H	10	12	18	9.6	43.5	34	23	100	44 - 107
PDBLS-12-H	12	14.5	24	10.6	58	40.5	30.5	144	93 - 179
PDBLS-16-H	16	19	24	14	58	40.5	30.5	257	134 - 326
PDBLS-20-H	20	25	33	20.5	72.5	51.5	40.5	403	335 - 565
PDBLS-25-H	25	30.8	33	22	72.5	51.5	40.5	631	430 - 800

\*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。  
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

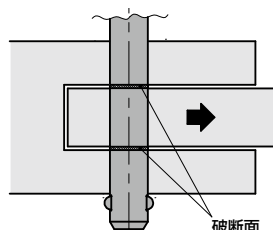

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx 対応不可	ゆるみ止め → P.xxxx 対応不可	レーザ刻印 → P.xxxx 対応可・別料金
--------------------------------	------------------------	---------------------------



## 価格

PDBLS 標準タイプ PDBLS-H 重荷重タイプ

単位: 円

品番	L (mm)																		
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
PDBLS-5	(5,390)	(5,390)	(5,390)	(5,390)	(5,730)	(5,730)	(5,730)	(5,730)	(5,730)	(5,850)	(5,990)	(6,200)							
PDBLS-6	(5,420)	(5,420)	(5,420)	(5,420)	(6,030)	(6,030)	(6,030)	(6,030)	(6,030)	(6,320)	(6,550)	(6,800)							
PDBLS-8	(5,860)	(5,860)	(5,860)	(5,860)	(6,480)	(6,480)	(6,480)	(6,480)	(6,480)	(6,680)	(6,920)	(6,920)	(7,160)	(7,380)					
PDBLS-10		(8,650)	(8,670)	(8,670)	(9,110)	(9,110)	(9,110)	(9,110)	(9,110)	(9,560)	(9,560)	(9,560)	(9,760)	(9,770)	(10,000)	(10,300)			
PDBLS-12			(8,850)	(8,870)	(9,260)	(9,260)	(9,260)	(9,260)	(9,260)	(9,270)	(9,720)	(9,720)	(10,100)	(10,400)	(10,600)	(10,900)	(11,400)		
PDBLS-16					(15,500)	(15,500)	(15,500)	(15,500)	(15,500)	(16,600)	(16,600)	(17,600)	(17,800)	(18,000)	(18,400)	(18,700)	(19,000)	(19,300)	(19,700)
PDBLS-20										(30,700)	(31,200)	(31,600)	(32,400)	(33,500)	(33,900)	(34,200)	(35,200)	(35,400)	(36,000)
PDBLS-25										(32,500)	(33,200)	(34,700)	(36,000)	(37,800)	(38,700)	(39,600)	(40,300)	(40,900)	(42,500)
PDBLS-5-H	(6,620)	(6,620)	(6,620)	(6,620)	(7,000)	(7,000)	(7,000)	(7,000)	(7,000)	(7,210)	(7,480)	(7,690)							
PDBLS-6-H	(6,720)	(6,720)	(6,720)	(6,720)	(7,390)	(7,390)	(7,390)	(7,390)	(7,390)	(7,720)	(8,020)	(8,220)							
PDBLS-8-H	(7,180)	(7,180)	(7,190)	(7,190)	(8,000)	(8,000)	(8,000)	(8,000)	(8,000)	(8,250)	(8,550)	(8,550)	(8,810)	(9,080)					
PDBLS-10-H		(10,800)	(10,800)	(10,800)	(11,200)	(11,200)	(11,200)	(11,200)	(11,200)	(11,900)	(11,900)	(11,900)	(12,100)	(12,100)	(12,400)	(12,700)			
PDBLS-12-H			(11,000)	(11,000)	(11,500)	(11,500)	(11,500)	(11,500)	(11,500)	(12,000)	(12,100)	(12,600)	(12,800)	(13,200)	(13,500)	(14,100)			
PDBLS-16-H					(19,200)	(19,200)	(19,200)	(19,200)	(19,200)	(19,200)	(20,700)	(20,700)	(21,900)	(22,300)	(22,600)	(23,000)	(23,300)	(23,700)	(24,100)
PDBLS-20-H										(42,900)	(43,400)	(43,800)	(44,700)	(46,200)	(47,100)	(48,000)	(48,900)	(49,100)	(49,300)
PDBLS-25-H										(42,900)	(43,400)	(43,800)	(44,700)	(46,200)	(47,100)	(48,000)	(48,900)	(49,100)	(49,400)

● 価格が ( ) の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

### ● 適用ロックピン用チェーン


ロックピン品番	適用ロックピン用チェーン品番				
	PBC → P.xxxx	PBCS → P.xxxx	PRC → P.xxxx	PSRC → P.xxxx	
PDBLS-5	PDBLS-5-H	PBC-*14	PBCS-*14	PRC-*14	PSRC-*14
PDBLS-6	PDBLS-6-H				
PDBLS-8	PDBLS-8-H				
PDBLS-10	PDBLS-10-H	PBC-*18	PBCS-*18	PRC-*18	PSRC-*18
PDBLS-12	PDBLS-12-H				
PDBLS-16	PDBLS-16-H				
PDBLS-20	PDBLS-20-H	PBC-*24	PBCS-*24	PRC-*24	PSRC-*24
PDBLS-25	PDBLS-25-H				

● ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。

### ● 関連商品

ロックピンの紛失防止用に各種ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコードがあります。

- PBC PBCS → P.xxxx
- PRC → P.xxxx
- PSRC → P.xxxx

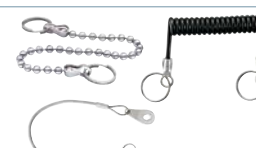

● 品番指定 直送 実働10日目出荷 NBK ネットショップ

## PDBLS-10-40-H

1 2 1

非在庫品です。実働10日目出荷になります。