


- T字ノブつきロックピン。
- ノブに厚みがないので、並べて使用する場合にスペースが確保できます。
- スピーディにワークの位置決め・固定ができます。
- 相手側穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。
- せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。
- 品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。
 - 末尾記号なし——標準タイプ
 - 末尾記号 **H**——重荷重タイプ
- 材質・仕上げ RoHS2適合

	PWBLS	PWBLS-H
ノブ	ナイロン6	ナイロン6
操作ボタン	SUS303相当	SUS303相当
ピン	SUS303相当	SUS630相当
ボール	SUS420J2相当	SUS420J2相当
内蔵スプリング	ステンレス鋼線	ステンレス鋼線

寸法

品番	d	d1	d2	L1	D	H	B	二面せん断荷重*1 (kN)	質量 (g)
PWBLS-5	5	5.5	13.5	6	40	25	15.5	14	12 - 16
PWBLS-6	6	7	13.5	7.1	40	25	15.5	21	15 - 23
PWBLS-8	8	9.5	18	8.2	48	31	20.5	38	38 - 50
PWBLS-10	10	12	18	9.6	48	31	20.5	60	45 - 69
PWBLS-12	12	14.5	24	10.6	58	36.5	27.5	87	96 - 140
PWBLS-16	16	19	24	14	58	36.5	27.5	155	137 - 207
PWBLS-5-H	5	5.5	13.5	6	40	25	15.5	24	12 - 16
PWBLS-6-H	6	7	13.5	7.1	40	25	15.5	35	15 - 23
PWBLS-8-H	8	9.5	18	8.2	48	31	20.5	63	38 - 50
PWBLS-10-H	10	12	18	9.6	48	31	20.5	100	45 - 69
PWBLS-12-H	12	14.5	24	10.6	58	36.5	27.5	144	96 - 140
PWBLS-16-H	16	19	24	14	58	36.5	27.5	257	137 - 207

*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

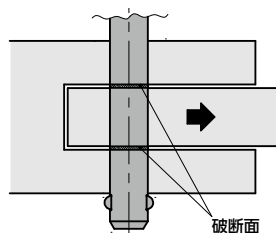

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.1640
 ゆるみ止め → P.1645
 レーザ刻印 → P.1656
 お問い合わせください
 対応不可
 対応可・別料金

価格

PWBLS 標準タイプ PWBLS-H 重荷重タイプ 単位:円

品番	L (mm)											
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80
PWBLS-5	(3,880)	3,880	3,880	3,880	4,090							
PWBLS-6	(3,900)	(3,900)	3,900	3,900	4,310	(4,310)	4,310	(4,310)	4,310			
PWBLS-8			4,170	4,170	4,640	(4,640)	4,640	(4,640)	4,640			
PWBLS-10			6,210	6,210	6,510	(6,510)	6,510	(6,510)	6,510	6,840		
PWBLS-12				(6,360)	6,640	(6,640)	6,640	(6,640)	6,640	6,970	(6,970)	(7,250)
PWBLS-16					(11,100)	(11,100)	11,100	(11,100)	11,100	12,000	(12,000)	(12,600)
PWBLS-5-H	(5,110)	(5,110)	(5,110)	(5,110)	(5,390)							
PWBLS-6-H	(5,150)	(5,150)	(5,150)	(5,150)	(5,690)	(5,690)	(5,690)	(5,690)	(5,690)			
PWBLS-8-H			(5,510)	(5,510)	(6,130)	(6,130)	(6,130)	(6,130)	(6,130)			
PWBLS-10-H			(8,250)	(8,250)	(8,620)	(8,620)	(8,620)	(8,620)	(8,620)	(9,060)		
PWBLS-12-H				(8,430)	(8,780)	(8,780)	(8,780)	(8,780)	(8,780)	(9,220)	(9,230)	(9,620)
PWBLS-16-H					(14,800)	(14,800)	(14,800)	(14,800)	(14,800)	(15,900)	(15,900)	(16,800)

● 価格が () の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

● 適用ロックピン用チェーン

ロックピン品番	適用ロックピン用チェーン品番			
	PBC → P.xxxx	PBCS → P.xxxx	PRC → P.xxxx	PSRC → P.xxxx
PWBLS-5				
PWBLS-6				
PWBLS-8	PBC-**-14	PBCS-**-14	PRC-**-14	PSRC-**-14
PWBLS-10	PBC-**-18	PBCS-**-18	PRC-**-18	PSRC-**-18
PWBLS-12	PBC-**-24	PBCS-**-24	PRC-**-24	PSRC-**-24
PWBLS-16	PBC-**-30	PBCS-**-30	PRC-**-30	PSRC-**-24

● ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。

● 関連商品

ロックピンの紛失防止用に各種ロックピン用チェーンがあります。
→ P.xxxx



● 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

PWBLS-10-40-H

商品記号 価格が () の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。