

● 材質・仕上げ RoHS

	PWPL
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)
プッシュ	SUS303相当
操作ボタン	ポリアセタール(赤)
ピン	スチール 三価クロメート処理
ポール	SUS304相当
内蔵スプリング	SUS302相当
ワッシャ	SUS303相当

- T字ノブつきロックピン。
- ノブの持ち手は両側に突き出した形状なので、人差し指と中指でノブを挟み込んだ安定した状態でボタン操作ができます。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)を使用。




寸法

単位: mm

品番	d	d1	d2	d3	L1	D	H	B	a	b	二面せん断荷重*1 (kN)	質量 (g)
PWPL-6	6	7.3	15	5.9	7	40	22	15.5	2.3	0.5	14	14 - 26
PWPL-8	8	9.8	15	7.9	8.4	40	22	15.5	2.8	0.6	28	17 - 47
PWPL-10	10	11.7	18	9.9	9.8	48	27.5	20	3.3	1	38	31 - 79
PWPL-12	12	13.7	18	11.9	11.3	48	27.5	20	3.8	1	61	41 - 115
PWPL-16	16	18.7	22	15.9	14.2	58	34.5	27	4.8	1.2	113	95 - 257
PWPL-20	20	22.7	25	19.8	14.8	58	34.5	27	4.8	1.2	187	133 - 395

*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

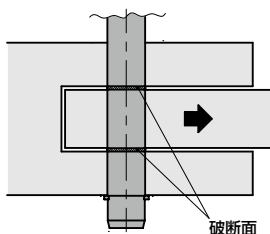


クリーン洗浄・クリーン梱包 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	レーザー刻印 対応可・別料金
-----------------------	---------------	-------------------

ピン長さ

品番	L (mm)																					
	10	12	15	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
PWPL-6	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
PWPL-8	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
PWPL-10			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
PWPL-12					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
PWPL-16						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PWPL-20							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● 操作

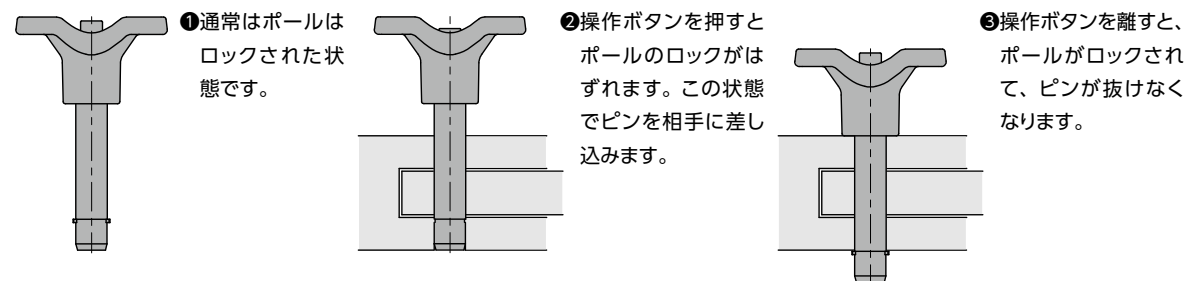

● 適用ロックピン用チェーン・キーリング

ロックピン品番	適用ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコード品番				適用ロックピン用キーリング品番
	PBC	PBCS	PRC	PSRC	
PWPL-6					
PWPL-8	PBC-*-14	PBCS-*-14	PRC-*-14	PSRC-*-14	PKRS-14-NI-*
PWPL-10					
PWPL-12					
PWPL-16	PBC-*-18	PBCS-*-18	PRC-*-18	PSRC-*-18	PKRS-18-NI-*
PWPL-20					

● ロックピン用チェーンおよびキーリングの詳細は各商品ページを参照してください。

● 関連商品

ロックピンの紛失防止用に各種ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコードがあります。

- PBC PBCS
- PRC
- PSRC



ロックピン用キーリング **PKRS-NI** があります。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PWPL-12-50

① ②
② ピン長さLは、表に●の記載があるサイズから選択してください。