

● 材質・仕上げ RoHS

	PWPLS
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)
プッシュ	SUS303相当
操作ボタン	ポリアセタール(赤)
ピン	SUS303相当
ボール	SUS304相当
内蔵スプリング	SUS302相当
ワッシャ	SUS303相当


- T字ノブつきロックピン。
- ノブの持ち手は両側に突き出た形状なので、人差し指と中指でノブを挟み込んだ安定した状態でボタン操作ができます。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めには、ボール(ステンレス鋼板)を使用。
- ピン部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。

寸法

単位: mm

品番	d	d1	d2	d3	L1	D	H	B	a	b	二面せん断荷重*1 (kN)	質量 (g)
PWPLS-6	6	7.3	15	5.9	7	40	22	15.5	2.3	0.5	17	14 - 26
PWPLS-8	8	9.8	15	7.9	8.4	40	22	15.5	2.8	0.6	35	17 - 48
PWPLS-10	10	11.7	18	9.9	9.8	48	27.5	20	3.3	1	47	32 - 81
PWPLS-12	12	13.7	18	11.9	11.3	48	27.5	20	3.8	1	75	42 - 116
PWPLS-16	16	18.7	22	15.9	14.2	58	34.5	27	4.8	1.2	138	96 - 261
PWPLS-20	20	22.7	25	19.8	14.8	58	34.5	27	4.8	1.2	228	135 - 397

*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

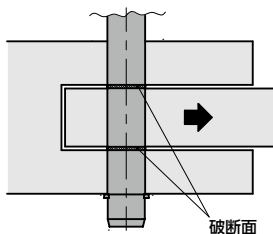


クリーン洗浄・クリーン梱包 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	レーザー刻印 対応可・別料金
-----------------------	---------------	-------------------

ピン長さ

品番	L (mm)																					
	10	12	15	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
PWPLS-6	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
PWPLS-8	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
PWPLS-10			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
PWPLS-12					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
PWPLS-16						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
PWPLS-20							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● 操作

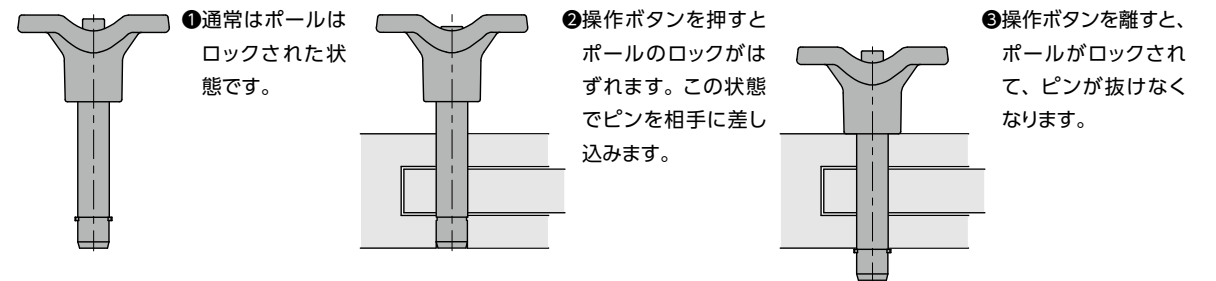

● 適用ロックピン用チェーン・キーリング

ロックピン品番	適用ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコード品番				適用ロックピン用キーリング品番
	PBC	PBCS	PRC	PSRC	
PWPLS-6					
PWPLS-8	PBC-**-14	PBCS-**-14	PRC-**-14	PSRC-**-14	PKRS-14-NI-*
PWPLS-10					
PWPLS-12					
PWPLS-16	PBC-**-18	PBCS-**-18	PRC-**-18	PSRC-**-18	PKRS-18-NI-*
PWPLS-20					

● ロックピン用チェーンおよびキーリングの詳細は各商品ページを参照してください。

● 関連商品

ロックピンの紛失防止用に各種ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコードがあります。

- PBC
- PBCS
- PRC
- PSRC



ロックピン用キーリング **PKRS-NI** があります。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PWPLS-12-50

① ②
② ピン長さLは、表に●の記載があるサイズから選択してください。