 
 




PRCS-A



PRCS-B

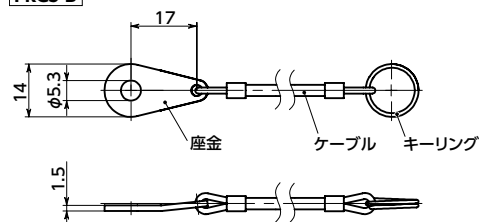

 PRCS-C



- ロックピンの紛失防止用ケーブル。
- SUS316相当。耐蝕性にすぐれています。
- 取り付け方法は、キーリングと座金の2種類から選択できます。
- 商品記号により、キーリングと座金の組み合わせが選択できます。

- PRCS-A 両側キーリング
- PRCS-B 片側キーリング・片側座金
- PRCS-C 両側座金



● 材質・仕上げ



	PRCS-A	PRCS-B	PRCS-C
ケーブル	SUS316相当 ポリ塩化ビニル	SUS316相当 ポリ塩化ビニル	SUS316相当 ポリ塩化ビニル
キーリング	SUS316Ti相当	SUS316Ti相当	-
座金	-	SUS316相当	SUS316相当

寸法

PRCS-A 両側キーリング PRCS-B 片側キーリング・片側座金 PRCS-C 両側座金

単位: mm

品番	D	d	静的荷重*1 (N) キーリングつき/キーリングなし	質量 (g)
PRCS-A-14	14	1	75/-	6 - 10
PRCS-A-18	18	1.3	125/-	7 - 10
PRCS-A-24	24	1.5	140/-	9 - 12
PRCS-B-14	14	1	75 / 1500	8 - 11
PRCS-B-18	18	1.3	125 / 1500	9 - 12
PRCS-B-24	24	1.5	140 / 1500	9 - 12
PRCS-C	-	-	-/1500	10 - 13

*1: 表中の静的荷重は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮してご使用ください。

ケーブル長さ

PRCS-A 両側キーリング PRCS-B 片側キーリング・片側座金 PRCS-C 両側座金


品番	L (mm)		
	150	200	320
PRCS-A-14	●	●	●
PRCS-A-18	●	●	●
PRCS-A-24	●	●	●
PRCS-B-14	●	●	●
PRCS-B-18	●	●	●
PRCS-B-24	●	●	●
PRCS-C	●	●	●

● 関連商品

ロックピン用キーリング **PKRS-NI** があります。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

 PRCS - 150 - A-14



② ケーブル長さLは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包	ゆるみ止め	レーザー刻印
対応不可	対応不可	対応不可