


## SFHL-LH-HD フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジエニックデザイン NEW

WEB 選定ナビ WEB CAD Download SUS ステンレス クリーン 耐薬品 非磁性

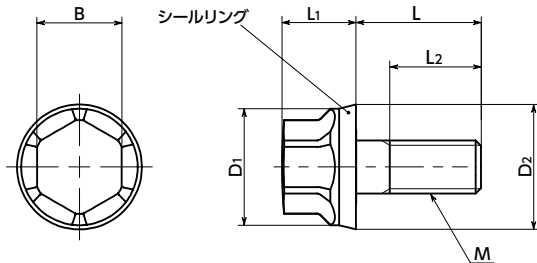

## ● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SFHL-LH-HD	SFHL-LH-HP-HD
本体	SUS316L ショットブラスト	SUS316L 研磨
シールリング	H-NBR(青) 硬度ショアA85±5	H-NBR(青) 硬度ショアA85±5

## ● 用途

食品機械 / 食品製造ライン / 医薬品機械

- ハイジエニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ハイジエニックデザインについて → P.xxxx
- 低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- 取り付け面のすき間をシールリング **FSRN-HD** (→ P.xxxx) でシーリングしています。座面からの異物や液体の侵入を防ぎます。
- シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局 (FDA) の規格に準拠した材料を使用しています。
- 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。
- 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
- EHEDG (欧州衛生工学設計グループ) が定めるガイドラインに準拠しています。
- 使用可能温度：-25℃～150℃
- 商品記号により、表面処理が選択できます。

SFHL-LH-HD ショットブラスト

SFHL-LH-HP-HD 研磨

## SFHL-LH-HD ショットブラスト SFHL-LH-HP-HD 研磨

単位:mm

品番	M(並目)		L	D1	D2	L1	B	L2*1	適用シールリング FSRN-HD → P.xxxx	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ								
SFHL-M5-LH-HD	M5	0.8	10	11	11.8	7	8	全ねじ	FSRN-12-8-2-HD	6
SFHL-M6-LH-HD	M6	1	12	13	13.8	7.5	10	全ねじ	FSRN-14-10-2-HD	8-12
SFHL-M8-LH-HD	M8	1.25	16	16	16.8	8.5	13	22(L=40)	FSRN-18-14-2-HD	16-25
SFHL-M10-LH-HD	M10	1.5	20	19	19	9.5	16	26(L≥40)	FSRN-21-17-2-HD	28-46
SFHL-M12-LH-HD	M12	1.75	25	22	22	11	18	30(L≥40)	FSRN-25-21-2-HD	46-76
SFHL-M16-LH-HD	M16	2	30	28	28	13	22	38(L≥50)	FSRN-30-26-2-HD	90-153
SFHL-M5-LH-HP-HD	M5	0.8	10	11	11.8	7	8	全ねじ	FSRN-12-8-2-HD	6
SFHL-M6-LH-HP-HD	M6	1	12	13	13.8	7.5	10	全ねじ	FSRN-14-10-2-HD	8-12
SFHL-M8-LH-HP-HD	M8	1.25	16	16	16.8	8.5	13	22(L=40)	FSRN-18-14-2-HD	16-25
SFHL-M10-LH-HP-HD	M10	1.5	20	19	19	9.5	16	26(L≥40)	FSRN-21-17-2-HD	28-46
SFHL-M12-LH-HP-HD	M12	1.75	25	22	22	11	18	30(L≥40)	FSRN-25-21-2-HD	46-76
SFHL-M16-LH-HP-HD	M16	2	30	28	28	13	22	38(L≥50)	FSRN-30-26-2-HD	90-153

\*1: Lが( )の寸法以外の場合は全ねじです。



## SFHL-LH-HD ショットブラスト SFHL-LH-HP-HD 研磨

品番	価格/袋*1(円)											1袋 入り数
	L											
	10	12	16	20	25	30	40	50	60	70		
SFHL-M5-LH-HD	2,060		2,170	2,240								1
SFHL-M6-LH-HD		2,220	2,280	2,330	2,390	2,460						1
SFHL-M8-LH-HD			2,860	2,950	3,020	3,110	3,300					1
SFHL-M10-LH-HD				3,340	3,410	3,640	3,970	4,260				1
SFHL-M12-LH-HD					6,060	6,170	6,560	6,950	7,340			1
SFHL-M16-LH-HD						8,360	8,950	9,540	8,950	10,800		1
SFHL-M5-LH-HP-HD	2,980		3,140	3,220								1
SFHL-M6-LH-HP-HD		3,200	3,250	3,320	3,370	3,430						1
SFHL-M8-LH-HP-HD			3,840	3,940	4,020	4,100	4,260					1
SFHL-M10-LH-HP-HD				4,260	4,350	4,530	4,800	5,060				1
SFHL-M12-LH-HP-HD					6,940	7,040	7,440	7,840	8,240			1
SFHL-M16-LH-HP-HD						9,290	9,880	10,500	9,880	11,700		1

\*1: 1袋あたりの価格です。

## ● 関連商品

ハイジエニックデザインの六角ボルト

SFHL-HD があります。

→ P.xxxx



シールリング FSRN-HD 単体での購入も可能です。

→ P.xxxx



## ● 品番指定

直送

14時当日出荷

NBK ネットショップ

## SFHL-M5-10-LH-HP-HD

1

2

1

1 バラ売り → P.xxxx    クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx    ねじカット → P.xxxx    ゆるみ止め → P.xxxx    脱落防止加工 → P.xxxx  
 本商品は1本/袋です    お問い合わせください    対応不可    対応不可    対応不可