


## SNHS-LH 極低頭六角ボルト



WEB 選定ナビ WEB CAD Download スペース SUS ステンレス

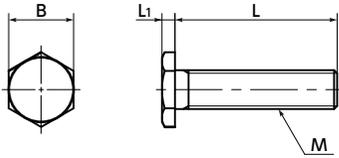

- 頭部高さの低い六角ボルト。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

## ● 用途

機器・装置の省スペース化

## ● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SNHS-LH
本体	SUS304相当

単位：mm

品番	M(並目)		L							L1	B	質量(g)
	ねじの呼び ①	ピッチ	8	10	12	15	20	25	30			
SNHS-M4-LH	M4	0.7	8	10	12	15	20	25	30	1.5	7	1.2 - 2.9
SNHS-M5-LH	M5	0.8	8	10	12	15	20	25	30	2	8	1.9 - 4.7
SNHS-M6-LH	M6	1		10	12	15	20	25	30	2	10	3.2 - 6.9
SNHS-M8-LH	M8	1.25				15	20	25	30	2	13	7.8 - 12

品番	価格/袋*1(円)							1袋入り数
	L							
	8	10	12	15	20	25	30	
SNHS-M4-LH	1,200	1,200	1,200	1,230	1,230	1,260	1,260	10
SNHS-M5-LH	1,270	1,270	1,270	1,300	1,300	1,330	1,330	10
SNHS-M6-LH		1,340	1,370	1,390	1,400	1,400	1,400	10
SNHS-M8-LH				1,500	1,520	1,540	1,540	10

\*1：1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。→ P.xxxx

## ● 品番指定

直送

14時当日出荷

WEB NBK ネットショップ

## SNHS - M5 - 25 - LH

商品記号

①

②

商品記号

袋単位でご注文ください。

1本からご注文できます。→ P.xxxx

1 バラ売り → P.xxxx

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

ねじカット → P.xxxx

ゆるみ止め → P.xxxx

脱着防止加工 → P.xxxx

対応可・別料金

対応可・別料金

対応可・別料金

対応可・別料金

対応可・別料金