



SSH-EL-ALK / SSHS-ALK 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) **NEW**

WEB 選定ナビ WEB CAD Download SUS ステンレス スペース

SSH-EL-ALK

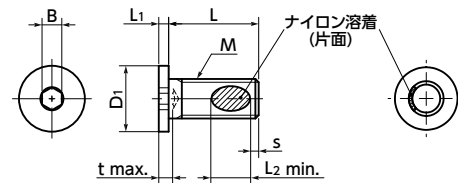

SSHS-ALK

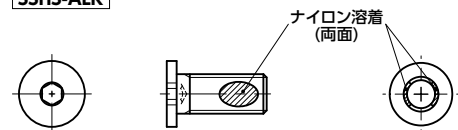

SSH-EL-ALK

- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- 頭部高さはすべて1.5mm以下。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

● 用途

機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止

● 材質・仕上げ



	SSH-EL-ALK	SSHS-ALK
本体	SCM435 無電解ニッケルメッキ	SUSXM7 (SUS304相当)
ナイロン溶着	ナイロン11	ナイロン11
強度区分	ねじ部: 10.9 頭部*1: 5.8 (M2 - M8) 4.8 (M10)	A2-50

*1: 最大締めつけトルクを超えないようにしてください。熱処理により強度を高めていますが、ねじ部と比べて頭部の強度が小さくなっています。

SSH-EL-ALK スチール製

単位: mm

品番 1	M(並目)		L 2	D1	L1	B	t	s*1	L2	最大締めつけトルク(N・m)	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ									
SSH-M2-EL-ALK	M2	0.4	4 5 6 8 10 12	4	1.1	1.3	1.2	0.8	1.6	0.24	0.14 - 0.32
SSH-M2.5-EL-ALK	M2.5	0.45	4 5 6 8 10 12	5	1.3	1.3	1.5	0.9	2	0.4	0.25 - 0.49
SSH-M3-EL-ALK	M3	0.5	4 5 6 8 10 12	6	1.3	1.5	2	1	2.5	0.7	0.39 - 0.72
SSH-M4-EL-ALK	M4	0.7	6 8 10 12 16 20	8	1.5	2	2.5	1.4	3.3	1.7	0.93 - 1.9
SSH-M5-EL-ALK	M5	0.8	6 8 10 12 16 20 25	9	1.5	3	3	1.6	4.2	4.2	1.1 - 3.5
SSH-M6-EL-ALK	M6	1	8 10 12 16 20 25 30	10	1.5	3	4	2	5	6.3	1.5 - 5.8
SSH-M8-EL-ALK	M8	1.25	10 12 16 20 25 30	13	1.5	4	5	2.5	6.7	14	3.3 - 10

*1: SSH-M6-6-EL-ALK および SSH-M8-8-EL-ALK のs寸法は0になります。

品番	価格/袋*1 (円)											1袋入り数
	L											
	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30		
SSH-M2-EL-ALK	1,170	940	940	950	970	990						10
SSH-M2.5-EL-ALK	1,180	940	950	960	980	990						10
SSH-M3-EL-ALK	1,110	830	640	690	710	840						10
SSH-M4-EL-ALK			670	680	710	780	840	960				10
SSH-M5-EL-ALK			810	730	750	780	860	920	950			10
SSH-M6-EL-ALK			1,020	820	830	860	940	1,020	1,130	1,240		10
SSH-M8-EL-ALK				1,460	1,150	1,230	1,300	1,380	1,470	1,640		10

*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。⇒ P.xxxx

SSHS-ALK ステンレス製

単位: mm

品番 1	M(並目)		L 2	D1	L1	B	t	s*1	L2	最大締めつけトルク(N・m)	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ									
SSHS-M2-ALK	M2	0.4	4 5 6 8 10 12	4	1.1	1.3	1.2	0.8	1.6	0.12	0.33 - 0.51
SSHS-M2.5-ALK	M2.5	0.45	4 5 6 8 10 12	5	1.3	1.3	1.5	0.9	2	0.24	0.26 - 0.5
SSHS-M3-ALK	M3	0.5	4 5 6 8 10 12	6	1.3	1.5	2	1	2.5	0.43	0.39 - 0.72
SSHS-M4-ALK	M4	0.7	5 6 8 10 12 16	8	1.5	2	2.5	1.4	3.3	1	0.94 - 2
SSHS-M5-ALK	M5	0.8	6 8 10 12 16 20 25	9	1.5	3	3	1.6	4.2	2.1	1.1 - 3.5
SSHS-M6-ALK	M6	1	8 10 12 16 20 25 30	10	1.5	3	4	2	5	3.5	1.4 - 5.7
SSHS-M8-ALK	M8	1.25	10 12 16 20 25 30	13	1.5	4	5	2.5	6.7	8.6	3.3 - 10

*1: SSHS-M6-6-ALK および SSHS-M8-8-ALK のs寸法は0になります。

品番	価格/袋*1 (円)											1袋入り数
	L											
	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30		
SSHS-M2-ALK	2,180	1,040	1,040	1,040	1,090	1,140						10
SSHS-M2.5-ALK	2,180	1,040	1,040	1,040	1,090	1,140						10
SSHS-M3-ALK	2,080	1,190	940	1,080	1,160	1,220						10
SSHS-M4-ALK		1,830	690	720	730	820	870					10
SSHS-M5-ALK			1,110	850	850	850	940	950	1,600			10
SSHS-M6-ALK			1,620	1,080	1,060	1,080	1,110	1,190	1,290	1,370		10
SSHS-M8-ALK				2,360	2,270	1,700	1,750	1,690	1,800	1,970		10

*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。⇒ P.xxxx

● 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

SSH-M5-20-EL-ALK

袋単位でご注文ください。
1本からご注文できます。⇒ P.xxxx

1 バラ売り ⇒ P.xxxx 2 クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.xxxx 3 ねじカット ⇒ P.xxxx 4 ゆるみ止め ⇒ P.xxxx 5 脱落防止加工 ⇒ P.xxxx
対応可・別料金 ステンレス製のみ対応可・別料金 対応不可 対応不可 対応不可