


# SSTS ヘキサロビュラ穴付き極低頭ボルト

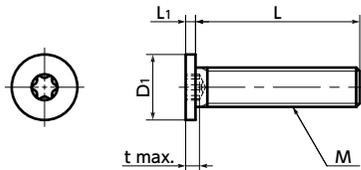

SUS ステンレス スペース



## ● 用途

機器・装置の省スペース化

## ● 材質・仕上げ



	<b>SSTS</b>
本体	SUSXM7 (SUS304相当)
強度区分	A2-50

- 頭部高さはすべて1.5mm以下。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- ヘキサロビュラ穴\*1は高い締めつけトルクに耐える形状です。  
→ P.xxxx
- 取り付け・取りはずしには専用レンチ **SKX** もしくは、専用ビット **SKXB** と専用マグネットドライバ **SRD** を組み合わせてご使用ください。
- 狭い箇所での取り付け・取りはずしには、狭所作業対応ヘキサロビュラレンチ **SKX-N** をご使用ください。

\*1: ヘキサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008 (ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘキサロビュラ穴」に規定されています。

単位:mm

品番 <b>1</b>	M(並目)		L <b>2</b>	D1	L1	適用 レンチ	ヘキサロビュラ 穴の番号 No.	t	最大締めつけ トルク (N・m)	質量 (g)	1袋 入り数
	ねじの呼び	ピッチ									
<b>SSTS-M2</b>	M2	0.4	4 5 6 8	4	1.2	SKX-5	5	0.9	0.18	0.11 - 0.19	10
<b>SSTS-M2.5</b>	M2.5	0.45	4 5 6 8	5	1.3	SKX-6	6	1	0.36	0.23 - 0.35	10
<b>SSTS-M3</b>	M3	0.5	5 6 8 10	6	1.3	SKX-8	8	1.1	0.65	0.4 - 0.61	10
<b>SSTS-M4</b>	M4	0.7	6 8 10 12	8	1.5	SKX-10	10	1.5	1.5	0.89 - 1.3	10
<b>SSTS-M5</b>	M5	0.8	6 8 10 12 16	9	1.5	SKX-15	15	1.8	3.1	0.73 - 2	10
<b>SSTS-M6</b>	M6	1	8 10 12 16 20	10	1.5	SKX-20	20	2.1	5.3	1.6 - 3.8	10
<b>SSTS-M8</b>	M8	1.25	8 10 12 16 20 13	13	1.5	SKX-25	25	2.4	12	3 - 6.7	10

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

## ● 関連商品

**SKX** ヘキサロビュラレンチ



**SKX-N** 狭所作業対応ヘキサロビュラレンチ



**SKXB** ヘキサロビュラショートビット



**SRD** マグネットドライバ



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**SSTS-M5-12**



**1** バラ売り → P.xxxx

対応可・別料金

**2** クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

対応可・別料金

**3** ねじカット → P.xxxx

対応可・別料金

**4** ゆるみ止め → P.xxxx

対応可・別料金

**5** 脱落防止加工 → P.xxxx

対応可・別料金