


JDM ホルダつきマグネット

WEB 選定ナビ WEB CAD Download

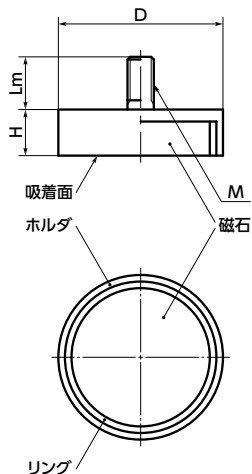

- おねじタイプの平板形ホルダつきマグネット。
- 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。→ P.xxxx
- 2種類の磁石を標準化。
- 材質・仕上げ ● RoHS2適合

	JDM-HF	JDM-ND
磁石	ハードフェライト	ネオジム ニッケルメッキ
ホルダ	SUM22L相当 三価クロメート処理	SUM22L相当 三価クロメート処理
リング	ナイロン66	ナイロン66
耐熱温度	200℃	80℃

JDM-HF ハードフェライト

単位: mm

品番 1	価格(円)	吸着力(N)	D	M(並目)		Lm	H	質量(g)
				ねじの呼び	ピッチ			
JDM-HF-10-M3	450	4	10 ±0.1	M3	0.5	7	4.5 ^{+0.2} _{-0.1}	3
JDM-HF-13-M3	480	10	13 ±0.1	M3	0.5	7	4.5 ^{+0.2} _{-0.1}	5
JDM-HF-16-M3	580	18	16 ±0.1	M3	0.5	7	4.5 ^{+0.2} _{-0.1}	7
JDM-HF-20-M3	700	30	20 ±0.1	M3	0.5	7	6 ^{+0.2} _{-0.1}	15
JDM-HF-25-M4	760	40	25 ±0.1	M4	0.7	8	7 ^{+0.3} _{-0.1}	27
JDM-HF-32-M4	860	80	32 ±0.1	M4	0.7	8	7 ^{+0.3} _{-0.1}	44
JDM-HF-47-M6	1,450	80	47 ^{+0.2} _{-0.1}	M6	1	8	9 ^{+0.5} _{-0.1}	122
JDM-HF-63-M6	3,100	350	63 ^{+0.3} _{-0.1}	M6	1	15	14 ^{+0.5} _{-0.1}	339

JDM-ND ネオジム

単位: mm

品番 1	価格(円)	吸着力(N)	D	M(並目)		Lm	H	質量(g)
				ねじの呼び	ピッチ			
JDM-ND-10-M4	650	25	10 ±0.1	M4	0.7	8	4.5 ±0.1	4
JDM-ND-13-M5	700	60	13 ±0.1	M5	0.8	8	4.5 ±0.1	6
JDM-ND-16-M6	830	95	16 ±0.1	M6	1	8	4.5 ±0.1	9
JDM-ND-20-M6	1,390	140	20 ±0.1	M6	1	10	6 ±0.1	17
JDM-ND-25-M6	2,040	200	25 ±0.1	M6	1	10	7 ±0.1	29
JDM-ND-32-M6	2,800	350	32 ±0.1	M6	1	10	7 ±0.1	46

- 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

JDM-ND-13-M5**1**

品番を指定してください。