




JRM/JRF ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ オススメ

WEB 選定ナビ WEB CAD Download

JRM

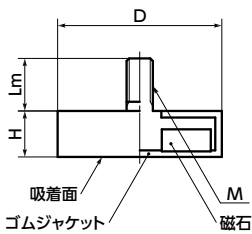

JRF

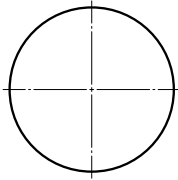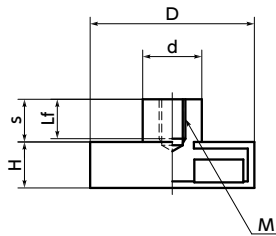

- ホルダつきマグネットをゴムジャケットでカバーしました。
- ゴムジャケットと被吸着物の間の摩擦抵抗が大きくなるため、すべり方向にも大きな吸着力が得られます。
- 錆肌などの粗い表面でもゴムの弾性により確実に吸着します。
- ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します。
- **JRM** —— おねじタイプ
- **JRF** —— めねじタイプ

- 材質・仕上げ

RoHS2適合

| | JRM-ND | JRF-ND |
|---------|---------------------|---------------------|
| 磁石 | ネオジウム ニッケルメッキ | ネオジウム ニッケルメッキ |
| ゴムジャケット | TPE | TPE |
| ホルダ | SPCC相当 三価クロメート処理 | SPCC相当 三価クロメート処理 |
| 耐熱温度 | 80℃ | 80℃ |

使用上の注意

取りつけ相手側にゴムジャケットの色が移る可能性がありますので、ご注意ください。

JRM-ND おねじタイプ

単位: mm

| 品番 | 価格(円) | 吸着力(N) | D | M(並目) | | H | Lm | 質量(g) |
|--------------|-------|--------|----|-------|------|-----|-----|-------|
| | | | | ねじの呼び | ピッチ | | | |
| JRM-ND-22-M4 | 1,600 | 50 | 22 | M4 | 0.7 | 6 | 6.5 | 18 |
| JRM-ND-43-M6 | 2,400 | 85 | 43 | M6 | 1 | 6 | 15 | 73 |
| JRM-ND-66-M8 | 4,240 | 180 | 66 | M8 | 1.25 | 8.5 | 15 | 230 |
| JRM-ND-88-M8 | 8,870 | 420 | 88 | M8 | 1.25 | 8.5 | 15 | 404 |

JRF-ND めねじタイプ

単位: mm

| 品番 | 価格(円) | 吸着力(N) | D | M(並目) | | H | Lf | d | s | 質量(g) |
|--------------|-------|--------|----|-------|------|-----|----|----|-----|-------|
| | | | | ねじの呼び | ピッチ | | | | | |
| JRF-ND-12-M4 | 950 | 10 | 12 | M4 | 0.7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 |
| JRF-ND-22-M4 | 1,600 | 50 | 22 | M4 | 0.7 | 6 | 5 | 8 | 5.5 | 19 |
| JRF-ND-31-M4 | 2,160 | 75 | 31 | M4 | 0.7 | 6 | 5 | 8 | 5.5 | 36 |
| JRF-ND-43-M4 | 2,190 | 85 | 43 | M4 | 0.7 | 6 | 5 | 8 | 4.5 | 68 |
| JRF-ND-66-M5 | 4,140 | 180 | 66 | M5 | 0.8 | 8.5 | 8 | 10 | 6.5 | 227 |
| JRF-ND-88-M8 | 8,870 | 420 | 88 | M8 | 1.25 | 8.5 | 11 | 12 | 8.5 | 400 |

- 品番指定

直送

14時当日出荷

NBK ネットショップ

JRM-ND-66-M8

品番を指定してください。