


**JSF** ホルダつきマグネット

WEB 選定ナビ WEB CAD Download

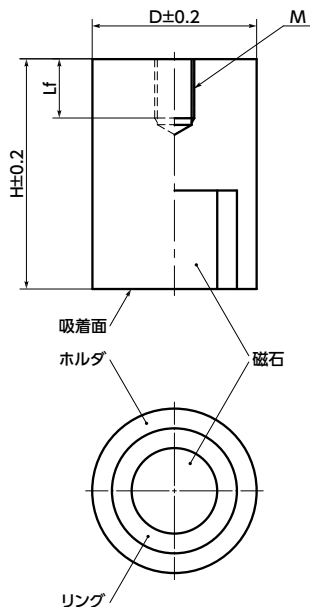

- めねじタイプの円筒形ホルダつきマグネット。
- 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。⇒ P.xxxx
- 2種類の磁石を標準化。
- 材質・仕上げ RoHS2適合

	JSF-AN	JSF-ND
磁石	アルニコ	ネオジム ニッケルメッキ
ホルダ	SUM22L相当 三価クロメート処理	SUM22L相当 三価クロメート処理
リング	真鍮/アルミニウム合金	ナイロン66
耐熱温度	450℃	80℃

- 品番指定 直送 14時当日出荷 WEB NBK ネットショップ

**JSF-ND-16-M4**

1

品番を指定してください。

**JSF-AN** アルニコ

単位: mm

品番 1	価格(円)	吸着力(N)	D	M(並目)		H	Lf	質量(g)
				ねじの呼び	ピッチ			
JSF-AN-6-M3	940	2	6	M3	0.5	20	5	4
JSF-AN-8-M3	990	4	8	M3	0.5	20	5	7
JSF-AN-10-M4	1,130	8.5	10	M4	0.7	20	7	11
JSF-AN-13-M4	1,240	12	13	M4	0.7	20	7	20
JSF-AN-16-M4	1,480	20	16	M4	0.7	20	7	30
JSF-AN-20-M6	1,890	40	20	M6	1	25	9	58
JSF-AN-25-M6	3,100	60	25	M6	1	35	9	130
JSF-AN-32-M8	5,950	160	32	M8	1.25	40	12	243
JSF-AN-40-M8	14,700	240	40	M8	1.25	50	12	479
JSF-AN-50-M10	27,700	400	50	M10	1.5	60	12	898
JSF-AN-63-M12	49,100	660	63	M12	1.75	65	14	1550

**JSF-ND** ネオジム

単位: mm

品番 1	価格(円)	吸着力(N)	D	M(並目)		H	Lf	質量(g)
				ねじの呼び	ピッチ			
JSF-ND-6-M3	760	6	6	M3	0.5	20	5	4
JSF-ND-8-M3	810	12	8	M3	0.5	20	5	7
JSF-ND-10-M4	900	24	10	M4	0.7	20	7	11
JSF-ND-13-M4	1,030	60	13	M4	0.7	20	7	20
JSF-ND-16-M4	1,270	90	16	M4	0.7	20	7	30
JSF-ND-20-M6	1,710	135	20	M6	1	25	9	58
JSF-ND-25-M6	2,780	190	25	M6	1	35	9	130
JSF-ND-32-M8	4,250	340	32	M8	1.25	40	12	243
JSF-ND-40-M8	9,460	600	40	M8	1.25	50	12	479
JSF-ND-50-M10	16,500	900	50	M10	1.5	60	12	898
JSF-ND-63-M12	25,900	1300	63	M12	1.75	65	14	1550