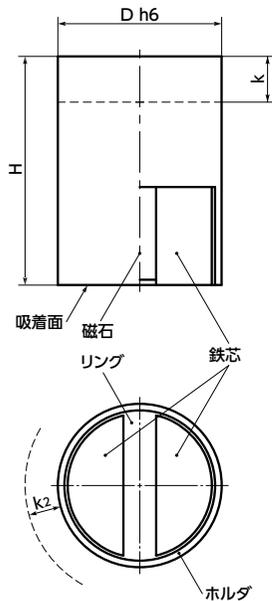


**JSS** ホルダつきマグネット

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**JSS-SC-13**

- 円筒形ホルダつきマグネット。
- サンドウィッチ構造により、磁束密度をさらに大きくしました。
- 2種類の磁石を標準化。
- 接着または圧入で固定してください。
- 図中のk寸法の範囲で追加工が可能です。

- 材質・仕上げ



	JSS-SC	JSS-ND
磁石	サマコバ	ネオジム
ホルダ	真鍮	真鍮
鉄芯	SPCC相当 亜鉛メッキ	SPCC相当 亜鉛メッキ
リング	ナイロン66(黒)	ナイロン66(青)
耐熱温度	200℃	80℃

**使用上の注意**

- スティールなど磁性体の部品に組み込む場合は、k<sub>2</sub>寸法のすきまを確保してください。
- スティールなどの磁性体に直接組み込むと吸着力は最大で約15%低下します。

**JSS-SC** サマコバ

単位: mm

品番	吸着力(N)	D	H	k	k <sub>2</sub>	質量(g)
JSS-SC-6	8	6	20 ± 0.2	10	1.5	4
JSS-SC-8	22	8	20 ± 0.2	10	1.5	8
JSS-SC-10	40	10	20 ± 0.2	8	2	12
JSS-SC-13	60	13	20 ± 0.2	6	2.5	20
JSS-SC-16	125	16	20 ± 0.2	2	3	31
JSS-SC-20	250	20	25 ± 0.2	5	4	60
JSS-SC-25	400	25	35 ± 0.3	7	5	132
JSS-SC-32	600	32	40 ± 0.3	4.5	6	248

**JSS-ND** ネオジム

単位: mm

品番	吸着力(N)	D	H	k	k <sub>2</sub>	質量(g)
JSS-ND-6	10	6	20 ± 0.2	10	1.5	4
JSS-ND-8	25	8	20 ± 0.2	10	1.5	8
JSS-ND-10	45	10	20 ± 0.2	8	2	12
JSS-ND-13	70	13	20 ± 0.2	6	2.5	20
JSS-ND-16	150	16	20 ± 0.2	2	3	31
JSS-ND-20	280	20	25 ± 0.2	5	4	60
JSS-ND-25	450	25	35 ± 0.3	7	5	132
JSS-ND-32	700	32	40 ± 0.3	4.5	6	248