


# SNFTG 高強度チタン十字穴付き皿小ねじ



WEB 選定ナビ WEB CAD Download グリーン 非磁性 高強度 軽量

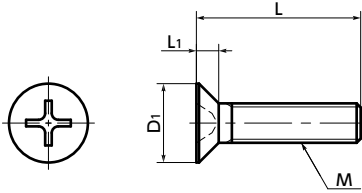

## ● 物性

	Ti-15-3-3-3 (βチタン)
比重	4.8
縦弾性係数 (GPa)	90
透磁率 (μ)	1.0002 (非磁性)

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

## ● 機械的性質

	Ti-15-3-3-3 (βチタン)
引張強さ (N/mm <sup>2</sup> )	705 - 945
0.2%耐力 (N/mm <sup>2</sup> )	690 - 835
伸び (%)	12以上

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

- 高強度のチタン合金製。
- 比重はステンレス鋼の約60%。
- 非磁性。
- 腐蝕に強く、とくに耐海水性にすぐれています。
- チタンの特性について → P.1429

- 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。

SNFTG

未処理



## ● 用途

自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化  
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器

## ● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SNFTG
本体	Ti-15-3-3-3 (βチタン)

## ● 品番指定

直送

14時当日出荷

WEB NBK ネットショップ

# SNFTG-M5-20

1

2

単位: mm

品番	M	L					D1	L1	引張破断荷重*1 (N)	質量 (g)		
SNFTG-M3	M3	6	8	10	12	15	20	6	1.75	4170	0.33 - 0.68	
SNFTG-M4	M4		8	10	12	15	20	25	8	2.3	7520	0.73 - 1.5
SNFTG-M5	M5		8	10	12	15	20	25	10	2.8	11900	1.4 - 2.6

\*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

品番	価格/袋*1 (円)							1袋入り数
	L							
	6	8	10	12	15	20	25	
SNFTG-M3	140	150	170	190	210	230		1
SNFTG-M4		200	220	230	260	290	320	1
SNFTG-M5		290	320	340	360	410	490	1

\*1: 1袋あたりの価格です。

1 バラ売り → P.1642	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.1640	ねじカット → P.1644	ゆるみ止め → P.1645	脱着防止加工 → P.1646
本商品は1本/袋です	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可