


SNST チタン六角穴付きボルト



WEB 選定ナビ WEB CAD Download グリーン 耐薬品 非磁性 軽量

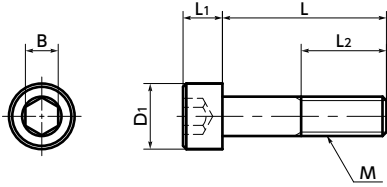

● 物性

	TB340C (チタン2種)
比重	4.51
融点 (°C)	1668
縦弾性係数 (GPa)	106
熱伝導率 (W/(m・K))	17.16
線膨張係数 (K ⁻¹)	8.4 × 10 ⁻⁶
電気抵抗率 (μΩ・m)	0.55
透磁率 (μ)	1.0001 (非磁性)

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 機械的性質

	TB340C (チタン2種)
引張強さ (N/mm ²)	340 - 510
0.2%耐力 (N/mm ²)	215以上
伸び (%)	23以上

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBKネットショップ

SNST-M5-20



- 比重はステンレス鋼の約60%。
- 非磁性。
- すぐれた耐薬品性・耐海水性。
- チタンの特性について ⇒ P.1429
- 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。

SNST



未処理



● 用途

自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SNST
本体	TB340C (チタン2種)

単位: mm

品番	M	L											引張破断荷重*2 (N)	ねじり破断トルク*2 (N・m)	質量 (g)						
		5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40				45	50				
SNST-M3	M3	5	6	8	10	12	16	20							5.5	3	2.5	全ねじ	3210	1.5	0.38 - 0.77
SNST-M4	M4			8	10	12	16	20	25	30					7	4	3	20(L=30)	5610	3.4	0.94 - 2.1
SNST-M5	M5				10	12	16	20	25	30	35				8.5	5	4	22(L≥30)	9080	7.1	1.5 - 3.6
SNST-M6	M6				10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	10	6	5	24(L≥35)	12800	12	2.7 - 7.5

*1: Lが()の寸法以外の場合は全ねじです。

*2: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

品番	価格/袋*1 (円)														1袋入り数
	L														
	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50		
SNST-M3	500	350	380	380	390	470	430								1
SNST-M4			410	400	420	510	510	570	780						1
SNST-M5				450	470	550	570	640	790	860					1
SNST-M6				580	580	620	630	690	870	970	1,040	1,140	1,220		1

*1: 1袋あたりの価格です。

1. バラ売り ⇒ P.1642	クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.1640	ねじカット ⇒ P.1644	ゆるみ止め ⇒ P.1645	脱落防止加工 ⇒ P.1646
本商品は1本/袋です	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金