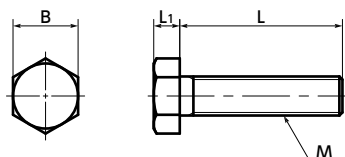


SPVC-H 樹脂ねじ(H - PVC / 六角ボルト)

WEB 選定ナビ WEB CAD Download 耐薬品

**SPVC-H-IV****SPVC-H-GR**

- 強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対しても、すぐれた耐薬品性を有します。
- 金属製のねじが使用できない雰囲気においても使用できます。
- 使用可能温度*1 (min./max.): -10℃/35℃
- アイボリとグレーの2色から選択できます。◀3

IV ————— アイボリ

GR ————— グレー

- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について ➡ P.xxxx

● 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

● 材質・仕上げ



	SPVC-H
本体	H-PVC (硬質ポリ塩化ビニル)
耐熱温度*1	35℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

単位: mm

品番	M ◀1	L ◀2								B	L1	引張破断荷重*1 (N)	質量 (g)
SPVC-M4-H	M4	10	12	16	20	25	30	35		7	2.8	200	0.3 - 0.65
SPVC-M5-H	M5	10	12	16	20	25	30	35	40	8	3.5	400	0.48 - 1.1
SPVC-M6-H	M6	10	12	16	20	25	30	35	40	50	10	670	0.78 - 2

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

品番	価格/袋*1 (円)										1袋 入り数
	L										
	10	12	16	20	25	30	35	40	50		
SPVC-M4-H	240	240	240	240	240	240	240				1
SPVC-M5-H	250	250	250	250	260	260	260	260			1
SPVC-M6-H	270	270	270	270	270	280	280	280	280		1

*1: 1袋あたりの価格です。

● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBK ネットショップ

SPVC-M5-30-H-IV

商品記号 ◀1 ◀2 商品記号 ◀3

1. バラ売り ➡ P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx	ねじカット ➡ P.xxxx	ゆるみ止め ➡ P.xxxx	脱落防止加工 ➡ P.xxxx
本商品は1本/袋です	対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	お問い合わせください