


SNS/SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)



WEB 選定ナビ WEB CAD Download 微細 SUS ステンレス

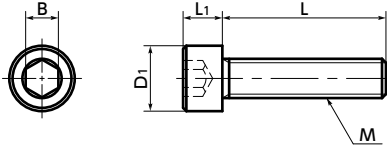

- 品番指定
- 直送
- 14時当日出荷
- NBK ネットショップ

SNSS-M2-3



袋単位でご注文ください。
1本からご注文できます。→ P.xxxx

- M1-M2.5. 精密機器用の微細ねじ。


- 用途
機器・装置のコンパクト化
小型精密機器

- 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SNS	SNSS
本体	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUSXM7(SUS304相当)

- 使用例
ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。

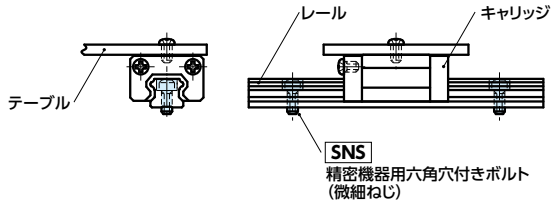

単位: mm

SNS スチール製・四三酸化鉄皮膜		SNSS ステンレス製		共通寸法										
品番	最大締めつけトルク(N・m)	品番	最大締めつけトルク(N・m)	M(並目)		L				D1	L1	B	質量(g)	
				ねじの呼び	ピッチ	2	3	4	5					6
		SNSS-M1	0.02	M1	0.25	2	3	4	5		2	1	0.9	0.025 - 0.039
		SNSS-M1.4	0.07	M1.4	0.3	2	3	4	5		2.6	1.4	1.3	0.062 - 0.085
SNS-M1.6	0.25	SNSS-M1.6	0.1	M1.6	0.35		3	4	5	6	3	1.6	1.5	0.09 - 0.12
SNS-M2	0.53	SNSS-M2	0.22	M2	0.4		3	4	5	6	3.8	2	1.5	0.16 - 0.22
SNS-M2.5	1.12	SNSS-M2.5	0.46	M2.5	0.45		4	5	6	8	4.5	2.5	2	0.35 - 0.47

SNS スチール製・四三酸化鉄皮膜

品番	価格/袋*1(円)					1袋入り数
	L					
	3	4	5	6	8	
SNS-M1.6	740	740	740	740		10
SNS-M2	320	320	320	320		10
SNS-M2.5		290	290	290	290	10

*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。→ P.xxxx

SNSS ステンレス製

品番	価格/袋*1(円)					1袋入り数
	L					
	2	3	4	5	6	8
SNSS-M1	470	470	470	470		10
SNSS-M1.4	470	470	470	470		10
SNSS-M1.6		470	470	470	470	10
SNSS-M2		380	380	380	380	10
SNSS-M2.5			320	320	320	320

*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。→ P.xxxx

1 バラ売り → P.xxxx	2 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	3 ねじカット → P.xxxx	4 ゆるみ止め → P.xxxx	5 脱着防止加工 → P.xxxx
対応可・別料金	ステンレス製のみ対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可