


SSCZS 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ)




WEB 選定ナビ WEB CAD Download スペース 微細 SUS ステンレス

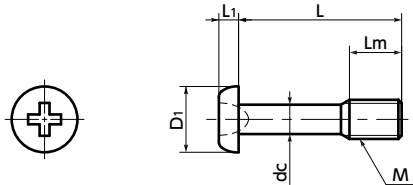

● 取りつけ例

カバーにねじ穴を加工して、**SSCZS**のねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、**SSCZS**のねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、**SSCZS**がカバーから抜け落ちることはありません。

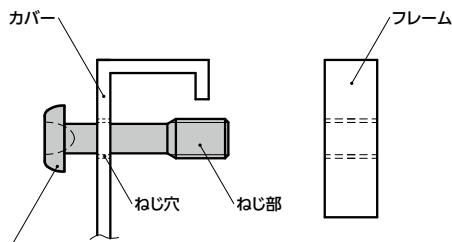

SSCZS 精密機器用脱落防止なべ小ねじ

⚠ 使用上の注意

- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.3mm以上としてください。

- 精密機器内の取りつけ・取りはずしが頻繁な箇所の固定に。
- M1.4～M2.6。精密機器用のなべ小ねじ。
- CEマーキングの対応に。➡ P.xxxx

● 用途

精密機器内の保護カバー・検査治具の固定/CEマーキング対応
小型精密機器/電気・電子機器

● 材質・仕上げ



	SSCZS
本体	SUSXM7 (SUS304相当)

単位: mm


品番 1	M(並目)		L 2						Lm	D1	L1	dc	最大締めつけトルク(N・m)	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ	4	5	6	8	10	3						
SSCZS-M1.4	M1.4	0.3	4	5	6	8		2	2	0.5	1.0 ⁰ _{-0.1}	0.03	0.04 - 0.06	
SSCZS-M1.6	M1.6	0.35	4	5	6	8		2	2.3	0.5	1.1 ⁰ _{-0.1}	0.04	0.05 - 0.08	
SSCZS-M1.7	M1.7	0.35	4	5	6	8		2	2.5	0.5	1.2 ⁰ _{-0.1}	0.04	0.06 - 0.08	
SSCZS-M2	M2	0.4	4	5	6	8		2.5	3	0.6	1.4 ⁰ _{-0.15}	0.09	0.09 - 0.13	
SSCZS-M2.5	M2.5	0.45			6	8	10	3	3.8	0.8	1.8 ⁰ _{-0.15}	0.15	0.21 - 0.25	
SSCZS-M2.6	M2.6	0.45			6	8	10	3	4	0.8	1.8 ⁰ _{-0.15}	0.16	0.22 - 0.26	

品番	価格/袋*1 (円)					1袋 入り数
	L					
	4	5	6	8	10	
SSCZS-M1.4	280	280	280	280		1
SSCZS-M1.6	280	280	280	280		1
SSCZS-M1.7	280	280	280	280		1
SSCZS-M2	280	280	280	280		1
SSCZS-M2.5			280	280	280	1
SSCZS-M2.6			290	290	290	1

*1: 1袋あたりの価格です。

- 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

 SSCZS-M1.4-4



1 バラ売り ➡ P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx	ねじカット ➡ P.xxxx	ゆるみ止め ➡ P.xxxx	脱落防止加工 ➡ P.xxxx
本商品は1本/袋です	対応可・別料金	対応不可	対応不可	脱落防止加工済み