


SPC-C 樹脂ねじ(PC / 六角穴付きボルト) **NEW**



WEB 選定ナビ WEB CAD Download

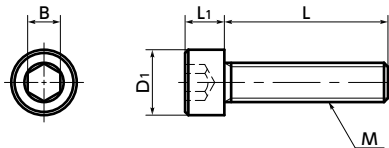

- PC (ポリカーボネート) はエンジニアリングプラスチックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
- 使用可能温度*1 (min./max.): -40°C/115°C
- 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について ➡ P.xxxx

● 用途

電気・電子機器/自動車

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SPC-C
本体	PC (ポリカーボネート) (透明)
耐熱温度*1	115°C

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

単位: mm

品番	M										D1	L1	B	引張破断荷重*1 (N)	ねじり破断トルク*1 (N・m)	質量 (g)		
	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40								
SPC-M3-C	M3	6	8	10	12	15	20	25			5.5	3	2.5	300	0.22	0.11 - 0.25		
SPC-M4-C	M4	6	8	10	12	15	20	25			7	4	3	515	0.54	0.23 - 0.48		
SPC-M5-C	M5			10	12	15	20	25	30	35	8.5	5	4	750	1.03	0.42 - 0.97		
SPC-M6-C	M6					15	20	25	30	35	40	10	6	5	1080	1.37	0.72 - 1.7	
SPC-M8-C	M8						15	20	25	30	35	40	13	8	6	1470	2.94	1.6 - 3.3

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。

品番	価格/袋*1 (円)										1袋入り数	
	L											
	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40		
SPC-M3-C	360	440	440	440	640	640	720					20
SPC-M4-C	440	440	500	500	720	780	840					20
SPC-M5-C			580	640	640	860	1,140	1,420	2,560			20
SPC-M6-C			640		1,220	1,360	1,420	1,560	1,720	1,840		20
SPC-M8-C			1,280		1,780	2,020	2,080	2,380	2,600	2,760		20

*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。➡ P.xxxx

● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBK ネットショップ

SPC-M5-20-C

商品記号 1 2 商品記号

袋単位でご注文ください。
1本からご注文できます。➡ P.xxxx

1 バラ売り ➡ P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx	ねじカッター ➡ P.xxxx	ゆるみ止め ➡ P.xxxx	脱着防止加工 ➡ P.xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	お問い合わせください