


SPC-F 樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ) **NEW**



WEB 選定ナビ WEB CAD Download

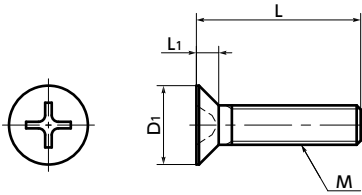

● 材質・仕上げ



	SPC-F
本体	PC (ポリカーボネート) (透明)
耐熱温度*1	115℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

- PC (ポリカーボネート) はエンジニアリングプラスチックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
- 使用可能温度*1 (min./max.): -40℃/115℃
- 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について ➡ P.xxxx

● 用途

電気・電子機器/自動車

単位: mm

品番	M	L										D1	L1	引張破断荷重*1 (N)	ねじり破断トルク*1 (N・m)	質量 (g)	
SPC-M2-F	M2	4	5	6	8	10						4	1.2	112	0.05	0.018 - 0.041	
SPC-M2.6-F	M2.6	4	5	6	8	10	12					5.2	1.5	227	0.12	0.032 - 0.069	
SPC-M3-F	M3	4	5	6	8	10	12	15	20	25		6	1.75	300	0.22	0.048 - 0.19	
SPC-M4-F	M4			6	8	10	12	15	20	25		8	2.3	515	0.54	0.14 - 0.37	
SPC-M5-F	M5				8	10	12	15	20	25		10	2.8	750	1.03	0.23 - 0.54	
SPC-M6-F	M6					10	12	15	20	25	30	35	12	3.4	1080	1.37	0.42 - 1.1
SPC-M8-F	M8					10	12	15	20	25	30		16	4.4	1470	2.94	0.87 - 1.9

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。

品番	価格/袋*1 (円)											1袋入り数
	L											
	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	
SPC-M2-F	300	300	300	300	450							50
SPC-M2.6-F	300	300	300	300	300	350						50
SPC-M3-F	300	300	300	300	300	350	500	650	850			50
SPC-M4-F			350	400	400	500	650	700	1,000			50
SPC-M5-F				500	550	650	750	900	1,300			50
SPC-M6-F					440	460	520	560	600	720	1,220	20
SPC-M8-F					740	780	780	840	1,000	1,160		20

*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。➡ P.xxxx

● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBK ネットショップ

SPC-M5-20-F

商品記号 **1** **2** 商品記号

袋単位でご注文ください。
1本からご注文できます。➡ P.xxxx

1 バラ売り ➡ P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx	ねじカット ➡ P.xxxx	ゆるみ止め ➡ P.xxxx	脱落防止加工 ➡ P.xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可