


SPC-N / SPC-W 樹脂ねじ(PC / 六角ナット・ワッシャ) サイズ追加



WEB 選定ナビ WEB CAD Download

SPC-N

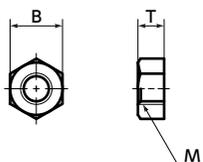


SPC-N

SPC-W



SPC-W

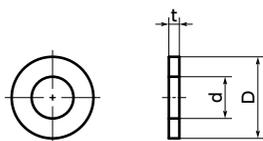

- PC (ポリカーボネート) はエンジニアリングプラスチックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
- 使用可能温度*1 (min./max.): -40°C/115°C
- 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について ➡ P.xxxx

● 材質・仕上げ



	SPC-N / SPC-W
本体	PC (ポリカーボネート) (透明)
耐熱温度*1	115°C

● 用途

電気・電子機器/自動車

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

SPC-N 六角ナット

単位: mm

品番	価格/袋*1 (円)	M(並目)		B	T	質量 (g)	1袋入り数
		ねじの呼び	ピッチ				
SPC-M2-N	1,550	M2	0.4	4	1.6	0.019	50
SPC-M2.6-N	1,550	M2.6	0.45	5	2	0.043	50
SPC-M3-N	450	M3	0.5	5.5	2.4	0.052	50
SPC-M4-N	450	M4	0.7	7	3.2	0.12	50
SPC-M5-N	650	M5	0.8	8	4	0.18	50
SPC-M6-N	280	M6	1	10	5	0.37	20
SPC-M8-N	360	M8	1.25	13	6.5	0.37	20

*1: 1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。➡ P.xxxx

SPC-W ワッシャ

単位: mm

品番	価格/袋*1 (円)	d	D	t	呼び	質量 (g)	1袋入り数
SPC-2-W	400	2.1	4	0.5	2	0.0055	100
SPC-2.6-W	400	2.7	6	0.5	2.6	0.01	100
SPC-3-W	400	3.3	8	0.8	3	0.04	100
SPC-4-W	400	4.5	10	0.8	4	0.06	100
SPC-5-W	500	5.5	12	0.8	5	0.086	100
SPC-6-W	300	6.5	13	1	6	0.12	50
SPC-8-W	450	8.5	18	1.6	8	0.33	50

*1: 1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。➡ P.xxxx

● 品番指定

直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

SPC-M4-N



袋単位でご注文ください。
1個からご注文できます。➡ P.xxxx

バラ売り ➡ P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx	ねじカット ➡ P.xxxx	ゆるみ止め ➡ P.xxxx	脱落防止加工 ➡ P.xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可