


SPC-Z 樹脂ねじ(PC / 寸切りボルト) **NEW**

WEB 選定ナビ WEB CAD Download

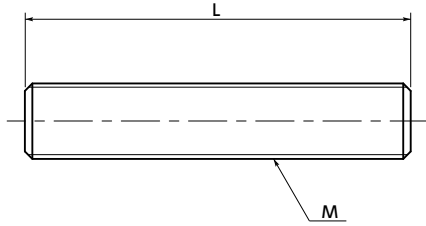

- PC (ポリカーボネート) はエンジニアリングプラスチックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
- 使用可能温度*1 (min./max.): -40°C/115°C
- 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について → P.xxxx

● 用途

電気・電子機器/自動車

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SPC-Z
本体	PC (ポリカーボネート) (透明)
耐熱温度*1	115°C

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

単位: mm

品番	価格/袋*2 (円)	M	L	引張破断荷重*1 (N)	質量 (g)	1袋入り数
SPC-M6-Z	1,350	M6	300	1080	11	1
SPC-M8-Z	1,490	M8	300	1470	14	1

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

*2: 1袋あたりの価格です。

● 品番指定

直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

SPC-M6-Z

バラ売り → P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	脱着防止加工 → P.xxxx
本商品は1本/袋です	対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可