


SPO-CN 樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット) **NEW**

WEB 選定ナビ WEB CAD Download 耐薬品

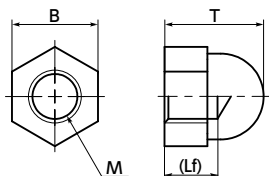

- 金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。
- ねじ部端面をカバーするため、意匠性・安全性を高めます。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について ➡ P.xxxx

● 用途

一般産業機械 / 食品機械 / 医療機器 / 音響設備 / 安全対策

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SPO-CN
本体	POM(ポリアセタール)
耐熱温度*1	95℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

単位: mm

品番	価格/袋*1 (円)	M(並目)		Lf	B	T*2	質量(g)	1袋 入り数
		ねじの呼び	ピッチ					
SPO-M3-CN	150	M3	0.5	3	5.5	5.4	0.10	10
SPO-M4-CN	160	M4	0.7	4	7	6.2	0.19	10
SPO-M5-CN	190	M5	0.8	7	8	11	0.39	10
SPO-M6-CN	230	M6	1	9	10	12	0.74	10
SPO-M8-CN	280	M8	1.25	6	13	15	1.9	10

*1: 1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。➡ P.xxxx

*2: M5・M6・M8はJIS1形、M4はJIS3形、M3は独自規格となります。

● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBK ネットショップ

SPO-M3-CN

1

品番を指定し、袋単位でご注文ください。
1個からご注文できます。➡ P.xxxx

1 バラ売り ➡ P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx	ねじカット ➡ P.xxxx	ゆるみ止め ➡ P.xxxx	脱落防止加工 ➡ P.xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可