


SPO-YN 樹脂ねじ(POM / 蝶ナット) **NEW**

WEB 選定ナビ WEB CAD Download 耐薬品

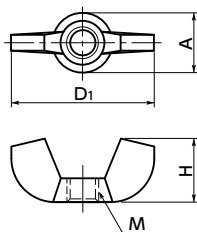

- 金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。
- 工具を使用せずに脱着が可能です。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について ➡ P.xxxx

● 用途

一般産業機械 / 食品機械 / 医療機器 / 音響設備

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SPO-YN
本体	POM (ポリアセタール)
耐熱温度*1	95℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

単位: mm

品番	価格/袋*1 (円)	M(並目)		D1	H	A	質量(g)	1袋 入り数
		ねじの呼び	ピッチ					
SPO-M4-YN	190	M4	0.7	20	10	8	0.39	10
SPO-M5-YN	240	M5	0.8	25	12	10	0.68	10
SPO-M6-YN	350	M6	1	32	16	12	1.4	10
SPO-M8-YN	530	M8	1.25	40	20	16	2.9	10

*1: 1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。➡ P.xxxx

● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBK ネットショップ

SPO-M4-YN

品番を指定し、袋単位でご注文ください。
1個からご注文できます。➡ P.xxxx

バラ売り ➡ P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx	ねじカット ➡ P.xxxx	ゆるみ止め ➡ P.xxxx	脱落防止加工 ➡ P.xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可