


SPS-N/SPS-W 樹脂ねじ(PPS / 六角ナット・ワッシャ)



WEB 選定ナビ WEB CAD Download 耐熱 耐薬品

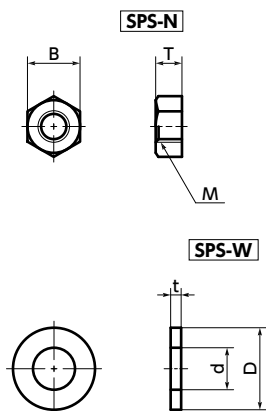

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SPS-N / SPS-W
本体	PPS (ポリフェニレンサルファイド) (明るいうす茶) (ガラス繊維40%)
耐熱温度*1	200℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。



- PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能です。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。
- 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。
- UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について ➡ P.xxxx
- 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ

SPS-N 六角ナット

単位: mm

品番	価格/袋*1 (円)	M(並目)		B	T	質量(g)	1袋 入り数
		ねじの呼び	ピッチ				
SPS-M2-N	820	M2	0.4	4	1.6	0.026	20
SPS-M2.6-N	820	M2.6	0.45	5	2	0.05	20
SPS-M3-N	520	M3	0.5	5.5	2.4	0.07	20
SPS-M4-N	640	M4	0.7	7	3.2	0.17	20
SPS-M5-N	960	M5	0.8	8	4	0.25	20
SPS-M6-N	940	M6	1	10	5	0.52	10
SPS-M8-N	1,560	M8	1.25	13	6.5	1.2	10
SPS-M10-N	2,180	M10	1.5	17	8	2.4	5
SPS-M12-N	2,800	M12	1.75	19	10	3.5	5

*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。➡ P.xxxx

SPS-W ワッシャ

単位: mm

品番	価格/袋*1 (円)	d	D	t	呼び	質量(g)	1袋 入り数
SPS-3-W	520	3.2	7	0.5	3	0.025	20
SPS-4-W	580	4.3	9	0.8	4	0.065	20
SPS-5-W	700	5.3	10	1	5	0.094	20
SPS-6-W	380	6.4	12.5	1.6	6	0.24	10
SPS-8-W	1,000	8.4	17	1.6	8	0.46	10
SPS-10-W	580	10.5	21	2	10	0.86	5
SPS-12-W	830	13	24	2.5	12	1.3	5

*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。➡ P.xxxx

● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBK ネットショップ

SPS-M5-N

1

袋単位でご注文ください。

1個からご注文できます。➡ P.xxxx

1 バラ売り ➡ P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx	ねじカット ➡ P.xxxx	ゆるみ止め ➡ P.xxxx	脱着防止加工 ➡ P.xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可