



QLGAL-A リフレクタつき
QLGAH-A

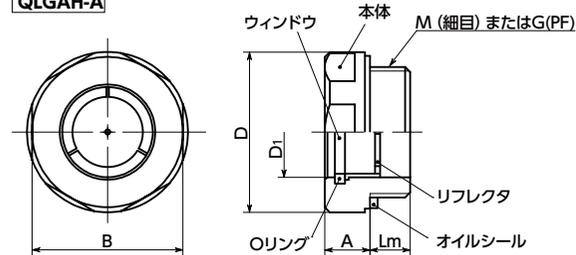

QLGAL-B リフレクタなし
QLGAH-B

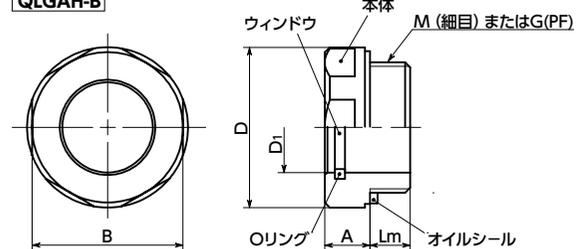

- 本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。
- メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
QLGAL-M QLGAH-M — メートル細目ねじ
QLGAL-G QLGAH-G — 管用平行ねじ
- リフレクタつきは、オイルレベルの確認が容易になります。
- 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
- 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
- 商品記号により、使用可能温度およびリフレクタの有無が選択できます。

商品記号	使用可能温度	リフレクタ
QLGAL-A	100℃	あり
QLGAL-B	100℃	なし
QLGAH-A	180℃	あり
QLGAH-B	180℃	なし



● 材質・仕上げ

	QLGAL-A	QLGAL-B	QLGAH-A	QLGAH-B
本体	アルミニウム合金	アルミニウム合金	アルミニウム合金	アルミニウム合金
リフレクタ	ポリサルフォン	-	ポリサルフォン	-
ウィンドウ	フロートガラス	フロートガラス	特殊フロートガラス	特殊フロートガラス
オイルシール	NBR(ニトリルゴム・黒)	NBR(ニトリルゴム・黒)	FPM(VITON)*1 フッ素ゴム・茶	FPM(VITON)*1 フッ素ゴム・茶
Oリング	NBR(ニトリルゴム・黒)	NBR(ニトリルゴム・黒)	FPM(VITON)*1 フッ素ゴム・緑	FPM(VITON)*1 フッ素ゴム・緑

*1: VITONは米デュポン社の登録商標です。

QLGAL-A 使用可能温度：100℃・リフレクタつき **QLGAH-A** 使用可能温度：180℃・リフレクタつき 単位：mm

品番	価格(円)	品番	価格(円)	D ₁	M(細目)	G(PF)ねじの呼び	Lm	D	A	B	許容圧力(MPa)	推奨締めつけトルク(N・m)	質量(g)
QLGAL-7-M14-1.5-A	(2,100)	QLGAH-7-M14-1.5-A	(2,880)	7	M14x1.5	-	7.5	20	6.5	18	-	-	6
QLGAL-11-M16-1.5-A	(1,290)	QLGAH-11-M16-1.5-A	(1,740)	11	M16x1.5	-	8	22	7.5	20	10	10	10
QLGAL-14-M20-1.5-A	(1,350)	QLGAH-14-M20-1.5-A	(1,790)	14	M20x1.5	-	8.5	26	7.5	23	10	15	10
QLGAL-18-M26-1.5-A	(1,690)	QLGAH-18-M26-1.5-A	(2,280)	18	M26x1.5	-	9	32	8	30	7	20	18
QLGAL-18-M27-1.5-A	(1,690)	QLGAH-18-M27-1.5-A	(2,280)	18	M27x1.5	-	9	32	8	30	7	20	18
QLGAL-24-M33-1.5-A	(2,080)	QLGAH-24-M33-1.5-A	(2,820)	24	M33x1.5	-	11	40	8.5	36	5	30	26
QLGAL-32-M40-1.5-A	(2,360)	QLGAH-32-M40-1.5-A	(3,180)	32	M40x1.5	-	12	50	9	46	3	30	39
QLGAL-32-M42-1.5-A	(2,360)	QLGAH-32-M42-1.5-A	(3,180)	32	M42x1.5	-	12	50	9	46	3	30	43
QLGAL-7-G1 / 4-A	(2,100)	QLGAH-7-G1 / 4-A	(2,880)	7	-	G1/4	7.5	20	6.5	18	-	-	6
QLGAL-11-G3 / 8-A	(1,290)	QLGAH-11-G3 / 8-A	(1,740)	11	-	G3/8	8	22	7.5	20	10	10	9
QLGAL-14-G1 / 2-A	(1,350)	QLGAH-14-G1 / 2-A	(1,790)	14	-	G1/2	8.5	26	7.5	23	10	15	11
QLGAL-18-G3 / 4-A	(1,690)	QLGAH-18-G3 / 4-A	(2,280)	18	-	G3/4	9	32	8	30	7	20	18
QLGAL-24-G1-A	(2,080)	QLGAH-24-G1-A	(2,820)	24	-	G1	11	40	8.5	36	5	30	26
QLGAL-32-G11 / 4-A	(2,360)	QLGAH-32-G11 / 4-A	(3,180)	32	-	G1 - 1/4	12	50	9	46	3	30	40
QLGAL-32-G11 / 2-A	(3,730)	QLGAH-32-G11 / 2-A	(4,760)	32	-	G1 - 1/2	13	60	9	55	3	-	40

● 価格が()の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

● 関連商品

本体がステンレス製の **QLGSL** **QLGSH** があります。
→ P.xxxx



ATEX指令に適合した防爆タイプの **QLGAX** があります。
→ P.xxxx



● 品番指定 直送 実働10日目出荷 NBK ネットショップ

QLGAL-7-M14-1.5-A



非在庫品です。実働10日目出荷になります。