



**QLGML-A** リフレクタつき  
**QLGMH-A**

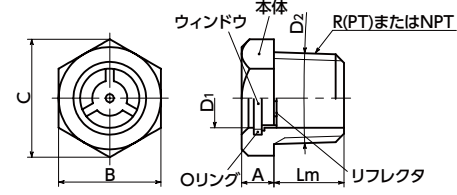

- 管用テーパーねじタイプのオイルレベルウィンドウ。
- 本体は真鍮製。
- 管用テーパーねじとアメリカ管用テーパーねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
- **QLGML-R** **QLGMH-R** ——— 管用テーパーねじ
- **QLGML-NPT** **QLGMH-NPT** ——— アメリカ管用テーパーねじ
- リフレクタつきは、オイルレベルの確認が容易になります。
- 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
- 配管用シーลテープと共にご使用ください。


**QLGML-B** リフレクタなし  
**QLGMH-B**

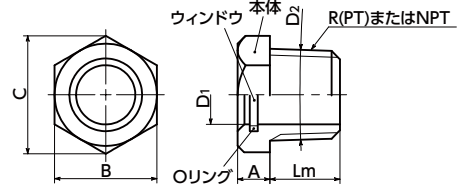

- 商品記号により、使用可能温度およびリフレクタの有無が選択できます。

商品記号	使用可能温度	リフレクタ
<b>QLGML-A</b>	100℃	あり
<b>QLGML-B</b>	100℃	なし
<b>QLGMH-A</b>	180℃	あり
<b>QLGMH-B</b>	180℃	なし

● 取り付け

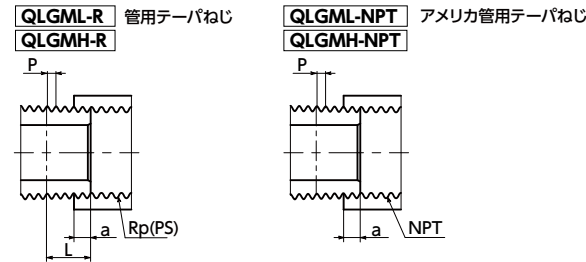

- 品番指定 直送 実働10日目出荷 NBK ネットショップ

**QLGML-11-R3/8-A**



非在庫品です。実働10日目出荷になります。

**QLGML-R-A** **QLGMH-R-A** 管用テーパーねじ・リフレクタつき

品番	価格(円)	品番	価格(円)	D <sub>1</sub>	R(PT) おねじの呼び	Lm	C	B	A	a 基準長さ	D <sub>2</sub> aにおけるおねじの外径	Rp(PS) めねじの呼び	L 有効ねじ部長さ	P ねじピッチ	質量 (g)
<b>QLGML-11-R3 / 8-A</b>	(1,570)	<b>QLGMH-11-R3 / 8-A</b>	(1,950)	11	R3/8	13	22	19	6	6.4	16.7	Rp3/8	10.1	1.34	19
<b>QLGML-14-R1 / 2-A</b>	(1,810)	<b>QLGMH-14-R1 / 2-A</b>	(2,150)	14	R1/2	17	27.5	24	7	8.2	21	Rp1/2	13.2	1.81	33
<b>QLGML-18-R3 / 4-A</b>	(2,250)	<b>QLGMH-18-R3 / 4-A</b>	(2,720)	18	R3/4	18	31	27	8	9.5	26.4	Rp3/4	14.5	1.81	50
<b>QLGML-24-R1-A</b>	(3,360)	<b>QLGMH-24-R1-A</b>	(3,840)	24	R1	21	40.5	36	9	10.4	33.2	Rp1	16.8	2.3	92
<b>QLGML-32-R11 / 4-A</b>	(4,730)	<b>QLGMH-32-R11 / 4-A</b>	(5,430)	32	R1 - 1/4	24	53	46	9	12.7	42	Rp1 - 1/4	19.1	2.3	140

● 価格が ( ) の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

**QLGML-R-B** **QLGMH-R-B** 管用テーパーねじ・リフレクタなし

品番	価格(円)	品番	価格(円)	D <sub>1</sub>	R(PT) おねじの呼び	Lm	C	B	A	a 基準長さ	D <sub>2</sub> aにおけるおねじの外径	Rp(PS) めねじの呼び	L 有効ねじ部長さ	P ねじピッチ	質量 (g)
<b>QLGML-11-R3 / 8-B</b>	(1,570)	<b>QLGMH-11-R3 / 8-B</b>	(1,950)	11	R3/8	13	22	19	6	6.4	16.7	Rp3/8	10.1	1.34	19
<b>QLGML-14-R1 / 2-B</b>	(1,810)	<b>QLGMH-14-R1 / 2-B</b>	(2,150)	14	R1/2	17	27.5	24	7	8.2	21	Rp1/2	13.2	1.81	33
<b>QLGML-18-R3 / 4-B</b>	(2,250)	<b>QLGMH-18-R3 / 4-B</b>	(2,720)	18	R3/4	18	31	27	8	9.5	26.4	Rp3/4	14.5	1.81	50
<b>QLGML-24-R1-B</b>	(3,360)	<b>QLGMH-24-R1-B</b>	(3,840)	24	R1	21	40.5	36	9	10.4	33.2	Rp1	16.8	2.3	92
<b>QLGML-32-R11 / 4-B</b>	(4,730)	<b>QLGMH-32-R11 / 4-B</b>	(5,430)	32	R1 - 1/4	24	53	46	9	12.7	42	Rp1 - 1/4	19.1	2.3	140

● 価格が ( ) の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

**QLGML-R-A**

**QLGMH-NPT-B**



● 材質・仕上げ

	<b>QLGML-A</b>	<b>QLGML-B</b>	<b>QLGMH-A</b>	<b>QLGMH-B</b>
本体	真鍮	真鍮	真鍮	真鍮
リフレクタ	ポリサルフォン	-	ポリサルフォン	-
ウィンドウ	フロートガラス	フロートガラス	特殊フロートガラス	特殊フロートガラス
Oリング	NBR(ニトリルゴム・黒)	NBR(ニトリルゴム・黒)	FPM(VITON*1 フッ素ゴム・緑)	FPM(VITON*1 フッ素ゴム・緑)

\*1: VITONは米デュポン社の登録商標です。

● 関連商品

メートル細目ねじ・管用平行ねじの **QLGML** **QLGMH** があります。  
➔ P.xxxx



**QLGML-NPT-A** **QLGMH-NPT-A** アメリカ管用テーパーねじ・リフレクタつき

品番	価格(円)	品番	価格(円)	D <sub>1</sub>	NPT おねじの呼び	Lm	C	B	A	a 基準長さ	D <sub>2</sub> aにおけるおねじの外径	P ねじピッチ	質量 (g)
<b>QLGML-11-3 / 8NPT-A</b>	(1,790)	<b>QLGMH-11-3 / 8NPT-A</b>	(2,050)	11	3/8NPT	15	22	19.1	6	6.1	17.1	1.41	19
<b>QLGML-14-1 / 2NPT-A</b>	(1,910)	<b>QLGMH-14-1 / 2NPT-A</b>	(2,260)	14	1/2NPT	16	27.5	23.8	7	8.1	21.2	1.81	33
<b>QLGML-18-3 / 4NPT-A</b>	(2,440)	<b>QLGMH-18-3 / 4NPT-A</b>	(2,890)	18	3/4NPT	18	33	28.6	8	8.6	26.6	1.81	55
<b>QLGML-24-1NPT-A</b>	(3,600)	<b>QLGMH-24-1NPT-A</b>	(4,160)	24	1NPT	22	41.5	34.9	8	10.2	33.7	2.21	85
<b>QLGML-32-11 / 4NPT-A</b>	(4,650)	<b>QLGMH-32-11 / 4NPT-A</b>	(5,290)	32	1 - 1/4NPT	23	51.5	44.5	9	10.7	42.2	2.21	140

● 価格が ( ) の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

**QLGML-NPT-B** **QLGMH-NPT-B** アメリカ管用テーパーねじ・リフレクタなし

品番	価格(円)	品番	価格(円)	D <sub>1</sub>	NPT おねじの呼び	Lm	C	B	A	a 基準長さ	D <sub>2</sub> aにおけるおねじの外径	P ねじピッチ	質量 (g)
<b>QLGML-11-3 / 8NPT-B</b>	(1,790)	<b>QLGMH-11-3 / 8NPT-B</b>	(2,050)	11	3/8NPT	15	22	19.1	6	6.1	17.1	1.41	19
<b>QLGML-14-1 / 2NPT-B</b>	(1,910)	<b>QLGMH-14-1 / 2NPT-B</b>	(2,260)	14	1/2NPT	16	27.5	23.8	7	8.1	21.2	1.81	33
<b>QLGML-18-3 / 4NPT-B</b>	(2,440)	<b>QLGMH-18-3 / 4NPT-B</b>	(2,890)	18	3/4NPT	18	33	28.6	8	8.6	26.6	1.81	55
<b>QLGML-24-1NPT-B</b>	(3,600)	<b>QLGMH-24-1NPT-B</b>	(4,160)	24	1NPT	22	41.5	34.9	8	10.2	33.7	2.21	85
<b>QLGML-32-11 / 4NPT-B</b>	(4,650)	<b>QLGMH-32-11 / 4NPT-B</b>	(5,290)	32	1 - 1/4NPT	23	51.5	44.5	9	10.7	42.2	2.21	140

● 価格が ( ) の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。