
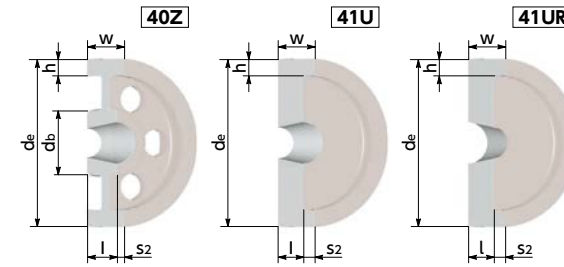


# PK-12 イソメック®ポリドライブプーリー - PK適用

WEB 選定ナビ WEB CAD Download

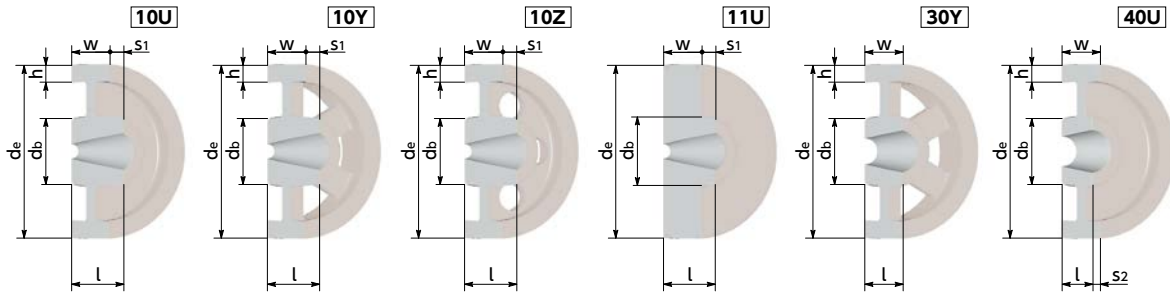

単位: mm

品番	価格 (円)	外径 de	プッシング		形状図番	ハブ				リム		慣性モーメント*2 (kg・m <sup>2</sup> )	質量*3 (kg)
			品番	最大軸穴径*1		db	l	s1	s2	w	h <sup>+2</sup> <sub>0</sub>		
PK-80-12	9,100	80	1610	42 (38)	41UR	-	25	-	24.16	49.16	10	0.000762	0.67
PK-85-12	10,400	85	1610	42 (38)	41UR	-	25	-	24.16	49.16	10	0.00102	0.81
PK-90-12	10,700	90	1610	42 (38)	41UR	-	25	-	24.16	49.16	10	0.00132	0.95
PK-95-12	11,700	95	1610	42 (38)	41UR	-	25	-	24.16	49.16	10	0.00167	1.1
PK-100-12	11,700	100	1610	42 (38)	41UR	-	25	-	24.16	49.16	10	0.00208	1.26
PK-106-12	13,500	106	1610	42 (38)	41UR	-	25	-	24.16	49.16	10	0.00266	1.46
PK-112-12	13,800	112	2012	50 (48)	41U	-	32	-	17.16	49.16	10	0.0034	1.61
PK-118-12	15,700	118	2012	50 (48)	41U	-	32	-	17.16	49.16	10	0.0043	1.88
PK-125-12	15,700	125	2012	50 (48)	41U	-	32	-	17.16	49.16	10	0.00554	2.21
PK-132-12	18,400	132	2012	50 (48)	41U	-	32	-	17.16	49.16	10	0.00701	2.55
PK-140-12	18,300	140	2012	50 (48)	41U	-	32	-	17.16	49.16	10	0.009	2.97
PK-150-12	23,700	150	2517	60 (60)	41U	-	45	-	4.16	49.16	10	0.0137	3.88
PK-160-12	23,900	160	2517	60 (60)	41U	-	45	-	4.16	49.16	10	0.0183	4.68
PK-170-12	27,500	170	2517	60 (60)	41U	-	45	-	4.16	49.16	10	0.0239	5.54
PK-180-12	28,100	180	2517	60 (60)	41U	-	45	-	4.16	49.16	10	0.0306	6.45
PK-190-12	33,800	190	2517	60 (60)	40U	120	45	-	4.16	49.16	10	0.0228	4.51
PK-200-12	35,400	200	3020	75 (70)	11U	145	51	1.84	-	49.16	-	0.0487	7.98
PK-212-12	39,500	212	3020	75 (70)	11U	145	51	1.84	-	49.16	-	0.0629	9.38
PK-224-12	41,700	224	3020	75 (70)	11U	145	51	1.84	-	49.16	-	0.0797	10.9
PK-236-12	41,500	236	3020	75 (70)	10U	145	51	1.84	-	49.16	10	0.0508	6.67
PK-250-12	41,600	250	3020	75 (70)	10U	145	51	1.84	-	49.16	10	0.0625	7.38
PK-280-12	45,700	280	3020	75 (70)	10U	145	51	1.84	-	49.16	10	0.0908	8.68
PK-315-12	46,600	315	3020	75 (70)	10Z	145	51	1.84	-	49.16	10	0.136	9.61
PK-355-12	51,700	355	3020	75 (70)	10Z	145	51	1.84	-	49.16	10	0.207	11.4
PK-400-12	73,600	400	3526	75 (75)	40Z	180	41	-	8.16	49.16	12	0.355	15.8
PK-450-12	91,100	450	3526	75 (75)	30Y	190	49.16	-	-	49.16	12	0.386	18.2
PK-500-12	106,000	500	4036	95 (85)	10Y	190	64	14.84	-	49.16	14	0.7	24.7
PK-560-12	123,000	560	4036	95 (85)	10Y	190	64	14.84	-	49.16	12	0.765	24.3
PK-630-12	143,000	630	4036	95 (85)	10Y	190	64	14.84	-	49.16	12	1.1	27.3




\*1: 新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。  
 \*2: プッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。  
 \*3: プッシングを含まないプーリー単体の質量です。  
 ● 価格はプーリー本体のみのものであり、プッシングの価格は含まれません。

**追加工サービスをご利用ください。**

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加工をいたします。実働1日目出荷。

➔ P.xxxx

● 軸穴・キー溝・押しねじ追加工 ➔ P.xxxx  
対応不可

● 品番指定  直送  14時当日出荷  NBK ネットショップ

**PK-212-12** (プーリー本体)

➔ 1

**3020-55-N** (イソメックプッシング)

➔ 2 ➔ 3 ➔ 4

イソメックプッシングも併せてご注文ください。

● イソメックプッシング標準軸穴径

品番	標準軸穴径 (mm) ➔ 3																													
	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	
1610	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△													
2012					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2517						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3020										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3526																														
4036																														

\* キー溝の種類を選択できます。 ➔ 4

●: **N** 新JIS平行キー溝および **Q** 旧JIS平行キー溝から選択できます。  
 ○: **N** 新JIS平行キー溝のみ。  
 △: **N** シャローキー(特殊規格のキーで、プッシングに付属しています)のみ。

● イソメックプッシング価格

単位: 円

品番	価格	品番	価格
新JIS平行キー		旧JIS平行キー	
1610-N	1,580	1610-Q	1,650
2012-N	2,380	2012-Q	2,420
2517-N	3,800	2517-Q	3,870
3020-N	5,450	3020-Q	5,560
3526-N	7,210	3526-Q	7,340
4036-N	11,300	4036-Q	11,600

● 関連商品

イソメックプッシングの詳細情報は下記ページをご参照ください。  
 ➔ P.xxxx

