


# PK-5 イソメック®ポリドライブプーリー - PK適用

WEB 選定ナビ WEB CAD Download

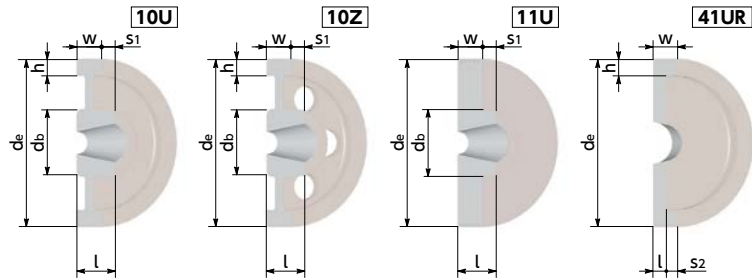

単位: mm

品番	価格 (円)	外径 de	プッシング		形状図番	ハブ				リム		慣性モーメント*2 (kg・m <sup>2</sup> )	質量*3 (kg)
			品番	最大軸穴径*1		db	l	s1	s2	w	h+2/0		
PK-50-5	2,550	50	軸穴タイプ	22 (22)	11U	40	32	7.76	-	24.24	-	0.0000963	0.38
PK-56-5	3,020	56	軸穴タイプ	25 (25)	11U	46	32	7.76	-	24.24	-	0.000158	0.48
PK-63-5	4,630	63	1108	28 (25)	41UR	-	22	-	2.24	24.24	10	0.000183	0.3
PK-67-5	4,990	67	1108	28 (25)	41UR	-	22	-	2.24	24.24	10	0.000246	0.36
PK-71-5	5,290	71	1108	28 (25)	41UR	-	22	-	2.24	24.24	10	0.000322	0.43
PK-75-5	6,050	75	1108	28 (25)	41UR	-	22	-	2.24	24.24	10	0.000412	0.5
PK-80-5	6,270	80	1210	32 (28)	11U	75	25	0.76	-	24.24	-	0.000535	0.54
PK-85-5	7,020	85	1210	32 (28)	11U	75	25	0.76	-	24.24	-	0.000708	0.65
PK-90-5	7,050	90	1210	32 (28)	11U	75	25	0.76	-	24.24	-	0.000916	0.77
PK-95-5	7,700	95	1210	32 (28)	11U	75	25	0.76	-	24.24	-	0.00116	0.9
PK-100-5	7,890	100	1210	32 (28)	11U	75	25	0.76	-	24.24	-	0.00146	1.03
PK-106-5	9,030	106	1610	42 (38)	11U	85	25	0.76	-	24.24	-	0.00179	1.06
PK-112-5	9,140	112	1610	42 (38)	11U	85	25	0.76	-	24.24	-	0.00229	1.24
PK-118-5	10,700	118	1610	42 (38)	11U	85	25	0.76	-	24.24	-	0.00287	1.43
PK-125-5	10,600	125	1610	42 (38)	11U	85	25	0.76	-	24.24	-	0.00369	1.67
PK-132-5	12,700	132	1610	42 (38)	11U	85	25	0.76	-	24.24	-	0.00465	1.92

- \*1: 新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
- \*2: プッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
- \*3: プッシングを含まないプーリー単体の質量です。
- 価格はプーリー本体のみのものであり、プッシングの価格を含みません。
- PK-50-5 PK-56-5 は軸穴追加加工サービスをご利用ください。⇒ P.xxxx

### ● 関連商品

イソメックプッシングの詳細情報は下記ページをご参照ください。  
⇒ P.xxxx



## 追加加工サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加加工をいたします。実働1日出荷。  
⇒ P.xxxx



● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工 ⇒ P.xxxx  
対応可・別料金

● 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

**PK-100-5** (プーリー本体)

1

**1210-24-N** (イソメックプッシング)

2

3

4

イソメックプッシングも併せてご注文ください。

単位: mm

品番	価格 (円)	外径 de	プッシング		形状図番	ハブ				リム		慣性モーメント*2 (kg・m <sup>2</sup> )	質量*3 (kg)
			品番	最大軸穴径*1		db	l	s1	s2	w	h+2/0		
PK-140-5	13,100	140	1610	42 (38)	11U	85	25	0.76	-	24.24	-	0.00596	2.22
PK-150-5	15,200	150	1610	42 (38)	11U	85	25	0.76	-	24.24	-	0.00797	2.62
PK-160-5	15,900	160	1610	42 (38)	11U	85	25	0.76	-	24.24	-	0.0104	3.05
PK-170-5	16,800	170	1610	42 (38)	10U	85	25	0.76	-	24.24	10	0.00764	1.96
PK-180-5	17,000	180	1610	42 (38)	10U	85	25	0.76	-	24.24	10	0.00932	2.13
PK-190-5	18,600	190	2012	50 (48)	10U	105	32	7.76	-	24.24	10	0.0125	2.76
PK-200-5	18,900	200	2012	50 (48)	10U	105	32	7.76	-	24.24	10	0.0154	3.08
PK-212-5	20,400	212	2012	50 (48)	10U	105	32	7.76	-	24.24	10	0.0179	3.19
PK-224-5	21,200	224	2012	50 (48)	10U	105	32	7.76	-	24.24	10	0.0227	3.62
PK-236-5	21,900	236	2012	50 (48)	10U	105	32	7.76	-	24.24	10	0.0258	3.7
PK-250-5	22,900	250	2012	50 (48)	10U	105	32	7.76	-	24.24	10	0.0355	4.52
PK-280-5	22,900	280	2012	50 (48)	10Z	105	32	7.76	-	24.24	10	0.0536	4.87
PK-315-5	30,100	315	2517	60 (60)	10Z	120	45	20.76	-	24.24	10	0.0855	6.55
PK-355-5	32,700	355	2517	60 (60)	10Z	120	45	20.76	-	24.24	10	0.133	7.77

- \*1: 新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
- \*2: プッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
- \*3: プッシングを含まないプーリー単体の質量です。
- 価格はプーリー本体のみのものであり、プッシングの価格を含みません。

### ● イソメックプッシング標準軸穴径

品番	標準軸穴径 (mm)																								
	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	
1108	○	○	●	●	○	○	●	●	●	○	○	●	△												
1210			○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	△											
1610			○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△						
2012							○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△		
2517								○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- \* キー溝の種類を選択できます。4
- : N 新JIS平行キー溝および Q 旧JIS平行キー溝が選択できます。
- : N 新JIS平行キー溝のみ。
- △: N シャローキー (特殊規格のキーで、プッシングに付属しています) のみ。

### ● イソメックプッシング価格

単位: 円

品番	価格	品番	価格
1108-N	1,250	1108-Q	1,470
1210-N	1,490	1210-Q	1,760
1610-N	1,580	1610-Q	1,650
2012-N	2,380	2012-Q	2,420
2517-N	3,800	2517-Q	3,870