








LXSS-DH フランジつき

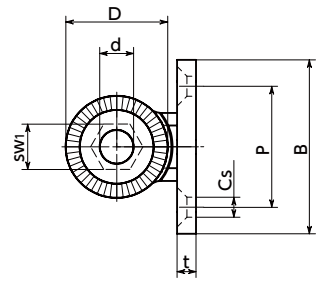

LXSS-B めねじつき

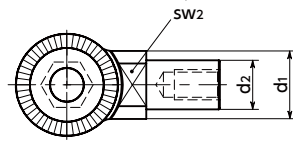

  LXSS-C おねじつき

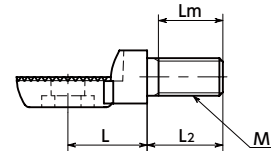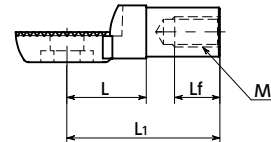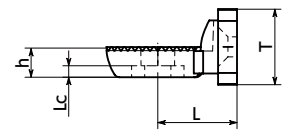

● 材質・仕上げ



	LXSS
本体	SCS13相当

LXSS-DH フランジつき **LXSS-B** めねじつき **LXSS-C** おねじつき

品番	価格 (円)	D	d	d1	h*1	H	H' min.	Lc	L	sw1	sw2	M(並目)		B	Cs	T	t	P	d2	Lf	L1	Lm	L2	歯数	質量 (g)	
												ねじの呼び	ピッチ													
LXSS-27-DH-60	3,620	27	9	18	8	16	16.8	3	21	12	-	-	-	46	5.3	20	5	32	-	-	-	-	-	-	60	52
LXSS-32-DH-60	4,590	32	9	21	9.5	19	19.8	3	25	12	-	-	-	54	6.5	22	6	38	-	-	-	-	-	-	60	88
LXSS-40-DH-60	7,600	40	11	27	12	24	25	4	30.5	14	-	-	-	70	8.5	30	7	48	-	-	-	-	-	-	60	175
LXSS-27-DH-48	(3,620)	27	9	18	8	16	16.8	3	21	12	-	-	-	46	5.3	20	5	32	-	-	-	-	-	-	48	52
LXSS-32-DH-48	(4,590)	32	9	21	9.5	19	19.8	3	25	12	-	-	-	54	6.5	22	6	38	-	-	-	-	-	-	48	88
LXSS-40-DH-48	(7,600)	40	11	27	12	24	25	4	30.5	14	-	-	-	70	8.5	30	7	48	-	-	-	-	-	-	48	140
LXSS-27-B-60	6,500	27	9	18	8	16	16.8	3	21	12	14	M8	1.25	-	-	-	-	-	-	13	12	40.5	-	-	60	51
LXSS-32-B-60	7,960	32	9	21	9.5	19	19.8	3	26	12	17	M10	1.5	-	-	-	-	-	-	16	15	49.5	-	-	60	93
LXSS-40-B-60	9,540	40	11	27	12	24	25	4	31.5	14	22	M12	1.75	-	-	-	-	-	-	20	18	63	-	-	60	188
LXSS-27-B-48	(6,500)	27	9	18	8	16	16.8	3	21	12	14	M8	1.25	-	-	-	-	-	-	13	12	40.5	-	-	48	51
LXSS-32-B-48	(7,960)	32	9	21	9.5	19	19.8	3	26	12	17	M10	1.5	-	-	-	-	-	-	16	15	49.5	-	-	48	93
LXSS-40-B-48	(9,540)	40	11	27	12	24	25	4	31.5	14	22	M12	1.75	-	-	-	-	-	-	20	18	63	-	-	48	186
LXSS-27-C-60	6,500	27	9	18	8	16	16.8	3	21	12	14	M10	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	20	60	46
LXSS-32-C-60	7,960	32	9	21	9.5	19	19.8	3	25	12	17	M12	1.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	24	60	83
LXSS-40-C-60	9,540	40	11	27	12	24	25	4	31	14	22	M16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	32	60	181
LXSS-27-C-48	(6,500)	27	9	18	8	16	16.8	3	21	12	14	M10	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	20	48	46
LXSS-32-C-48	(7,960)	32	9	21	9.5	19	19.8	3	25	12	17	M12	1.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	24	48	83
LXSS-40-C-48	(9,540)	40	11	27	12	24	25	4	31	14	22	M16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	32	48	181

*1: h寸法は歯の間間までの高さです。

● 価格が () の商品は非在庫品です。実働10日日出荷になります。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじ組み合わせ → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザー刻印 → P.xxxx
対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可

- 回転方向の割り出し・位置決め部品。
- 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- 接続部がついたセレーションロックです。
- セレーションロック用ジョイントセット **LXLS** と組み合わせて使用します。
- 歯数は60歯・48歯の2種類。同一歯数のセレーションロック2個を組み合わせることで、以下の角度に調整できます。

LXSS--**-60** — 60歯: 6°またはその整数倍

LXSS--**-48** — 48歯: 7.5°またはその整数倍


● タイプは3種類。

LXSS-DH — フランジつき

LXSS-B — めねじつき

LXSS-C — おねじつき

● 組み立て方法

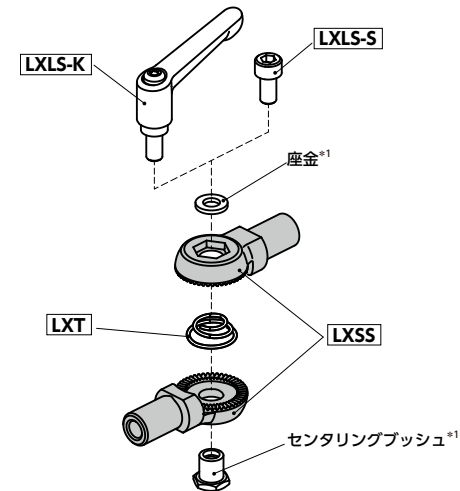

*1: 座金・センタリングブッシュは **LXLS** の部品です。

● 組み立て例



● 関連商品

組み合わせて使用するセレーションロック用ジョイントセット **LXLS** があります。

→ P.xxxx




セレーションロック用ばね **LXT** と組み合わせて使用することで、セレーションロックをゆるめた際、自動的にセレーションのかみ合いがはずれます。


→ P.xxxx



● 使用例
制御装置に。

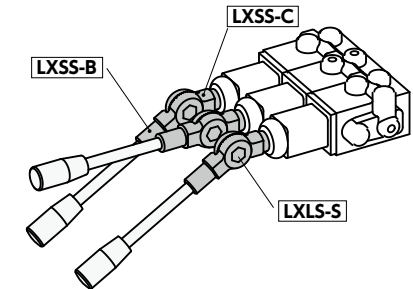

トレイの位置決め。

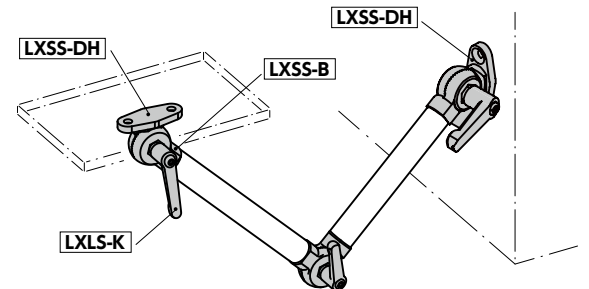

● 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

LXSS-27-DH-60

1

価格が () の商品は非在庫品です。実働10日日出荷になります。