



# AES 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ®) - 緊急時対策用

WEB 選定ナビ WEB CAD Download

AES-M20 AES-M25

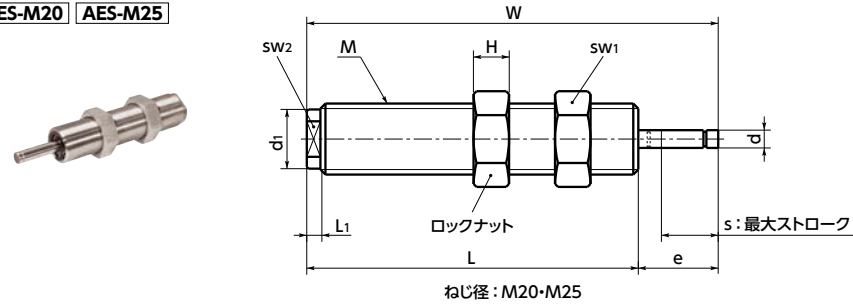

AES-M33 AES-M45

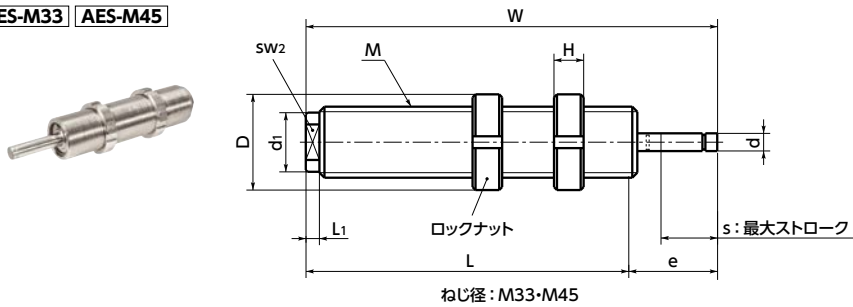

## 寸法

品番	M	L	L1	d	d1	e	W	H	sw1	D	sw2	質量 (g)	単位: mm	
AES-M20-1.5	M20×1.5	76	3.5	6	18	19	95	10	24		14	120		
AES-M20-1.5L	M20×1.5	97	4	6	18	34	131	10	24		14	160		
AES-M25-1.5	M25×1.5	105	4	8	23	31	136	12	30		19	270		
AES-M25-1.5L	M25×1.5	125	4	8	23	46	171	12	30		19	340		
AES-M33-1.5	M33×1.5	125	5	10	28	40	165	10		41	24	610		
AES-M33-1.5L	M33×1.5	144	5	10	28	60	204	10		41	24	700		
AES-M45-1.5	M45×1.5	140	6	12	42	30	170	10		60	36	1230		
AES-M45-1.5L	M45×1.5	195	6	12	42	55	250	10		60	36	1670		

●全商品にロックナット2個が付属しています。

## 性能

品番	最大吸収エネルギー (J)	最大ストローク s (mm)	衝突速度 (m/s)		等価質量 (kg)		復帰時間 (s)	復帰力 (N)	
			min.	max.	min.	max.		min.	max.
AES-M20-1.5-SN	100	15	1.8	3.5	16	62	0.3	15	30
AES-M20-1.5-MN	120	15	0.8	2.2	50	375	0.3	15	30
AES-M20-1.5-HN	150	15	0.2	1.2	208	7500	0.3	15	30
AES-M20-1.5L-SN	170	30	1.8	3.5	28	105	0.5	10	25
AES-M20-1.5L-MN	220	30	0.8	2.2	91	688	0.5	10	25
AES-M25-1.5-SN	350	25	1.8	3.5	57	216	0.4	25	50
AES-M25-1.5-MN	400	25	0.8	2.2	165	1250	0.4	25	50
AES-M25-1.5-HN	450	25	0.2	1.2	625	22500	0.4	25	50
AES-M25-1.5L-SN	500	40	1.8	3.5	82	309	0.6	25	55
AES-M25-1.5L-MN	750	40	0.8	2.2	310	2344	0.6	25	55
AES-M33-1.5-SN	500	30	1.8	3.5	82	309	0.4	30	55
AES-M33-1.5-MN	750	30	0.8	2.2	310	2344	0.4	30	55
AES-M33-1.5-HN	850	30	0.2	1.2	1181	42500	0.4	30	55
AES-M33-1.5L-SN	1100	50	1.8	3.5	180	679	0.8	30	55
AES-M33-1.5L-MN	1200	50	0.8	2.2	496	3750	0.8	30	55
AES-M45-1.5-SN	1400	25	1.8	3.5	229	864	0.4	30	60
AES-M45-1.5-MN	1500	25	0.8	2.2	620	4688	0.4	30	60
AES-M45-1.5-HN	1600	25	0.2	1.2	2222	80000	0.4	30	60
AES-M45-1.5L-SN	2600	50	1.8	3.5	424	1605	0.8	50	130
AES-M45-1.5L-MN	2800	50	0.8	2.2	1157	8750	0.8	50	130

● 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

## AES-M25-1.5-SN

1

価格はコンタクトセンターへお問い合わせください。