


PHE 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 高エネルギー吸収タイプ **NEW**

WEB 選定ナビ WEB CAD Download


PHE-□□□D

ロッドヘッドなし

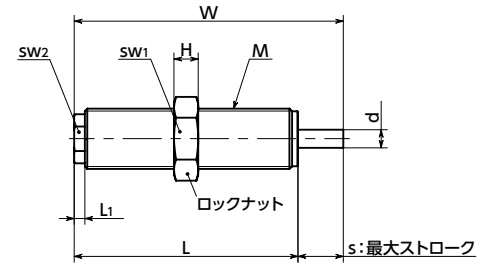


PHE-□□□K

プラスチックパッド + ロッドヘッドつき

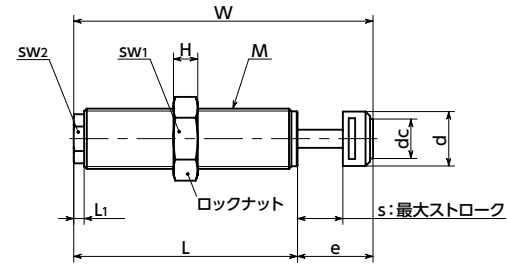

PHE-□□□S

ロッドヘッドつき

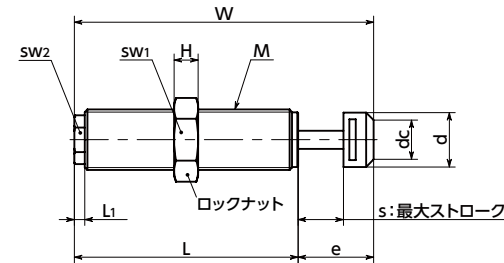

寸法

単位: mm

品番	M(細目)		L	L1	d	dc	s	e	W	H	SW1 (二面幅)	SW2 (二面幅)	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ											
PHE08-10N□□D-A	M8	1.0	41	2.5	2	-	6	-	47	3	11	6	9
PHE08-10N□□S-A	M8	1.0	41	2.5	6.5	5	6	12	53	3	11	6	10
PHE08-10N□□K-A	M8	1.0	41	2.5	6.5	5	6	12	53	3	11	6	10
PHE10-10N□□D-A	M10	1.0	48	2.5	2.5	-	8	-	56	4	13	7	20
PHE10-10N□□S-A	M10	1.0	48	2.5	8.5	6	8	14.5	62.5	4	13	7	22
PHE10-10N□□K-A	M10	1.0	48	2.5	8.5	6	8	14.5	62.5	4	13	7	22
PHE12-10N□□D-A	M12	1.0	56	2.5	3	-	10	-	66	5	15	8	31
PHE12-10N□□S-A	M12	1.0	56	2.5	10.5	7	10	17	73	5	15	8	35
PHE12-10N□□K-A	M12	1.0	56	2.5	10.5	7	10	17	73	5	15	8	34
PHE14-10N□□D-A	M14	1.0	63	3	4	-	12	-	75	6	17	10	53
PHE14-10N□□S-A	M14	1.0	63	3	12	8.5	12	21	84	6	17	10	60
PHE14-10N□□K-A	M14	1.0	63	3	12	8.5	12	21	84	6	17	10	59
PHE14-10L□□D-A	M14	1.0	82	3	4	-	20	-	102	6	17	10	69
PHE14-10L□□S-A	M14	1.0	82	3	12	8.5	20	29	111	6	17	10	76
PHE14-10L□□K-A	M14	1.0	82	3	12	8.5	20	29	111	6	17	10	75
PHE14-15N□□D-A	M14	1.5	63	3	4	-	12	-	75	6	17	10	51
PHE14-15N□□S-A	M14	1.5	63	3	12	8.5	12	21	84	6	17	10	58
PHE14-15N□□K-A	M14	1.5	63	3	12	8.5	12	21	84	6	17	10	57
PHE14-15L□□D-A	M14	1.5	82	3	4	-	20	-	102	6	17	10	67
PHE14-15L□□S-A	M14	1.5	82	3	12	8.5	20	29	111	6	17	10	74
PHE14-15L□□K-A	M14	1.5	82	3	12	8.5	20	29	111	6	17	10	73
PHE16-10N□□D-A	M16	1.0	63	3	4	-	12	-	75	6	19	10	75
PHE16-10N□□S-A	M16	1.0	63	3	12	8.5	12	21	84	6	19	10	82
PHE16-10N□□K-A	M16	1.0	63	3	12	8.5	12	21	84	6	19	10	81
PHE16-10L□□D-A	M16	1.0	82	3	4	-	20	-	102	6	19	10	98
PHE16-10L□□S-A	M16	1.0	82	3	12	8.5	20	29	111	6	19	10	105
PHE16-10L□□K-A	M16	1.0	82	3	12	8.5	20	29	111	6	19	10	104

●全商品にロックナット1個が付属しています。

品番	M(細目)		L	L1	d	dc	s	e	W	H	SW1 (二面幅)	SW2 (二面幅)	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ											
PHE16-15N□□D-A	M16	1.5	63	3	4	-	12	-	75	6	19	10	74
PHE16-15N□□S-A	M16	1.5	63	3	12	8.5	12	21	84	6	19	10	81
PHE16-15N□□K-A	M16	1.5	63	3	12	8.5	12	21	84	6	19	10	80
PHE16-15L□□D-A	M16	1.5	82	3	4	-	20	-	102	6	19	10	96
PHE16-15L□□S-A	M16	1.5	82	3	12	8.5	20	29	111	6	19	10	103
PHE16-15L□□K-A	M16	1.5	82	3	12	8.5	20	29	111	6	19	10	102
PHE20-15N□□D-A	M20	1.5	74	3.5	6	-	15	-	89	8	24	14	120
PHE20-15N□□S-A	M20	1.5	74	3.5	18	13	15	25	99	8	24	14	130
PHE20-15N□□K-A	M20	1.5	74	3.5	18	13	15	25	99	8	24	14	130
PHE20-15L□□D-A	M20	1.5	96	3.5	6	-	25	-	121	8	24	14	150
PHE20-15L□□S-A	M20	1.5	96	3.5	18	13	25	35	131	8	24	14	170
PHE20-15L□□K-A	M20	1.5	96	3.5	18	13	25	35	131	8	24	14	170

●全商品にロックナット1個が付属しています。

● 品番指定

直送 WEB NBKネットショップ

PHE20-15 N H A S-A

商品記号 1 2 3 4 商品記号

- 1 ストロークタイプ
- 2 速度タイプ
- 3 保護機構
- 4 ロッドヘッドの有無


価格はNBKウェブサイトをご確認ください。一部の品番は非在庫品です。納期はコンタクトセンターへお問い合わせください。

PHE 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 高エネルギー吸収タイプ **NEW**

WEB 選定ナビ WEB CAD Download


PHE-□□□D

ロッドヘッドなし

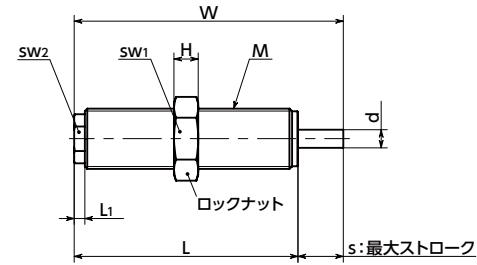


PHE-□□□K

プラスチックパッド + ロッドヘッドつき

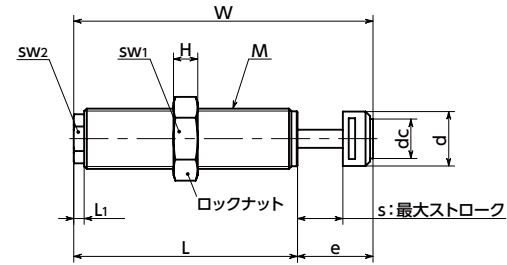

PHE-□□□S

ロッドヘッドつき

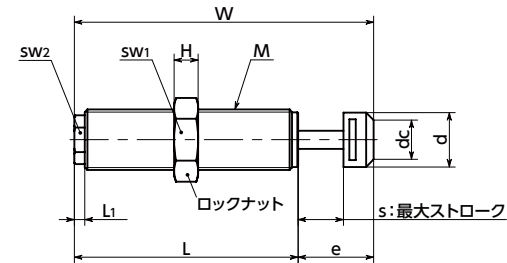

寸法

単位: mm

品番	M(細目)		L	L1	d	dc	s	e	W	H	SW1 (二面幅)	SW2 (二面幅)	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ											
PHE22-15N□□D-A	M22	1.5	74	3.5	6	-	15	-	89	8	27	14	160
PHE22-15N□□S-A	M22	1.5	74	3.5	18	13	15	25	99	8	27	14	170
PHE22-15N□□K-A	M22	1.5	74	3.5	18	13	15	25	99	8	27	14	170
PHE22-15L□□D-A	M22	1.5	96	3.5	6	-	25	-	121	8	27	14	200
PHE22-15L□□S-A	M22	1.5	96	3.5	18	13	25	35	131	8	27	14	220
PHE22-15L□□K-A	M22	1.5	96	3.5	18	13	25	35	131	8	27	14	220
PHE25-15N□□D-A	M25	1.5	107	4	8	-	25	-	132	10	30	19	270
PHE25-15N□□S-A	M25	1.5	107	4	23	17	25	38	145	10	30	19	310
PHE25-15N□□K-A	M25	1.5	107	4	23	17	25	38	145	10	30	19	310
PHE25-15L□□D-A	M25	1.5	142	4	8	-	40	-	182	10	30	19	360
PHE25-15L□□S-A	M25	1.5	142	4	23	17	40	53	195	10	30	19	400
PHE25-15L□□K-A	M25	1.5	142	4	23	17	40	53	195	10	30	19	400
PHE27-30N□□D-A	M27	3.0	107	4	8	-	25	-	132	10	32	19	300
PHE27-30N□□S-A	M27	3.0	107	4	23	17	25	38	145	10	32	19	340
PHE27-30N□□K-A	M27	3.0	107	4	23	17	25	38	145	10	32	19	340
PHE27-30L□□D-A	M27	3.0	142	4	8	-	40	-	182	10	32	19	400
PHE27-30L□□S-A	M27	3.0	142	4	23	17	40	53	195	10	32	19	440
PHE27-30L□□K-A	M27	3.0	142	4	23	17	40	53	195	10	32	19	440
PHE33-15N□□D-A	M33	1.5	126	4.5	10	-	30	-	156	12	41	24	590
PHE33-15N□□S-A	M33	1.5	126	4.5	31	22	30	45	171	12	41	24	660
PHE33-15N□□K-A	M33	1.5	126	4.5	31	22	30	45	171	12	41	24	660
PHE33-15L□□D-A	M33	1.5	171	4.5	10	-	50	-	221	12	41	24	790
PHE33-15L□□S-A	M33	1.5	171	4.5	31	22	50	65	236	12	41	24	860
PHE33-15L□□K-A	M33	1.5	171	4.5	31	22	50	65	236	12	41	24	860

●全商品にロックナット1個が付属しています。

単位: mm

品番	M(細目)		L	L1	d	dc	s	e	W	H	SW1 (二面幅)	SW2 (二面幅)	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ											
PHE36-15N□□D-A	M36	1.5	126	4.5	10	-	30	-	156	12	46	24	760
PHE36-15N□□S-A	M36	1.5	126	4.5	31	22	30	45	171	12	46	24	830
PHE36-15N□□K-A	M36	1.5	126	4.5	31	22	30	45	171	12	46	24	830
PHE36-15L□□D-A	M36	1.5	171	4.5	10	-	50	-	221	12	46	24	1030
PHE36-15L□□S-A	M36	1.5	171	4.5	31	22	50	65	236	12	46	24	1100
PHE36-15L□□K-A	M36	1.5	171	4.5	31	22	50	65	236	12	46	24	1100

●全商品にロックナット1個が付属しています。

●品番指定

直送 WEB NBKネットショップ

PHE20-15 N H A S-A

商品記号 1 2 3 4 商品記号

- 1 ストロークタイプ
- 2 速度タイプ
- 3 保護機構
- 4 ロッドヘッドの有無

価格はNBKウェブサイトをご確認ください。一部の品番は非在庫品です。納期はコンタクトセンターへお問い合わせください。

PHE 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 高エネルギー吸収タイプ NEW

[WEB 選定ナビ](#) [WEB CAD Download](#)

性能

品番	最大吸収エネルギー (J)	緊急時最大吸収エネルギー (J)	時間あたり最大吸収エネルギー (J/h)	最大ストローク s (mm)	衝突速度 (m/s)		許容荷重 (kN)	ロックナット最大締めつけトルク (N・m)	復帰時間 (s)	復帰力 (N)	
					min.	max.				min.	max.
PHE08-10NH□□-A	4	5	10000	6	0.1	1.2	1	3	0.15	2.5	4.5
PHE08-10NM□□-A	4	5	10000	6	0.8	2.2	1	3	0.15	2.5	4.5
PHE08-10NS□□-A	3.5	4	10000	6	1.8	3.5	1	3	0.15	2.5	4.5
PHE08-10NW□□-A	3.5	4	10000	6	3	5	1	3	0.15	2.5	4.5
PHE10-10NH□□-A	10	13	22000	8	0.1	1.2	2	5	0.15	3.5	6
PHE10-10NM□□-A	10	13	22000	8	0.8	2.2	2	5	0.15	3.5	6
PHE10-10NS□□-A	9	11	22000	8	1.8	3.5	2	5	0.15	3.5	6
PHE10-10NW□□-A	9	11	22000	8	3	5	2	5	0.15	3.5	6
PHE12-10NH□□-A	18	25	33000	10	0.1	1.2	3	7	0.15	4.5	7.5
PHE12-10NM□□-A	18	25	33000	10	0.8	2.2	3	7	0.15	4.5	7.5
PHE12-10NS□□-A	16	21	33000	10	1.8	3.5	3	7	0.15	4.5	7.5
PHE12-10NW□□-A	16	21	33000	10	3	5	3	7	0.15	4.5	7.5
PHE14-10LH□□-A	34	42	50000	20	0.1	1.2	3.5	20	0.4	7	11
PHE14-10LM□□-A	32	38	50000	20	0.8	2.2	3.5	20	0.4	7	11
PHE14-10LS□□-A	30	34	50000	20	1.8	3.5	3.5	20	0.4	7	11
PHE14-10LW□□-A	28	30	50000	20	3	5	3.5	20	0.4	7	11
PHE14-10NH□□-A	34	42	50000	12	0.1	1.2	3.5	20	0.2	7	11
PHE14-10NM□□-A	32	38	50000	12	0.8	2.2	3.5	20	0.2	7	11
PHE14-10NS□□-A	30	34	50000	12	1.8	3.5	3.5	20	0.2	7	11
PHE14-10NW□□-A	28	30	50000	12	3	5	3.5	20	0.2	7	11
PHE14-15LH□□-A	34	42	50000	20	0.1	1.2	3.5	20	0.4	7	11
PHE14-15LM□□-A	32	38	50000	20	0.8	2.2	3.5	20	0.4	7	11
PHE14-15LS□□-A	30	34	50000	20	1.8	3.5	3.5	20	0.4	7	11
PHE14-15LW□□-A	28	30	50000	20	3	5	3.5	20	0.4	7	11
PHE14-15NH□□-A	34	42	50000	12	0.1	1.2	3.5	20	0.2	7	11
PHE14-15NM□□-A	32	38	50000	12	0.8	2.2	3.5	20	0.2	7	11
PHE14-15NS□□-A	30	34	50000	12	1.8	3.5	3.5	20	0.2	7	11
PHE14-15NW□□-A	28	30	50000	12	3	5	3.5	20	0.2	7	11
PHE16-10LH□□-A	34	42	50000	20	0.1	1.2	3.5	20	0.4	7	11
PHE16-10LM□□-A	32	38	50000	20	0.8	2.2	3.5	20	0.4	7	11
PHE16-10LS□□-A	30	34	50000	20	1.8	3.5	3.5	20	0.4	7	11
PHE16-10LW□□-A	28	30	50000	20	3	5	3.5	20	0.4	7	11
PHE16-10NH□□-A	34	42	50000	12	0.1	1.2	3.5	20	0.2	7	11
PHE16-10NM□□-A	32	38	50000	12	0.8	2.2	3.5	20	0.2	7	11
PHE16-10NS□□-A	30	34	50000	12	1.8	3.5	3.5	20	0.2	7	11
PHE16-10NW□□-A	28	30	50000	12	3	5	3.5	20	0.2	7	11
PHE16-15LH□□-A	34	42	50000	20	0.1	1.2	3.5	20	0.4	7	11
PHE16-15LM□□-A	32	38	50000	20	0.8	2.2	3.5	20	0.4	7	11
PHE16-15LS□□-A	30	34	50000	20	1.8	3.5	3.5	20	0.4	7	11
PHE16-15LW□□-A	28	30	50000	20	3	5	3.5	20	0.4	7	11
PHE16-15NH□□-A	34	42	50000	12	0.1	1.2	3.5	20	0.2	7	11
PHE16-15NM□□-A	32	38	50000	12	0.8	2.2	3.5	20	0.2	7	11
PHE16-15NS□□-A	30	34	50000	12	1.8	3.5	3.5	20	0.2	7	11
PHE16-15NW□□-A	28	30	50000	12	3	5	3.5	20	0.2	7	11

品番	最大吸収エネルギー (J)	緊急時最大吸収エネルギー (J)	時間あたり最大吸収エネルギー (J/h)	最大ストローク s (mm)	衝突速度 (m/s)		許容荷重 (kN)	ロックナット最大締めつけトルク (N・m)	復帰時間 (s)	復帰力 (N)	
					min.	max.				min.	max.
PHE20-15LH□□-A	80	150	90000	25	0.1	1.2	10	40	0.5	16	26
PHE20-15LM□□-A	75	125	90000	25	0.8	2.2	10	40	0.5	16	26
PHE20-15LS□□-A	70	100	90000	25	1.8	3.5	10	40	0.5	16	26
PHE20-15LW□□-A	65	75	90000	25	3	5	10	40	0.5	16	26
PHE20-15NH□□-A	80	150	90000	15	0.1	1.2	10	40	0.3	16	26
PHE20-15NM□□-A	75	125	90000	15	0.8	2.2	10	40	0.3	16	26
PHE20-15NS□□-A	70	100	90000	15	1.8	3.5	10	40	0.3	16	26
PHE20-15NW□□-A	65	75	90000	15	3	5	10	40	0.3	16	26
PHE22-15LH□□-A	80	150	90000	25	0.1	1.2	10	40	0.5	16	26
PHE22-15LM□□-A	75	125	90000	25	0.8	2.2	10	40	0.5	16	26
PHE22-15LS□□-A	70	100	90000	25	1.8	3.5	10	40	0.5	16	26
PHE22-15LW□□-A	65	75	90000	25	3	5	10	40	0.5	16	26
PHE22-15NH□□-A	80	150	90000	15	0.1	1.2	10	40	0.3	16	26
PHE22-15NM□□-A	75	125	90000	15	0.8	2.2	10	40	0.3	16	26
PHE22-15NS□□-A	70	100	90000	15	1.8	3.5	10	40	0.3	16	26
PHE22-15NW□□-A	65	75	90000	15	3	5	10	40	0.3	16	26
PHE25-15LH□□-A	230	400	120000	40	0.1	1.2	17	60	0.6	26	45
PHE25-15LM□□-A	210	330	120000	40	0.8	2.2	17	60	0.6	26	45
PHE25-15LS□□-A	190	260	120000	40	1.8	3.5	17	60	0.6	26	45
PHE25-15LW□□-A	170	190	120000	40	3	5	17	60	0.6	26	45
PHE25-15NH□□-A	230	400	120000	25	0.1	1.2	17	60	0.4	26	45
PHE25-15NM□□-A	210	330	120000	25	0.8	2.2	17	60	0.4	26	45
PHE25-15NS□□-A	190	260	120000	25	1.8	3.5	17	60	0.4	26	45
PHE25-15NW□□-A	170	190	120000	25	3	5	17	60	0.4	26	45
PHE27-30LH□□-A	230	400	120000	40	0.1	1.2	17	60	0.6	26	45
PHE27-30LM□□-A	210	330	120000	40	0.8	2.2	17	60	0.6	26	45
PHE27-30LS□□-A	190	260	120000	40	1.8	3.5	17	60	0.6	26	45
PHE27-30LW□□-A	170	190	120000	40	3	5	17	60	0.6	26	45
PHE27-30NH□□-A	230	400	120000	25	0.1	1.2	17	60	0.4	26	45
PHE27-30NM□□-A	210	330	120000	25	0.8	2.2	17	60	0.4	26	45
PHE27-30NS□□-A	190	260	120000	25	1.8	3.5	17	60	0.4	26	45
PHE27-30NW□□-A	170	190	120000	25	3	5	17	60	0.4	26	45

● 品番指定

PHE20-15 N H A S - A

 商品記号 1 2 3 4 商品記号

- 1 ストロークタイプ
- 2 速度タイプ
- 3 保護機構
- 4 ロッドヘッドの有無

価格はNBKウェブサイトをご確認ください。一部の品番は非在庫品です。納期はコンタクトセンターへお問い合わせください。

PHE 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 高エネルギー吸収タイプ **NEW**

WEB 選定ナビ WEB CAD Download

性能

品番	最大吸収エネルギー (J)	緊急時最大吸収エネルギー (J)	時間あたり最大吸収エネルギー (J/h)	最大ストローク s (mm)	衝突速度 (m/s)		許容荷重 (kN)	ロックナット最大締めつけトルク (N・m)	復帰時間 (s)	復帰力 (N)	
					min.	max.				min.	max.
PHE33-15LH□□-A	400	800	140000	50	0.1	1.2	30	80	0.8	40	65
PHE33-15LM□□-A	360	650	140000	50	0.8	2.2	30	80	0.8	40	65
PHE33-15LS□□-A	320	500	140000	50	1.8	3.5	30	80	0.8	40	65
PHE33-15LW□□-A	280	350	140000	50	3	5	30	80	0.8	40	65
PHE33-15NH□□-A	400	800	140000	30	0.1	1.2	30	80	0.5	40	65
PHE33-15NM□□-A	360	650	140000	30	0.8	2.2	30	80	0.5	40	65
PHE33-15NS□□-A	320	500	140000	30	1.8	3.5	30	80	0.5	40	65
PHE33-15NW□□-A	280	350	140000	30	3	5	30	80	0.5	40	65
PHE36-15LH□□-A	400	800	140000	50	0.1	1.2	30	80	0.8	40	65
PHE36-15LM□□-A	360	650	140000	50	0.8	2.2	30	80	0.8	40	65
PHE36-15LS□□-A	320	500	140000	50	1.8	3.5	30	80	0.8	40	65
PHE36-15LW□□-A	280	350	140000	50	3	5	30	80	0.8	40	65
PHE36-15NH□□-A	400	800	140000	30	0.1	1.2	30	80	0.5	40	65
PHE36-15NM□□-A	360	650	140000	30	0.8	2.2	30	80	0.5	40	65
PHE36-15NS□□-A	320	500	140000	30	1.8	3.5	30	80	0.5	40	65
PHE36-15NW□□-A	280	350	140000	30	3	5	30	80	0.5	40	65

● 品番指定

直送 WEB NBK ネットショップ

PHE20-15 N H A S - A

商品記号 1 2 3 4 商品記号

- 1 ストロークタイプ
- 2 速度タイプ
- 3 保護機構
- 4 ロッドヘッドの有無

価格はNBKウェブサイトをご確認ください。一部の品番は非在庫品です。納期はコンタクトセンターへお問い合わせください。